



Vijčanje

Hilti. Djelotvorniji. Pouzdaniji.



Akumulatorski zavrtači

SFC 14-A akumulatorski kompaktni zavrtač	stranica 252
SFC 22-A akumulatorski kompaktni zavrtač	stranica 253
SF 14-A akumulatorski zavrtač	stranica 254
SFH 14-A akumulatorski udarni zavrtač	stranica 255
SF 22-A bušilica-zavrtač	stranica 256
SFH 22-A bušilica-zavrtač	stranica 257



Akumulatorski impulsni zavrtači

SID 14-A akumulatorski impulsni zavrtač	stranica 258
SIW 14-A akumulatorski impulsni zavrtač	stranica 259
SID 22-A akumulatorski impulsni zavrtač	stranica 260
SIW 22-A akumulatorski impulsni zavrtač	stranica 261
SIW T 22-A akumulatorski impulsni zavrtač	stranica 262



Zavrtači za suhogradnju

SD 5000 zavrtač za suhogradnju	stranica 263
SD 5000-A22 zavrtač za suhogradnju	stranica 264



Zavrtači za metalogradnju

SD 1800 zavrtač za metalogradnju	stranica 265
ST 1800-A22 zavrtač za metalogradnju	stranica 266
Pribor	stranica 267



Pribor i potrošni materijali

Pribor	stranica 268
Bitovi	stranica 271
Nasadni ključevi	stranica 275
Vijci za suhogradnju	stranica 277
Vijci za metalogradnju	stranica 279
Ručni alati za montažu	stranica 287
Svrkla	stranica 67

Kompaktni akumulatorski zavrtač SFC 14-A

Ergonomski, lagan i kompaktan akumulatorski zavrtač



Primjene

- Bušenje s krunskim pilama do promjera 68 mm
- Zavrtanje vijaka za drvo do promjera 6 mm
- Bušenje u drvo, zmijskim svrdlima do promjera 20 mm
- Zavrtanje vijaka do promjera 4,8 mm u metal
- Bušenje u metal, svrdlima do promjera 10 mm
- Zavrtanje sidrenih vijaka

Prednosti

- Vrlo kompaktna konstrukcija stroja za lakši rad na skučenim mjestima
- Ergonomska ručka za udobnost pri radu
- Zbog svoje odlične uravnoteženosti i smanjene težine rad je manje naporan.
- Precizna i podesiva brzina bušenja odnosno vijčanja do 1700 okr./min.
- LED dioda na donjem dijelu stroja osigurava osvjetljenje bez sjene.
- Iznimno kompaktna i robusna litij-ionska baterija CPC Hilti s velikom kapacitetom i izdržljivošću.

Tehnički podaci

SFC 14-A	
Napon	14,4 V
Kapacitet baterije	1,6 Ah
Stezna glava	1,5 mm-13 mm
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	500 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	1700 okr./min.
Postavke zakretnog momenta	1,5-10 Nm u 15 položaja
Najv. zakretni moment - mekani materijal	24 Nm
Najv. zakretni moment - tvrdi materijal	45 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	Stezna glava bez ključa
Lijevi/desni hod	Da
Težina (EPTA)	1,5 kg
Dimenzije (DxŠxV)	192 x 80 x 225 mm



CPC



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Kompaktni akumulatorski zavrtač SFC 14-A, kofer	Komplet s 1 kompaktnom akumulatorskom bušilicom-zavrtačem SFC 14-A i priručnikom s uputama u koferu. Napomena: komplet uključuje stroj bez punjača i baterije.	1 kom	00429275
Kompaktni akumulatorski zavrtač SFC 14-A, karton	Komplet s 1 kompaktnom akumulatorskom bušilicom-zavrtačem SFC 14-A i priručnikom s uputama u kartonu. Napomena: komplet uključuje stroj bez punjača i baterije.	1 kom	00429276

Kompaktni akumulatorski zavrtač SFC 22-A

Kompaktan, brz i iznimno praktičan



Mogućnosti primjene

- Bušenje s krunskim pilama do promjera 82 mm
- Zavrtnanje vijaka za drvo do promjera 8 mm
- Bušenje u drvo zmijsastim svrdlima do promjera 26 mm
- Zavrtnanje vijaka do promjera 4,8 mm u čelik
- Bušenje u čelik sa svrdlima do promjera 10 mm
- Zatezanje sidrenih vijaka

Prednosti

- Vrlo kompaktna konstrukcija stroja za lakši rad na skučenim mjestima
- Ergonomska ručka za najveću udobnost pri radu
- Zbog odlične uravnoteženosti i male težine rad sa strojem manje je naporan
- Velika, precizno podesiva brzina bušenja odnosno vijčanja do 1800 okr./min.
- Svjetleće diode (LED) ugrađene u dno rukohvata osiguravaju odlično osvjjetljenje bez ometajućih sjena
- Kompaktna i robusna Hilti litij - ionska CPC baterija omogućuje veliku djelotvornost i ima dulji vijek trajanja



CPC **NOVO**

Tehnički podaci

SFC 22-A	
Nazivni napon	21,6 V
Kapacitet baterije	1,6 Ah
Dimenzije (D x Š x V)	202 x 92 x 234 mm
Težina po EPTA - 01/2003	1,7 kg
Brzina okretanja - 1. brzina, bez opterećenja	600 okr./min.
Brzina okretanja - 2. brzina, bez opterećenja	1.800 okr./min.
Najv. zakretni moment - tvrdi materijal	55 Nm
Najv. zakretni moment - mekani materijal	28 Nm
Postavke zakretnog momenta	1,5 Nm-10 Nm

6



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Broj artikla
Kompaktni akumulatorski zavrtač SFC 22-A, kofer	Akumulatorska bušilica-zavrtač SFC 22-A s uputama za upotrebu, u koferu	02006480
Kompaktni akumulatorski zavrtač SFC 22-A, karton	Akumulatorska bušilica-zavrtač SFC 22-A s uputama za upotrebu, u kartonu	00435849

Akumulatorski zavrtač SF 14-A

Najsnažniji i najbrži u klasi 14 V



Primjene

- Bušenje rupa krunskim pilama kroz drvo ili metal
- Bušenje i zavrtnanje vijaka u metal
- Bušenje i zavrtnanje vijaka u drvo
- Pričvršćivanje sidara u zidove i beton

Prednosti

- Snažan motor, 3 brzine, zakretni moment za optimalan kapacitet kod zahtjevnije upotrebe
- Najbrža bušilica-zavrtač u klasi 14 V (2250 okr./min.).
- Iznimno robusna zbog metalnog mehanizma i kućišta od staklenih vlakana, otpornog na udarce
- LED dioda na donjem dijelu stroja osigurava osvjetljenje bez sjene.
- Elektronički sustav s inteligentnom zaštitom koja sprječava prekomjerno opterećenje motora i osigurava dulji vijek trajanja stroja
- Nova litij-ionska baterija Hilti CPC 3,3 Ah ima veliki kapacitet i pruža veću izdržljivost

Tehnički podaci

SF 14-A	
Napon	14,4 V
Kapacitet baterije	3,3 Ah
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	400 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	1300 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 3. brzina	2250 okr./min.
Postavke zakretnog momenta	2-12 Nm u 15 položaja
Najv. zakretni moment - mekani materijal	40 Nm
Najv. zakretni moment - tvrdi materijal	70 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	Brzo stezanje, čelične čeljusti; otvor 1,5-13 mm
Lijevi/desni hod	Da
Težina (EPTA)	2,3 kg
Dimenzije (DxŠxV)	229 x 80 x 249 mm



CPC



reddot design award
honourable mention 2011



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorski zavrtač SF 14-A, kofer	SF 14-A, bočna ručka, priručnik s uputama i sigurnosne norme – u koferu	1 kom	00429269
Akumulatorski zavrtač SF 14-A, karton	SF 14-A, bočna ručka, priručnik s uputama i sigurnosne norme – u kartonu	1 kom	00429270



Svrkla s glatkim prihvatom
Bitovi/nasadni ključevi

stranica 68
stranica 271

Akumulatorski udarni zavrtač SFH 14-A

Najsnažniji i najbrži u klasi 14 V



Primjene

- Udarno bušenje u zidove, punu i šuplju opeku
- U kombinaciji s kruškom pilom za izradu provrta u drvu i metalu.
- Bušenje i zavrtnanje vijaka u metal
- Bušenje i zavrtnanje vijaka u drvo
- Pričvršćivanje sidara u zidove i beton

Prednosti

- Snažan motor, 3 brzine, zakretni moment za optimalan kapacitet kod zahtjevnije upotrebe
- Najbrža bušilica-zavrtač u klasi 14 V (2250 okr./min.).
- Iznimno robusna zbog metalnog mehanizma i kućišta od staklenih vlakana, otpornog na udarce
- LED dioda na donjem dijelu stroja osigurava osvjetljenje bez sjene.
- Elektronički sustav s inteligentnom zaštitom koja sprječava prekomjerno opterećenje motora i osigurava dulji vijek trajanja stroja
- Nova litij-ionska baterija Hilti CPC 3,3 Ah ima veliki kapacitet i omogućava veću izdržljivost



CPC



reddot design award
honorable mention 2011

Tehnički podaci

SFH 14-A	
Napon	14,4 V
Kapacitet baterije	3,3 Ah
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	400 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	1300 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 3. brzina	2250 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	40.500 udar./min.
Postavke zakretnog momenta	2-12 Nm u 15 položaja
Najv. zakretni moment - mekani materijal	40 Nm
Najv. zakretni moment - tvrdi materijal	70 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	Brzo stezanje, čelične čeljusti; otvor 1,5-13 mm
Lijevi/desni hod	Da
Težina (EPTA)	2,4 kg
Dimenzije (DxŠxV)	245 x 80 x 249 mm



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorski udarni zavrtač SFH 14-A, kofer	SFH 14-A, bočna ručka, priručnik s uputama i sigurnosne norme – u koferu	1 kom	00429271
Akumulatorski udarni zavrtač SFH 14-A, karton	SFH 14-A, bočna ručka, priručnik s uputama i sigurnosne norme – u kartonu	1 kom	00429272



Svrkla s glatkim prihvatom
Bitovi/nasadni klučevi

stranica 68
stranica 271

Akumulatorska bušilica-zavrtač SF 22-A

Snažna kao 24 V, lagana kao 18 V



Primjene

- Zavrtnanje vijaka širokog promjera u drvo
- Bušenje u drvo
- Bušenje u drvo i metal s krunskim pilama
- Brzo bušenje u metal
- Zavrtnanje samoreznih vijaka 3. brzinom

Prednosti

- Vrlo izdržljive litij-ionske baterije 21,6 V
- Najbolji omjer težine i snage
- Iznimna robusnost zbog metalnog mehanizma
- Najveća brzina 2140 okr./min. za bušenje u metal
- Litij-ionska tehnologija CPC Hilti druge generacije: robusne i vrlo izdržljive ćelije koje osiguravaju velik broj ciklusa punjenja

Tehnički podaci

	SF 22-A
Napon	21,6 V
Kapacitet baterije	2,6 Ah
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	370 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	1250 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 3. brzina	2140 okr./min.
Najv. zakretni moment - mekani materijal	50 Nm
Najv. zakretni moment - tvrdi materijal	84 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	Brzo stezanje, čelične čeljusti; otvor 1,5-13 mm
Za upotrebu s(a)	B22/3,3 li-ion
Lijevi/desni hod	Da
Težina (EPTA)	2,5 kg
Dimenzije (DxŠxV)	248 x 92 x 244 mm



CPC



reddot design award
winner 2009

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorska bušilica-zavrtač SF 22-A, kofer	Komplet s jednom bušilicom-zavrtačem SF 22-A, bočna ručka, priručnik s uputama i sigurnosne norme, u koferu	1 kom	00290248
Akumulatorska bušilica-zavrtač SF 22-A, karton	Komplet s jednom bušilicom-zavrtačem SF 22-A, bočna ručka, priručnik s uputama i sigurnosne norme, u kartonu	1 kom	00290265



Svrdla s glatkim prihvatom
Bitovi/nasadni ključevi

stranica 68
stranica 271

Akumulatorski udarni zavrtač SFH 22-A

Snažan kao 24 V, lagan kao 18 V



Primjene

- Bušenje u ploče i zidove
- Zavrtnanje vijaka širokog promjera u drvo
- Bušenje u drvo
- Provrti u drvo i metal s krunskim pilama
- Brzo bušenje u metal
- Zavrtnanje samobušućih vijaka 3. brzinom

Prednosti

- Vrlo izdržljive litij-ionske baterije 21,6 V
- Najbolji omjer težine i snage
- Iznimna robusnost zbog metalnog mehanizma
- Najveća brzina 2140 okr./min. za bušenje u metal; odličan kapacitet bušenja zbog 39.600 udaraca u minuti
- Litij-ionska tehnologija CPC Hilti druge generacije: robusne i vrlo izdržljive čelije koje osiguravaju velik broj ciklusa punjenja

Tehnički podaci

	SFH 22-A
Napon	21,6 V
Kapacitet baterije	3,3 Ah
Brzina bez opterećenja - 1. brzina	370 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 2. brzina	1250 okr./min.
Brzina bez opterećenja - 3. brzina	2140 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	39.600 udar./min.
Najv. zakretni moment - mekani materijal	50 Nm
Najv. zakretni moment - tvrdi materijal	84 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	Brzi prihvati, čeljusti od karbida; otvor 1,5-13 mm
Za upotrebu s(a)	B22/3,3 li-ion
Težina (EPTA)	2,6 kg
Dimenzije (DxŠxV)	265 x 92 x 244 mm

6



CPC

reddot design award
winner 2009

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorska udarna bušilica-zavrtač SFH 22-A, kofer	Komplet s jednom bušilicom-zavrtačem SFH 22-A Li, bočna ručka, priručnik s uputama i sigurnosne norme, u koferu	1 kom	00290211
Akumulatorska udarna bušilica-zavrtač SFH 22-A, karton	Komplet s jednom bušilicom-zavrtačem SFH 22-A Li, bočna ručka, priručnik s uputama i sigurnosne norme, u kartonu	1 kom	00290212



Svrda s glatkim prihvatom
Bitovi/nasadni ključevi

stranica 68
stranica 271

Akumulatorski impulsni zavrtač SID 14-A

Mali ali nevjerojatno snažan



Primjene

- Pričvršćivanje sidara Hilti HRD 8 - 10
- Pričvršćivanje sidara Hilti HUS 6
- Bušenje u drvo do promjera 10 mm
- Zavrtnje samoreznih vijaka do promjera 4,8 mm

Prednosti

- Novi motor bez ugljenih četkica povećava radni kapacitet s jednim punjenjem baterije i osigurava dulji vijek trajanja stroja
- S elektroničkim prekidačem s 3 brzine možemo jednostavno mijenjati brzinu vijčanja.
- Zbog odlične uravnoteženosti i smanjene težine rad je manje naporan.
- Vrlo kompaktna konstrukcija stroja za lakši rad na skučenim mjestima
- 4 LED diode na prednjem dijelu za odlično osvjetljenje tijekom rada
- Nova litij-ionska baterija Hilti CPC 3,3 Ah ima veliki kapacitet i omogućava veću izdržljivost



CPC

Tehnički podaci

SID 14-A	
Napon	14,4 V
Kapacitet baterije	3,3 Ah
Brzina okretanja bez opterećenja - 1	1000 okr./min.
Brzina okretanja bez opterećenja - 2	1500 okr./min.
Brzina okretanja bez opterećenja - 3	2500 okr./min.
Najveći zakretni moment - brzina 1	50 Nm
Najveći zakretni moment - brzina 2	100 Nm
Najveći zakretni moment - 3. brzina	150 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	Šesterokutni prihvata 1/4"
Najveća frekvencija udaraca	3100 udar./min.
Lijevi/desni hod	Da
Težina (EPTA)	1,3 kg
Dimenzije (DxŠxV)	151 x 81 x 228 mm



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorski impulsni zavrtač (prihvata 1/4") SID 14-A, kofer	SID 14-A i priručnik s uputama – u koferu	1 kom	02005996
Akumulatorski impulsni zavrtač (prihvata 1/4") SID 14-A, karton	SID 14-A i priručnik s uputama – u kartonu	1 kom	02005994



Bitovi/nasadni ključevi

stranica 271

Akumulatorski impulsni zavrtač SIW 14-A

Kompaktan, snažan i izdržljiv



Primjene

- Pričvršćivanje sidara Hilti HUS 6
- Pričvršćivanje sidara Hilti HRD 8 - 10
- Zavrtnanje u drvo do promjera 10 mm
- Zavrtnanje vijaka do M12

Prednosti

- Novi motor bez ugljenih četkica povećava radni kapacitet s jednim punjenjem baterije i osigurava dulji vijek trajanja stroja
- S elektroničkim prekidačem s 3 brzine možemo jednostavno mijenjati brzinu vijčanja.
- Zbog odlične uravnoteženosti i smanjene težine rad je manje naporan.
- Vrlo kompaktna konstrukcija stroja za lakši rad na skučenim mjestima
- 4 LED diode na prednjem dijelu za odlično osvjetljenje tijekom rada
- Nova litij-ionska baterija Hilti CPC 3,3 Ah ima veliki kapacitet i omogućava veću izdržljivost

Tehnički podaci

SIW 14-A	
Napon	14,4
Kapacitet baterije	3,3 Ah
Brzina okretanja bez opterećenja - 1	1000 okr./min.
Brzina okretanja bez opterećenja - 2	1500 okr./min.
Brzina okretanja bez opterećenja - 3	2300 okr./min.
Najveći zakretni moment - brzina 1	65 Nm
Najveći zakretni moment - brzina 2	115 Nm
Najveći zakretni moment - brzina 3	160 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	Četverokutni priхват 1/2"
Najveća frekvencija udaraca	3400 udar./min.
Lijevi/desni hod	Da
Težina (EPTA)	1,3 kg
Dimenzije (DxŠxV)	154 x 81 x 228 mm



CPC



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorski impulsni zavrtač (priхват 1/2") SIW 14-A 1/2", kofer	SIW 14-A i priručnik s uputama – u koferu	1 kom	02006066
Akumulatorski impulsni zavrtač (priхват 1/2") SIW 14-A 1/2", karton	SIW 14-A i priručnik s uputama – u kartonu	1 kom	02006062



Bitovi/nasadni ključevi

stranica 271

Akumulatorski impulsni zavrtač SID 22-A

Robusna izrada i najveći radni kapacitet s jednim punjenjem baterije



Mogućnosti primjene

- Vijčanje i pričvršćivanje
- Zavrtnje sidara HRD promjera od 8 mm do 10 mm
- Zavrtnje sidara HUS promjera od 6 mm do 10 mm
- Zavrtnje dugih vijaka za drvo, vijaka Spax promjera do 10 mm
- Zavrtnje samobušućih vijaka promjera do 4,8 mm
- Bušenje drva plosnatim svrdlima za glodanje i zmijastim svrdlima

Prednosti

- Vrlo kompaktna konstrukcija stroja za lakši rad na skučenim mjestima
- Jednostavna upotreba zahvaljujući potpunoj uravnoteženosti i maloj težini
- Motor bez četkica pruža dulji vijek trajanja i više obavljenog posla s jednim punjenjem baterije
- 3 brzine i elektronički prekidač za jednostavno podešavanje zakretnog momenta i obrtaja
- 4 svjetleće diode (LED) na prednjem dijelu za dobro osvjjetljenje tijekom rada
- Kompaktna i robusna Hilti litij - ionska CPC baterija omogućava veliku produktivnost i dugi vijek trajanja

Tehnički podaci

SID 22-A	
Dimenzije (D x Š x V)	151 x 94 x 228 mm
Težina po EPTA - 01/2003	1,5 kg
Najv. zakretni moment	165 Nm
Brzina okretanja bez opterećenja - 1. brzina	1000 okr./min.
Brzina okretanja bez opterećenja - 2. brzina	1500 okr./min.
Brzina okretanja bez opterećenja - 3. brzina	2500 okr./min.
Nazivni napon	21,6 V
Kapacitet baterije	1,6 ili 3,3 Ah



CPC **NOVO**



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorski impulsni zavrtač (šesterokutni prihvatač 1/4") SID 22-A, kofer	1 kom	02006073
Akumulatorski impulsni zavrtač (šesterokutni prihvatač 1/4") SID 22-A, karton	1 kom	02006071



Akumulatorski impulsni zavrtač SIW 22-A

Izdržljiv i kompaktan



Mogućnosti primjene

- Vijčanje i pričvršćivanje
- Zavrtanje sidara HUS promjera od 6 mm do 10 mm
- Zavrtanje sidara HRD promjera od 8 mm do 10 mm
- Zavrtanje dugih vijaka za drvo, vijaka Spax promjera do 10 mm
- Zavrtanje vijaka od M6 do M16

Prednosti

- Motor bez četkica pruža dulji vijek trajanja i više obavljenog posla s jednim punjenjem baterije
- Kompaktna osnova omogućuje jednostavnu upotrebu u ograničenom prostoru
- 3 brzine i elektronički prekidač za jednostavno podešavanje zakretnog momenta i obrtaja
- 4 svjetleće diode (LED) na prednjem dijelu za dobro osvjetljenje tijekom rada
- Elektronički prekidač za kontrolu brzine i motorna kočnica za točno uključivanje i isključivanje
- Kompaktna i robusna Hilti litij - ionska CPC baterija omogućuje veliku djelotvornost i ima dulji vijek trajanja

Tehnički podaci

SIW 22-A	
Dimenzije (D x Š x V)	154 x 94 x 228 mm
Težina po EPTA - 01/2003	1,5 kg
Najv. zakretni moment	200 Nm
Brzina okretanja bez opterećenja - 1. brzina	1000 okr./min.
Brzina okretanja bez opterećenja - 2. brzina	1500 okr./min.
Brzina okretanja bez opterećenja - 3. brzina	2300 okr./min.
Nazivni napon	21,6 V
Kapacitet baterije	1,6 ili 3,3 Ah

6



CPC **NOVO**

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorski impulsni zavrtač (četverokutni prihvat 1/2") SIW 22-A, kofer	1 kom	02006081
Akumulatorski impulsni zavrtač (četverokutni prihvat 1/2") SIW 22-A, karton	1 kom	02006079



Bitovi/nasadni ključevi

stranica 271

Akumulatorski impulsni zavrtač SIW 22T-A

Akumulatorski stroj s iznimnim zakretnim momentom zavrtnja



Primjene

- Zavrtnje sidara HUS 8-14 u beton
- Pričvršćivanje i odstranjivanje vijaka M12-M24 i matica
- Montiranje metalnih profila i prefabriciranih betonskih elemenata
- Polaganje demontažnih sidara za oplatu HCA i sidara HRD
- Zavrtnje vijaka za drvo do promjera 12 mm

Prednosti

- Odlično uravnotežena i kompaktna konstrukcija stroja za lako rukovanje
- Kvadratni prihvati 1/2" sa sigurnosnim zatikom za brzu zamjenu nasadnih ključeva
- Široki izbor vijaka, sidara i nastavaka
- Gumirana ručka za veću udobnost i zaštitu radnih površina

Tehnički podaci

	SIW 22T-A
Napon	21,6 V
Kapacitet baterije	3,3 Ah
Brzina okretanja bez opterećenja	2000 okr./min.
Najveća frekvencija udaraca	2500 udar./min.
Najv. zakretni moment	450 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	Kvadratni prihvati 1/2" sa sigurnosnim zatikom
Lijevi/desni hod	Da
Težina (EPTA)	3 kg
Dimenzije (DxŠxV)	232 x 94 x 258 mm



CPC



NOVO



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorski impulsni zavrtač (1/2") SIW 22T-A, kofer	U kompletu: 1 zavrtač SIW 22T-A, 4 nasadna ključa (13 i 15, kratki i dugi), priručnik s uputama i sigurnosne norme – u koferu Napomena: komplet uključuje stroj bez punjača i baterije	1 kom	00409459
Akumulatorski impulsni zavrtač (1/2") SIW 22T-A, karton	U kompletu: 1 zavrtač SIW 22T-A, 4 nasadna ključa (13 i 15, kratki i dugi), priručnik s uputama i sigurnosne norme – u kartonu Napomena: komplet uključuje stroj bez punjača i baterije	1 kom	00409460



Bitovi/nasadni ključevi

stranica 271

Zavrtač za suhogradnju SD 5000

Jednostavno i brzo



Primjene

- Pričvršćivanje gipsanih ploča na zidove i strop
- Spajanje suhomontažnih profila

Prednosti

- Laka i jednostavna upotreba, iznimna lakoća rukovanja
- Poseban sustav za preusmjeravanje zraka nadolje osigurava da prašina ostaje daleko od radne površine
- Jednostavna upotreba, bez zapinjanja, bez gubljenja vijaka
- Praktičan spremnik malih dimenzija
- Kod čišćenja spremnik jednostavno rasklopite pri čemu ne trebate nikakav alat

Tehnički podaci

SD 5000	
Najveća brzina	5500 okr./min.
Najv. zakretni moment	9,5 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	šesterokutna 1/4"
Lijevij/desni hod	Da
Težina	1,4 kg
Dimenzije (DxŠxV)	300 x 77 x 170 mm

6



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Zavrtač za suhogradnju SD 5000	Komplet s magnetskim držačem bitova 75 mm, bit PH2, aluminijskim nastavkom za regulaciju dubine i uputama za upotrebu - u kartonu	1 kom	02020317
Spremnik za vijke SMD 57	Dodatak za SD 5000, SD 5000-A22; komplet bitova Philips S-MBL PH2 i upute za upotrebu	1 kom	00281297



Vijci

stranice 277-278

Akumulatorski zavrtač za suhogradnju SD 5000-A22

Vrhunska snaga i brzina!



Primjene

- Pričvršćivanje gipsanih ploča na metalne ili drvene podkonstrukcije
- Spajanje suhomontažnih profila

Prednosti

- Ista brzina i snaga kao kod električnih zavrtača: 5000 okr./min. i 10 Nm
- Veliki kapacitet baterije i kratko vrijeme punjenja 21.6V/3,3 Ah litij-ionska tehnologija sa sustavom CPC Hilti
- Kompaktan, uravnotežen, lak za rukovanje, s udobnom ručkom
- Dva stroja u jednom! Rad sa ili bez spremnika
- Nov jednostavan i brz sustav za ulaganje bitova

Tehnički podaci

SD 5000-A22	
Napon	21,6 V
Kapacitet baterije	1,6 ili 3,3 Ah
Najv. zakretni moment	10 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	šesterokutna 1/4"
Lijevi/desni hod	Da
Težina	2,05 kg
Težina (EPTA)	2,05 kg
Dimenzije (DxŠxV)	253 x 99 x 235 mm
Najveća brzina (bez opterećenja)	5000 okr./min.



CPC



reddot design award
winner 2010



reddot design award
best of the best 2010

NOVO



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Akumulatorski zavrtač za suhogradnju SD 5000-A22, kofer	Samo stroj - komplet s uputama za upotrebu i sigurnosnim normama, u koferu	1 kom	00403195
Akumulatorski zavrtač za suhogradnju SD 5000-A22, karton	Samo stroj - komplet s uputama za upotrebu i sigurnosnim normama, u kartonu	1 kom	00403196
Spremnik za vijke SMD 57	Dodatak za SD 5000, SD 5000-A22; komplet bitova Philips S-MBL PH2 i upute za upotrebu	1 kom	00281297



Vijci

stranice 277-278

Zavrtač za metalogradnju ST 1800

Najjači zavrtač za upotrebu na metalu



Primjene

- Pričvršćivanje lima i profila
- Metalne konstrukcije, samobušeci vijci svih vrsta
- Prednosti: veliki kapacitet, ergonomičnost, mala težina, kvaliteta i pouzdanost

Prednosti

- Univerzalni stroj za upotrebu na metalnim krovovima i fasadama
- Kontrolirani zakretni moment i dubina pričvršćenja: nema lomljenja vijaka, ravnomjeran pritisak na podloške vijaka
- Velika pouzdanost i izdržljivost
- Zatvaranje na klik: brza i jednostavna montaža odnosno zamjena bitova i raznog alata
- Odlična ergonomska konstrukcija: lagan i uravnotežen

Tehnički podaci

ST 1800	
Napon	230 V
Najveća brzina	1900 okr./min.
Najv. zakretni moment	22 Nm
Vrsta prihvata/stezne glave	šesterokutna 1/4"
Lijevi/desni hod	Da
Težina	1,8 kg
Težina (EPTA)	1,8 kg
Dimenzije (DxŠxV)	308 x 72 x 265 mm

6



Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Pakirano po	Broj artikla
Zavrtač za metalogradnju ST 1800 230V	Komplet s graničnikom dubine, dovodnim kablom (4 m), uputama za upotrebu i sigurnosnim normama – u koferu	1 kom	00378560



Bitovi
Vijci

stranica 267
stranice 281-286

Akumulatorski zavrtač za metal ST 1800-A22

Prvi akumulatorski zavrtač za pričvršćivanje krovova i fasada na metalne konstrukcije



Primjene

- Vijčanje samoreznih i samobušućih vijaka u različite materijale, uključujući čelik, aluminij i drvo
- Pričvršćivanje profiliranog lima
- Pričvršćivanje kompozitnih ploča
- Pričvršćivanje rubnih letvica
- Spajanje čeličnih i aluminijevskih profila s vijcima
- Zavrtnje vijaka za spajanje lima, spremnik u spremnik, na krovovima ili pločama

Prednosti

- Akumulatorski zavrtač velikog kapaciteta, koji u ničemu ne zaostaje za strojevima s električnim napajanjem; izrađen specijalno za upotrebu na metalnim konstrukcijama
- Kompaktna, dobro uravnotežena konstrukcija stroja za veću udobnost pri radu
- Ugrađena tarna spojka i graničnik dubine za vijčanje samobušućih vijaka (kontrola zakretnog momenta i dubine vijčanja)
- Odličan odnos snage i brzine za najveću produktivnost kod vijčanja u čelik i metal
- Još veća učinkovitost bez električnog napajanja i veća udobnost pri radu s produžetkom za rad u stojećem položaju SDT30 i vodilicom za vijak ST-SG
- Baterije su kompatibilne s drugim strojevima u klasi akumulatorskih strojeva Hilti 22 V

Tehnički podaci

ST 1800-A22	
Vrsta baterije	Litij-ionska
Najv. zakretni moment	12 Nm
Nazivni napon	21,6 V
Kapacitet baterije	3,3 Ah
Brzina bez opterećenja - raspon	0-2000 okr./min.
Težina (EPTA 01/2003)	2,5 kg
Vrsta stezne glave	Brzozatezna glava 1/4"
Dimenzije (DxŠxV)	252 x 94 x 268 mm



NOVO

Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Sadržaj paketa	Broj artikla
Akumulatorski zavrtač za metal ST 1800-A22, kofer	Stroj + graničnik dubine + nastavak za maticu 8 mm + priručnik s uputama + kofer	00437867
Akumulatorski zavrtač za metal ST 1800-A22, karton	Stroj + graničnik dubine + nastavak za maticu 8 mm + priručnik s uputama + karton	00437866



Bitovi
Vijci

stranica 267
stranice 281-286

Pribor za ST 1800-A22

Pribor za ST 1800-A22		Akumulatorski zavrtač za metal ST 1800-A22, u kutiji	Akumulatorski zavrtač za metal ST 1800-A22, u koferu	
Narudžbena oznaka				Broj artikla
Baterija B 22/3,3 Li-Ion		■	■	02007431
C 4/36-90 Li-Ion		■	■	02015761
Ručka za rad u stojećem položaju SDT 30		■	■	00387596
Ručka za rad u stojećem položaju SDT 25 15		■	■	00284484
Vodilica za vijak ST-SG 5,5		■	■	00407521
Vodilica za vijak ST-SG 6,5		■	■	00425545
Graničnik dubine ST-DG 19		■	■	02005053
Graničnik dubine ST-DG 22		■	■	02005054
Poklopac ST-DC		■	■	02005055
Nasadni ključ S-NS 8C 50/2"		■	■	02039244
Nasadni ključ S-NS 10C 50/2"		■	■	02039245
Nasadni ključ S-NS 5/16" C 50/2"		■	■	02039249
Nasadni ključ S-NS 3/8" C 50/2"		■	■	02039250
Nasadni ključ S-NS 8M 50/2"		■	■	02039226
Nasadni ključ S-NS 10M 50/2"		■	■	00236361
Nasadni ključ S-NSD SDT 30		■	■	02039260

Narudžbena oznaka														Pakirano po	Broj artikla		
Baterija B 14/1.6 Li-Ion 			■				■		■					1 kom	00426174		
Baterija B 14/3.3 Li-Ion 			■				■		■					1 kom	00426175		
Baterija B 144 2.6 Li-Ion Sa zaštitom od krađe TPS (opcija) 				■						■				1 kom	00273114		
Baterija B 22/1.6 Li-Ion 				■					■				■	1 kom	00426177		
Baterija B 22/3.3 Li-Ion 							■		■	■			■	■	1 kom	02007431	
Baterija B 24/3.0 NiMH 								■						1 kom	00378426		
Baterija SFB 105 3,0 Ah 	■													1 kom	00334584		
Baterija SFB 126 3,0 Ah 		■												1 kom	00340470		
Baterija SFB 155 3,0 Ah 					■									1 kom	00340472		
Baterija SFB 185 3,0 Ah 						■							■	1 kom	00370101		
Punjač C 4/36-90 230 V (u kartonu) 			■	■										1 kom	02015761		
Punjač C 4/36-350 230 V (u kartonu) Punjač za baterije 				■			■	■		■	■	■		■	■	1 kom	02028875
Punjač C 7/24 230 V Za baterije NiCd i NiMH od 7 do 24 V 	■	■				■	■		■					■		1 kom	00378444
Punjač C 7/36-ACS 230 V Za baterije NiCd i NiMH od 7 do 36 V 	■	■				■	■		■					■		1 kom	00378453
Adapter CA-B144 Za uporabu baterija B144 s punjačima C4/36 					■						■					1 kom	02060327

Pribor za zavrtanje

Narudžbena oznaka	SF 100-A	SF 121-A	SFC 14-A	SFC 22-A	SF/SFH 144-A	SF 151-A	SFH 181-A	SF/SFH 14-A	SF/SFH 22-A	UH 240-A	SID/SIW 14-A	SID/SIW 22-A	SID/SIW 144-A	SIW 22T-A	SF 4000	SF 4000-A	SD 5000/5000 A-22	ST 1800/1800A22	Pakirano po	Broj artikla
Baterijska svjetiljka SFL 14-A (u kartonu) LED svjetiljka za upotrebu s baterijom B 14/1.6 Li-Ion Kapacitet baterije: 6,5 sati 			■					■			■								1 kom	00426115
Baterijska svjetiljka SFL 22-A (u kartonu) LED svjetiljka za upotrebu s baterijom B 22/2.6 Li-Ion Kapacitet baterije: 13 sati 			■					■				■		■			■		1 kom	00426117
Prilagodnik za remen SFB 180/185 BAP Prilagodnik za pojas za smanjivanje težine stroja i manji napor tijekom rada 						■									■				1 kom	00370561
Prilagodnik za remen BAP 24 Za smanjivanje težine stroja i manji napor tijekom rada 									■										1 kom	00378491
Kopča za remen 																■			1 kom	00240812
Kopča za remen 															■	■			1 kom	00265879
Kopča za remen 																	■		1 kom	00240719
Kopča za remen, komplet 															■				1 kom	00318439
Kopča za remen Kopča za remen 			■	■				■	■		■	■		■					1 kom	02012703
Kuka za skelu 																■			1 kom	00318440
Kuka za skelu, komplet 															■	■			1 kom	00265869
Torba za alat mala 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	00434910
Torba za alat velika 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 kom	02008518

Pribor za zavrtanje

Narudžbena oznaka	SF 100-A	SF 121-A	SFC 14-A	SFC 22-A	SF/SFH 144-A	SF 151-A	SFH 181-A	SF/SFH 14-A	SF/SFH 22-A	UH 240-A	SID/SIW 14-A	SID/SIW 22-A	SID/SIW 144-A	SIW 22T-A	SF 4000	SF 4000-A	SD 5000/5000 A-22	ST 1800/1800A22	Pakirano po	Broj artikla
Kuka za skelu, komplet Za odlaganje stroja kada nije u funkciji 																	■		1 kom	00378884
Bočna ručka																	■		1 kom	00240466
Spremnik za vijke SMD 57 Spremnik za vijke (sa svrdlom S-MBL 116 PH2 i uputama za upotrebu) 															■	■	■		1 kom	00281297
Cijevni nastavak SME, komplet Produžetak za upotrebu sa spremnikom za vijke SMD 57 (sa svrdlom S-BH 570, bočnom ručkom i uputama za upotrebu) 															■	■	■		1 kom	00304495
Graničnik dubine S-DG-D 11x50, komplet Kratka šipka (50 mm) 																	■		1 kom	00406292
Graničnik dubine, dugi Duga šipka (75 mm) 															■	■			1 kom	00266054
Graničnik dubine S-DG-D 11x50 Kratka šipka (50 mm) 																	■		1 kom	00241058
Graničnik dubine S-DG-D 11x75, komplet Duga šipka (75 mm) 																	■		1 kom	00286504
Graničnik dubine S-GD13X40 															■	■			1 kom	00257255
Graničnik dubine S-TA, komplet 																	■		1 kom	00304611
Kofer SD 5000-A22 017 																	■		1 kom	00400173

NOVO

Vijčani nastavci (bitovi) Prilagodnici Pribor za vijčanje

Narudžbena oznaka		SFC 14/22 -A	SF/SFH 14/22/144 -A	SFH 181-A	UH 240-A	SF 4000-A	SF 4000	SID 14/22/144 -A	SIW 14/22/22T/144 -A	SI 100	SD 5000/5000 A-22	ST 1800/1800 A-22	UD 16/UD 30	TKI 2500	Pakirano po	Broj artikla
Držač bitova S-BH M 50/2"		■	■	■	■						■	■			1 kom	02038758
Držač bitova S-BH M 75/3"		■	■	■	■						■	■			1 kom	02038759
Držač bitova S-BH RC 50/2"		■	■	■	■			■					■		1 kom	02039219
Držač bitova S-BH QC 50/2"		■	■	■	■			■					■		1 kom	02039217
Držač bitova S-BH QC 75/3" SDS Za strojeve s SDS plus prihvatom															1 kom	02039218
Držač bitova S-BH 1/2" 1/4" Prilagodnik za redukciju od 1/2" na 1/4"									■	■					1 kom	00369096
Priklijučak S-AT 3/8" - 1/4" 50/2"		■	■					■							1 kom	02039263
Komplet bitova S-BSC UNI 25/1" T (7) 1 kom x PH 1, 1 kom x PH 2, 1 kom x PZ 1, 1 kom x PZ 2, 1 kom x 0,8x5,5, 1 kom x 1,2x6,5		■	■	■	■	■	■				■	■			1 kom	02038637
Komplet bitova S-BSC+ UNI 25/1" T (10) 1 kom x PH 1, 1 kom x PH 2, 1 kom x PH 3, 1 kom x PZ 1, 1 kom x PZ 2, 1 kom x PZ 3, 1 kom x TX 25, 1 kom x TX 30, 1 kom x TX 40		■	■	■	■	■	■				■	■			1 kom	02039186
Komplet bitova S-BSC UNI 50/2" T (6) 1 kom x PH 2, 1 kom x PH 3, 1 kom x PZ 2, 1 kom x TX 25, 1 kom x TX 30, 1 kom x TX 40		■	■	■	■	■	■				■	■			1 kom	02039173
Komplet bitova S-BSC UNI 50/2" IMP (6) 1 kom x PH2, 1 kom x PH3, 1 kom x PZ2, 1 kom x TX 25, 1 kom x TX 30, 1 kom x TX 40								■	■						1 kom	02057802

6

 
 
 
Vijčani nastavci (bitovi) Prilagodnici Pribor za vijčanje

NOVO

Narudžbena oznaka	SFC 14/22 -A	SF/SFH 14/22/144 -A	SFH 181-A	UH 240-A	SF 4000-A	SF 4000	SID 14/22/144 -A	SIW 14/22/22T/144 -A	SI 100	SD 5000/5000 A-22	ST 1800/1800 A-22	UD 16/UD 30	TKI 2500	Pakirano po	Broj artikla
Komplet bitova S-BSP+ UNI 25/1" T (60) 1 kom x 0,6X4,5, 1 kom x 1,0X5,5, 1 kom x 1,2x6,5, 3 kom x PH 1, 10 kom x PH 2, 2 kom x PH 3, 3 kom x PZ 1, 10 kom x PZ 2, 2 kom x PZ 3, 3 kom x HEX 2,5, 3 kom x HEX 3, 3 kom x HEX 4, 3 kom x HEX 5, 2 kom x TX 10, 3 kom x TX 15, 3 kom x TX 20, 3 kom x TX 25, 3 kom x TX 30, 3 kom x TX 40, 1 kom x 1/4"x1/4"x50		■	■	■	■	■	■			■	■	■		1 kom	02039195
Komplet bitova S-BSP+ 25/1" (35) čelik 2 kom x PH 1, 5 kom x PH 2, 2 kom x PH 3, 2 kom x PZ 1, 5 kom x PZ 2, 2 kom x PZ 3, 1 kom x HEX 8, 1 kom x HEX 10, 1 kom x HEX 12, 1 kom x HEX 13, 1 kom x HEX 3/8", 1 kom x TX 10, 1 kom x TX 15, 3 kom x TX 20, 3 kom x TX 25, 3 kom x TX 30, 3 kom x TX 40, 1 kom x 1/4"x1/4"x50		■	■	■	■		■				■	■		1 kom	02039199
Komplet bitova S-BSP+ TX 25/1" T (60) 5 kom x TX 10, 5 kom x TX 15, 20 kom x TX 20, 20 kom x TX 25, 5 kom x TX 30, 5 kom x TX 40, 1 kom x 1/4"x1/4"x50								■	■					1 kom	02039198
Bit S-B HEX 10M (90 mm) Za zavrtanje vijaka Solar MPS-MQ-C							■							1 kom	00288578
Bit S-SY PH2 166/6 1/2" (10)					■					■				10 kom	02039154
Bit S-SY PH2 116/4 1/2" (5)										■				5 kom	02039151
Bit S-B PH1 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02038975
Bit S-B PH2 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02038979

Vijčani nastavci (bitovi) Prilagodnici Pribor za vijčanje

NOVO

Narudžbena oznaka	SFC 14/22 -A	SF/SFH 14/22/144 -A	SFH 181-A	UH 240-A	SF 4000-A	SF 4000	SID 14/22/144 -A	SIW 14/22/22T/144 -A	SI 100	SD 5000/5000 A-22	ST 1800/1800 A-22	UD 16/UD 30	TKI 2500	Pakirano po	Broj artikla
Bit S-B PH3 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02039039
Bit S-B PZ1 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02039044
Bit S-B PZ2 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02039047
Bit S-B PZ3 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02039051
Bit S-B PZ4 32/1 1/4" T (5)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		5 kom	02039054
Bit S-B TX15 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02039056
Bit S-B TX20 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02039057
Bit S-B TX25 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■		10 kom	02039059
Bit S-B TX30 25/1" T (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	10 kom	02039062
Bit S-B TX40 25/1" T-HF (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	10 kom	02039140
Bit S-B TX30 25/1" T-HF (10)		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	10 kom	02039139
Nastavak za nasadne ključeve S-AT 3/8"-1/4" 50/		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	1 kom	02039263
Nasadni ključ S-NS 7 C 50/2"		■	■	■	■		■			■	■			1 kom	02039243
Nasadni ključ S-NS 8 C 50/2"		■	■	■	■		■			■	■			1 kom	02039244
Nasadni ključ S-NS 10 C 50/2"		■	■	■	■		■			■	■			1 kom	02039245
Nasadni ključ S-NS 13 C 90/3 1/2"		■	■	■	■		■			■	■			1 kom	02039251
Nasadni ključ S-NS 7 M 50/2"							■							1 kom	02039225
Nasadni ključ S-NS 3/8" C 50/2"							■							1 kom	02039250
Bit S-B HEX5 25/1" HP (10)							■							10 kom	02039069
Bit S-B HEX6 25/1" HP (10)							■							10 kom	02039070
Nasadni ključ S-NSX 2,8x15							■							1 kom	02045966
Nasadni ključ S-NS 6 M 50/2"							■							1 kom	02039224

Vijčani nastavci (bitovi) Prilagodnici Pribor za vijčanje

Narudžbena oznaka		SFC 14/22 -A	SF/SFH 14/22/144 -A	SFH 181-A	UH 240-A	SF 4000-A	SF 4000	SID 14/22/144 -A	SIW 14/22/22T/144 -A	SI 100	SD 5000/5000 A-22	ST 1800/1800 A-22	UD 16/UD 30	TKI 2500	Pakirano po	Broj artikla
Nasadni ključ S-SY SDT30								■							1 kom	02039260
Nasadni ključ S-B 3/8" NS10		■	■	■	■			■					■		1 kom	00236350
Nasadni ključ S-B 3/8" NS13		■	■	■	■			■					■		1 kom	00236353
Nasadni ključ S-B 3/8" NS17		■	■	■	■			■					■		1 kom	00236355
Nasadni ključ S-B 3/8" NS19		■	■	■	■			■					■		1 kom	00236356
Nasadni ključ S-NSD 13 1/2 Kratki									■	■					1 kom	00335097
Nasadni ključ S-NSD 13 1/2 L Dugi									■	■					1 kom	00335096
Nasadni ključ S-NSD 15 1/2 Kratki									■	■					1 kom	00334802
Nasadni ključ S-NSD 15 1/2 L Dugi									■	■					1 kom	00336413
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-17 L dw Uski, za vodilice									■	■					1 kom	00388142
Nasadni ključ S-NSD 21 1/2 M Kratki/magnetski									■	■					1 kom	00378235
Nasadni ključ S-NSD 13 - 19 EU, komplet Komplet ključeva 13-17-19 (dugi i kratki)									■	■					1 kom	00388140

Nasadni ključevi S-NSD S

Nasadni ključ sa šesterokutnim otvorom za vijke i sidra



Primjene

- Zavrtanje vijaka; postavljanje sidara

Tehnički podaci

S-NSD S	
Za upotrebu s	SIW 14-A, SIW 22-A, SIW 22T-A

Prednosti

- Sustav za brzo sastavljanje/rastavljanje
- Dva zaustavna provrta za bolje povezivanje nasadnog ključa i prihvata 1/2"
- Izrađeno od legiranog čelika (krom-molibdena) za veću izdržljivost

Narudžbena oznaka		Pakirano po		Broj artikla
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-8 S - kratki		1 kom		00408329
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-9 S - kratki		1 kom		00423766
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-10 S - kratki		1 kom		00408400
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-12 S - kratki		1 kom		00408401
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-13 S - kratki		1 kom		00408402
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-15 S - kratki		1 kom		00408403
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-16 S - kratki		1 kom		00408404
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-17 S - kratki		1 kom		00408405
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-18 S - kratki		1 kom		00408406
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-19 S - kratki		1 kom		00408407
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-21 S - kratki		1 kom		00408408
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-22 S - kratki		1 kom		00408409
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-24 S - kratki		1 kom		00408410
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-27 S - kratki		1 kom		00408411
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-30 S - kratki		1 kom		00408412
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-32 S - kratki		1 kom		00412906
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-36 S - kratki		1 kom		00413175

Narudžbena oznaka		Pakirano po		Broj artikla
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-8 L - dugi		1 kom		00408413
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-10 L - dugi		1 kom		00408414
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-12 L - dugi		1 kom		00408415
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-13 L - dugi		1 kom		00408416
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-15 L - dugi		1 kom		00408417
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-16 L - dugi		1 kom		00408418
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-17 L - dugi		1 kom		00408419
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-18 L - dugi		1 kom		00408420
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-19 L - dugi		1 kom		00408421
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-21 L - dugi		1 kom		00408422
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-22 L - dugi		1 kom		00408423
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-24 L - dugi		1 kom		00408424
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-27 L - dugi		1 kom		00408425
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-30 L - dugi		1 kom		00408426
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-13 L dw Tanki nasadni ključ (HUS 6 s novim sustavom za montažu MM)		1 kom		00423767
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-15 L dw Tanki nasadni ključ (HUS 8)		1 kom		00423768
Komplet S-NSD, lagani Komplet HUS Light: 13 S, 2x13 L, prihvati 1/2" do 1/4", 10 x TX30, 10 x TX 40)		1 kom		00408430
Nasadni ključ S-NSD 13-15, komplet Komplet HUS Medium (4 ključa): 13, 15 kratki + dugi		1 kom		00408429
Nasadni ključ S-NSD EV, komplet Komplet za montere dizala (9 ključeva): 13, 16, 2x17, 18, 2x19, 22, 24		1 kom		00408428
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-2" Produžetak 50 mm		1 kom		00385941
Nasadni ključ S-NSD 1/2"-5" Produžetak 125 mm		1 kom		00385942
Nasadni ključevi S-NSD 1/2"-10" Produžetak 250 mm		1 kom		00386058
Nasadni ključ S-NSD, 30 stupnjeva Pregib 30 stupnjeva za rad na uskom prostoru		1 kom		00386059
Prilagodnik S-NSD 1/2-3/8" Prilagodnik za redukciju od 1/2" na 3/8"		1 kom		00375858
Prilagodnik S-NSD 1/2-3/4" Prilagodnik iz 1/2" na 3/4"		1 kom		00375859
Prilagodnik S-NSD 1/4-1/2" Priključak od 1/4" do 1/2"		1 kom		00423773
Držać bitova S-BH 1/2" 1/4" Prilagodnik za redukciju od 1/2" na 1/4"		1 kom		00369096
Kofer S-NSD 4 Prazan etui od tkanine, za spremanje do 4 ključa		1 kom		00408427
Kofer S-NSD 6 Prazan etui od tkanine, za spremanje do 6 ključeva		1 kom		00376590

Vijci za gipsane ploče

Za pričvršćivanje suhomontažnih ploča i metalnih struktura, za povezivanje na metalne (debljina od 0,7 mm do 2,5 mm) ili drvene vodilice



Prednosti

 
- Odlična brzina bušenja omogućava jednostavnu montažu
- Potpuna kontrola cijelog proizvodnog postupka kako bi se osigurala stalna kakvoća
- Oznaka sukladnosti EU

Primjene

- Pričvršćivanje gipsanih ploča na profile i metalne vodilice (najviše 2,5 mm)

Vijci za gipsane ploče TS-DS01B (tanki navoj)

Za pričvršćivanje gipsanih ploča na metalne vodilice (debljina najviše 0,88 mm)




Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Dodatne informacije	Ukupna duljina	Promjer navoja (M)	Pakirano po	Broj artikla
TS-DS01B 3,5X25	Pojedinačni vijci	25 mm	3,5 mm	1000 kom	02007245
TS-DS01B 3,5X25M	Traka s vijcima	25 mm	3,5 mm	1000 kom	02007779
TS-DS01B 3,5X35	Pojedinačni vijci	35 mm	3,5 mm	1000 kom	02007246
TS-DS01B 3,5X35M	Traka s vijcima	35 mm	3,5 mm	1000 kom	02007780
TS-DS01B 3,5X45	Pojedinačni vijci	45 mm	3,5 mm	1000 kom	02007248
TS-DS01B 3,5X45M	Traka s vijcima	45 mm	3,5 mm	1000 kom	02007782
TS-DS01B 3,5X55	Pojedinačni vijci	55 mm	3,5 mm	500 kom	02007249
TS-DS01B 3,5X55M	Traka s vijcima	55 mm	3,5 mm	500 kom	02007783

6

Vijci za gipsane ploče TS-DS03B (grubi navoj)

 Za pričvršćivanje gipsanih ploča na drvene podkonstrukcije




Informacije o proizvodu

Narudžbena oznaka	Dodatne informacije	Ukupna duljina	Promjer navoja (M)	Pakirano po	Broj artikla
TS-DS03B 4,0X35	Pojedinačni vijci	35 mm	4 mm	1000 kom	02007728
TS-DS03B 4,0X35M	Traka s vijcima	35 mm	4 mm	1000 kom	02007794
TS-DS03B 4,0X45	Pojedinačni vijci	45 mm	4 mm	1000 kom	02007730
TS-DS03B 4,0X45M	Traka s vijcima	45 mm	4 mm	1000 kom	02007795
TS-DS03B 4,0X55	Pojedinačni vijci	55 mm	4 mm	1000 kom	02007731
TS-DS03B 4,0X55M	Traka s vijcima	55 mm	4 mm	1000 kom	02007796

Vijci za gipsane ploče TS-DD01B (samobušeci)

 
Za pričvršćivanje gipsanih ploča na metalne vodilice i okvire za vrata (debljina od 0,88 mm do 2,25 mm)

**Informacije o proizvodu**

Narudžbena oznaka	Dodatne informacije	Ukupna duljina	Promjer navoja (M)	Pakirano po	Broj artikla
TS-DD01B 3,5X25	Pojedinačni vijci	25 mm	3,5 mm	1000 kom	02007752
TS-DD01B 3,5X25M	Traka s vijcima	25 mm	3,5 mm	1000 kom	02007597
TS-DD01B 3,5X35	Pojedinačni vijci	35 mm	3,5 mm	1000 kom	02007753
TS-DD01B 3,5X35M	Traka s vijcima	35 mm	3,5 mm	1000 kom	02007598
TS-DD01B 3,5X45	Pojedinačni vijci	45 mm	3,5 mm	1000 kom	02007754
TS-DD01B 3,5X45M	Traka s vijcima	45 mm	3,5 mm	1000 kom	02007770
TS-DD01B 3,5X55	Pojedinačni vijci	55 mm	3,5 mm	500 kom	02007756
TS-DD01B 3,5X55M	Traka s vijcima	55 mm	3,5 mm	500 kom	02011723


Specijalni vijci za gipsane ploče TS - DD03Z

Za pričvršćivanje lakih ploča i metalnih struktura za povezivanje na metalne vodilice (debljina od 0,7 mm do 2,5 mm)

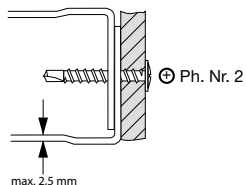**Informacije o proizvodu**

Narudžbena oznaka	Dodatne informacije	Ukupna duljina	Promjer navoja (M)	Pakirano po	Broj artikla
TS-DD03Z 4,2X13	Pojedinačni vijci	13 mm	4,2 mm	1000 kom	00386638
TS-DD03Z 4,2X25	Pojedinačni vijci	25 mm	4,2 mm	1000 kom	00386639

Označavanje vijaka

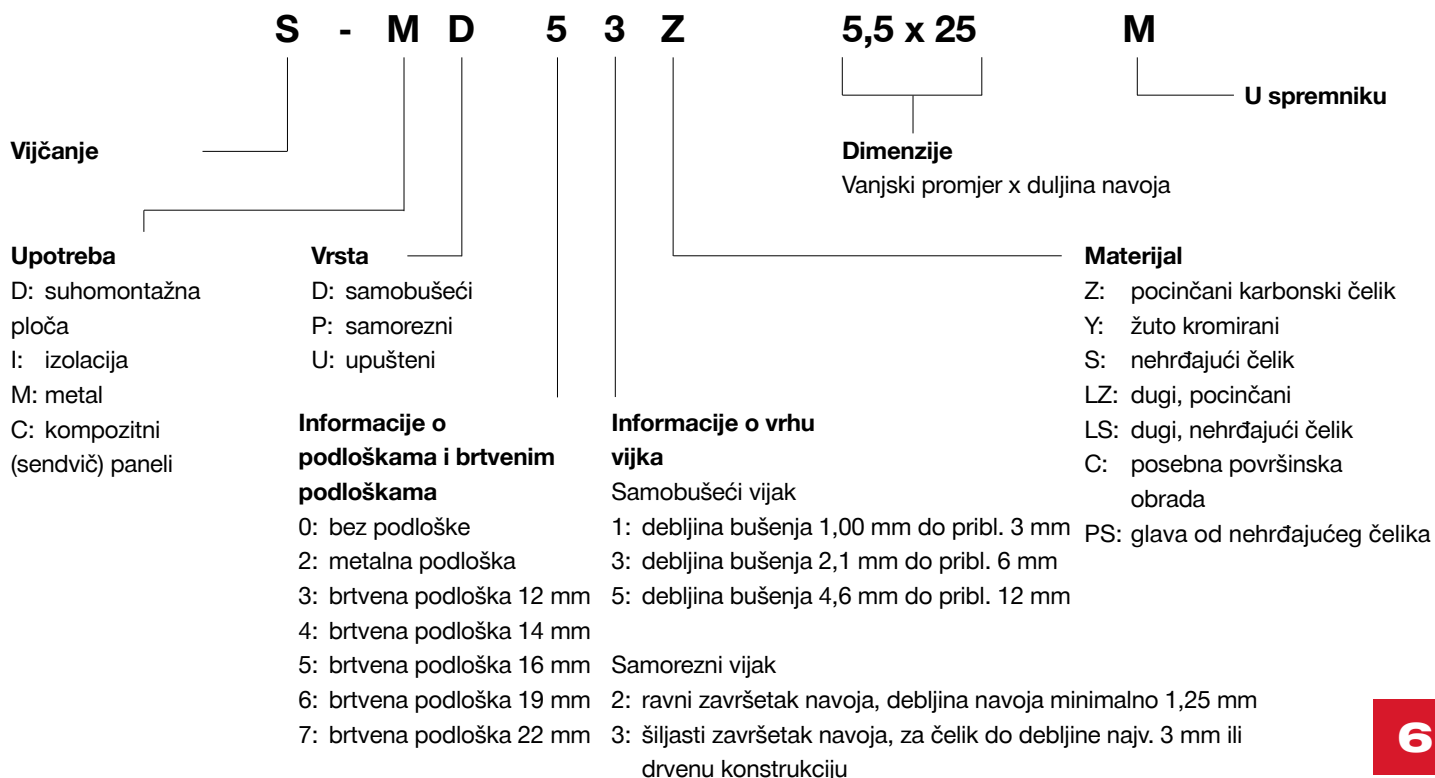

Samobušeci vijci od karbonskog čelika

Primjene

 
- Vijci s brtvenim podloškama za spajanje profiliranog čeličnog lima ili pričvršćivanje profiliranog čeličnog lima na čelične podkonstrukcije.
- Vijci bez brtvenih podloški za elemente namijenjene pričvršćivanju okvira (nisu izloženi utjecaju atmosferilija)

Opis proizvoda

Vijak prvo izbuši odgovarajuću rupu u predmet, kojeg namjeravamo pričvrstiti, i u okvir (A).

Nakon toga se započne s urezivanjem navoja (B).

Nakon pričvršćenja vijka s brtvenom podloškom mjesto pričvršćenja je vodonepropusno.



- Vijak od karbonskog čelika je površinski očvrstnut.
- Površina vijka je pocinčana. To vijak štiti od korozije te osigurava mazivo kod bušenja i urezivanja navoja.

Program vijaka ima odobrenje nadzornog organa za građevinarstvo u Njemačkoj.

Uzmite u obzir oznaku odobrenja za svaki odgovarajući program vijaka.



Sve vijke možete naručiti u izvedbi s glavom u boji i podloškom u boji iz registra boja RAL.

Šifre vijaka

npr. S-MD 51 Z 5,5x45

S	za zavrtnanje vijaka
M	za metalogradnju
D	samobušeci vijak (D = bušenje)
5	2 - metalna podloška Ø 15 mm
	4 - brtvena podloška Ø 14 mm
	5 - brtvena podloška Ø 16 mm
	6 - brtvena podloška Ø 19 mm
	7 - brtvena podloška Ø 22 mm
	0 - bez podloške
1	1 - samobušeci # 1 = 1,25 do približno 3 mm debljine bušenja
	3 - samobušeci # 3 = debljina bušenja 2,1 mm do 6 mm
	5 - samobušeci # 5 = debljina bušenja 4,6 mm do 12 mm
	Više detalja o najvećim promjerima bušenja za pojedini vijak možete pronaći u programu vijaka.
Z	pocinčani karbonski čelik (Z = cink)
5,5x45	dimenzije vijaka (Ø X duljina)

Ostale šifre:

S-MD51 Z 4,8x19 **PB 15**

S-MD51 LZ 4,8x38

S-MD01 Z 4,8x19 **M**

S-MD01 **Y** 4,8x19

PB 15 glava vijka RAL boji

L produženi samobušeci vrh

M - u spremniku

Y površina pocinčana i žuto kromirana

S-MD51Z samobušajući vijak od karbonskog čelika za mjesta gdje dolazi do prekrivanja lima


Pocinčani, površinski očvršnuti, s manjim promjerom svrdlenog vrha i postavljenom brtvenom podloškom EPDM, Ø 16 mm.

Samobušajući vijci s glavom u boji i brtvenom podloškom, druge boje mogu se dobiti na zahtjev.




Mogućnosti primjene:


Pričvršćivanje lima na lim, izložen vremenskim utjecajima - za sigurne i vodonepropusne spojeve.

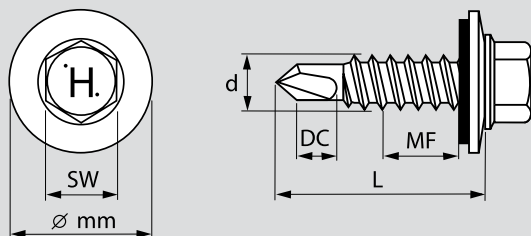

Spojevi s limom

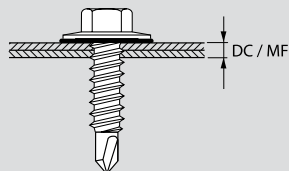

Primjeri upotrebe:

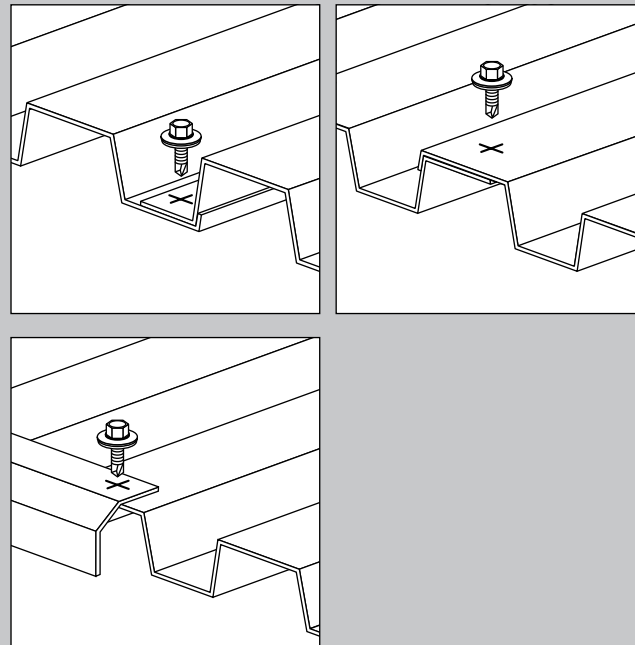

6

Program

Debljina bušenja DC mm	Debljina pričvršćenja MF najv. mm	Dimenzije (ŠxD) mm	Brtvena podloška Ø mm	Veličina glave AF	Pakirano po kom	Naziv	Šifra
1,2-2,75	5,5	4,8x19	16	8	500	S-MD51Z 4,8x19	00219032

S-MD5Z 5/S-MD65Z - Samobušeci vijak od karbonskog čelika






Pocinčani, površinski očvršnuti, s montiranom brtvenom podloškom EPDM Ø 16, 19 mm.

Samobušeci vijci s glavom u boji i brtvenom podloškom, druge boje mogu se dobiti na zahtjev.

NOVO

**Mogućnosti primjene:**

Pričvršćivanje lima na debele, vruće valjane čelične profile s međuslojem izolacije ili bez njega.

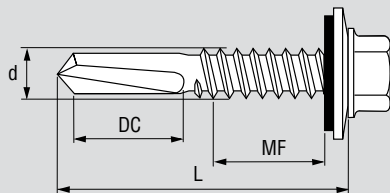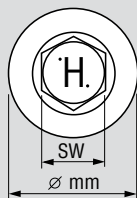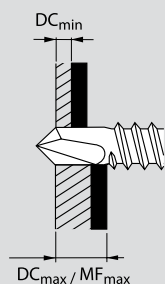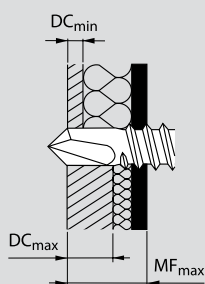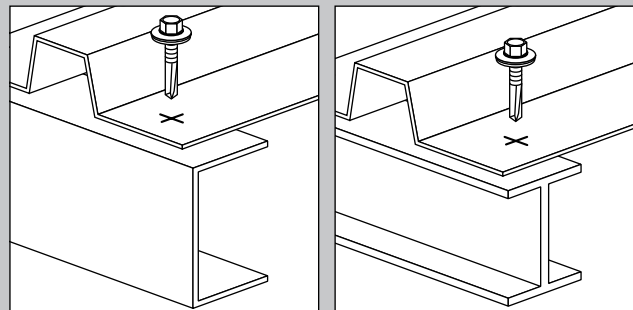**bez izolacije****s izolacijom****Primjeri upotrebe:****Program**

Debljina bušenja DC mm	Debljina pričvršćenja MF najv. mm	Dimenzije (ŠxD) mm	Brtvena podloška Ø mm	Veličina glave AF	Boja RAL	Pakirano po kom	Naziv	Šifra
2,6-5,5	6	5,5x19	16	8		500	S-MD53Z 5,5x19	00413440
2,6-5,5	12	5,5x25	16	8		500	S-MD53Z 5,5x25	00413441
2,6-5,5	19	5,5x32	16	8		500	S-MD53Z 5,5x32	00413442
2,6-5,5	25	5,5x38	16	8		250	S-MD53Z 5,5x38	00413443
2,6-5,5	37	5,5x50	16	8		250	S-MD53Z 5,5x50	00413444
2,6-6,0	6	6,3x19	16	8		500	S-MD53Z 6,3x19	00413445
2,6-6,0	12	6,3x25	16	8		500	S-MD53Z 6,3x25	00413446
4,6-12	17	5,5x40	16	8		250	S-MD55Z 5,5x40	00414180
4,6-12	29	5,5x52	16	8		250	S-MD55Z 5,5x52	00414181
4,6-12	41	5,5x64	16	8		100	S-MD55Z 5,5x65	00414182

S-MD0Z 1/S-MD0Z 3/S-MD05Z - Samobušeci vijak od karbonskog čelika

Pocinčani, površinski očvršnuti


 
S-MD01Y - Samobušeci vijak od karbonskog čelika

pocinčani i žuto kromirani, površinski očvršnuti.


NOVO


Mogućnosti primjene:


Pričvršćivanje čeličnih segmenata i čeličnog lima na čelične potkonstrukcije, s izolacijskim materijalom ili bez njega

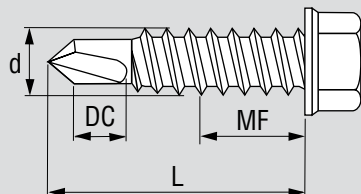


bez izolacije

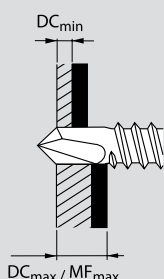

s izolacijom

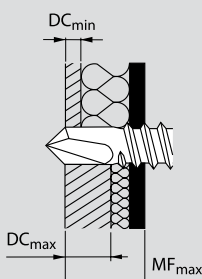

Primjeri upotrebe:

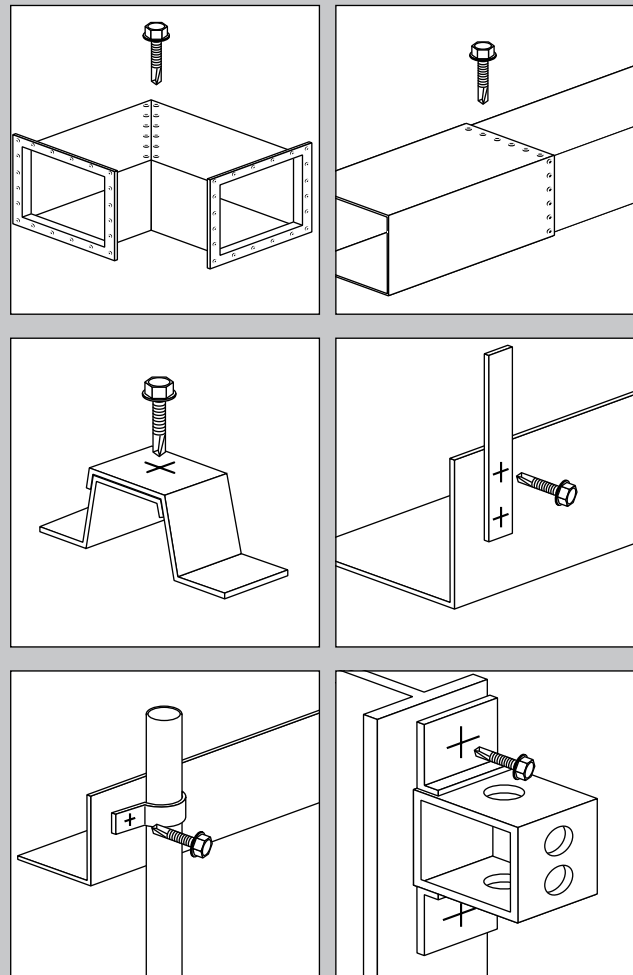
6

Program

Debljina bušenja DC mm	Debljina pričvršćenja MF najv. mm	Dimenzije (ŠxD) mm	Veličina glave AF	Pakirano po kom	Naziv	Šifra
1,2-2,50	4,5	4,2 x 13	7	1000	S-MD01Z 4,2x13	00224500
1,2-2,50	7,5	4,2 x 16	7	1000	S-MD01Z 4,2x16	00010405
1,2-2,75	3,5	4,8 x 13	8	1000	S-MD01Z 4,8x13	00224501
1,2-2,75	6,5	4,8 x 16	8	500	S-MD01Y 4,8x16	00257732
1,2-2,75	8,5	4,8 x 19	8	500	S-MD01Z 4,8x19	00219557
1,2-3,00	7,5	5,5 x 19	8	500	S-MD01Z 5,5x19	00219558
1,2-3,00	7	6,3 x 19	3/8"	500	S-MD01Z 6,3x19	00219559
2,6-5,50	6	5,5 x 19	8	500	S-MD03Z 5,5x19	00413415
2,6-5,50	9	5,5 x 22	8	500	S-MD03Z 5,5x22	00413416
2,6-5,50	12	5,5 x 25	8	500	S-MD03Z 5,5x25	00413417
2,6-5,50	19	5,5 x 32	8	500	S-MD03Z 5,5x32	00413419
2,6-5,50	25	5,5 x 38	8	500	S-MD03Z 5,5x38	00413420
2,6-5,50	37	5,5 x 50	8	500	S-MD03Z 5,5x50	00414293
2,6-6,00	6	6,3 x 19	8	500	S-MD03Z 6,3x19	00413421
2,6-6,00	9	6,3 x 22	8	500	S-MD03Z 6,3x22	00413422
2,6-6,00	12	6,3 x 25	8	500	S-MD03Z 6,3x25	00413423
2,6-6,00	19	6,3 x 32	8	500	S-MD03Z 6,3x32	00413424
2,6-6,00	25	6,3 x 38	8	500	S-MD03Z 6,3x38	00414295
2,6-6,00	37	6,3 x 50	8	250	S-MD03Z 6,3x50	00413425
2,6-6,00	57	6,3 x 70	8	250	S-MD03Z 6,3x70	00413426
4,6-12,00	20	5,5 x 40	8	250	S-MD05Z 5,5x40	00414176
4,6-12,00	32	5,5 x 52	8	250	S-MD05Z 5,5x52	00414177
4,6-12,00	45	5,5 x 65	8	100	S-MD05Z 5,5x65	00414178
4,6-12,00	82	5,5 x 102	8	100	S-MD05Z 5,5x102	00414179

Samobušeci vijci od nehrđajućeg čelika

 
Primjene

- Vijci od nehrđajućeg čelika s brtvenim podloškama za spajanje profiliranog čeličnog lima ili pričvršćivanje profiliranog čeličnog lima na čelične podkonstrukcije.
- Vijci s brtvenim podloškama za spajanje profiliranog aluminijskog lima ili pričvršćivanje profiliranog aluminijskog lima na čelične podkonstrukcije.
- Vijci bez brtvenih podloški za elemente namijenjene pričvršćivanju okvira (nisu izloženi utjecaju atmosferilija)

Opis proizvoda

Vijak je napravljen od dva različita materijala:


Nehrđajući čelik (dio B) i stvrdnuti karbonski čelik (dio A)



Svrdleni vrh i početak navoja su od stvrdnutog karbonskog čelika.

To omogućava jednostavno zavrtnje vijaka čak i u najtvrdi konstrukcijski čelik.

 Vijak najprije izbuši odgovarajuću rupu u predmetu, kojeg namjeravamo pričvrstiti, i u profilu (A). Nakon toga se započne s urezivanjem navoja (B).



Nakon pričvršćenja vijka s brtvenom podloškom mjesto pričvršćenja je vodonepropusno.

Površina vijka je pocinčana. To vijak štiti od korozije te osigurava mazivo kod bušenja i urezivanja navoja.

Program vijaka ima odobrenje nadzornog organa za građevinarstvo u Njemačkoj.

Uzmite u obzir oznaku odobrenja za svaki odgovarajući program vijaka.



Sve vijke možete naručiti u izvedbi s glavom u boji i podloškom u boji iz registra boja RAL.

Šifre vijaka

npr. S-MD 51 S 5,5x45

S	za zavrtnje vijaka
M	za metalogradnju
D	za samobušeci vijak
5	2 - metalna podloška Ø 15 mm 4 - brtvena podloška Ø 14 mm 5 - brtvena podloška Ø 16 mm 6 - brtvena podloška Ø 19 mm 7 - brtvena podloška Ø 22 mm 0 - bez podloške
1	1 - samobušeci # 1 = debljina vrtanja 1,0 mm do 4 mm 3 - samobušeci # 3 = debljina bušenja 2,1 mm do 6 mm 5 - samobušeci # 5 = debljina bušenja 4,6 mm do 12 mm Više detalja o najvećim promjerima bušenja za pojedini vijak možete pronaći u programu vijaka.
S	Nehrđajući čelik (S za 'stainless')
5,5x45	dimenzije vijaka (Ø X duljina)

Ostale šifre:

S-MD51 Z 4,8x19 **PB 15**

S-MD51 LS 5,5x25

S-MD01 Z 4,8x19 **M**

S-MD-PS

PB 15 glava vijka u bojama iz registra boja RAL

L produženi svrdleni vrh

M - u spremniku

P polukružna glava


S-MD01S/S-MD0S 3/S-MD05 - Samobušeci vijak od nehrđajućeg čelika

NOVO


sa svrdlenim vrhom i početkom navoja od utvrđenog karbonskog čelika.

Mogućnosti primjene:


Pričvršćivanje čeličnih segmenata i čeličnog lima na čelične potkonstrukcije, s izolacijskim materijalom ili bez njega

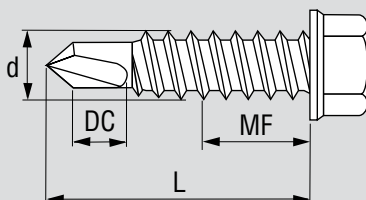


bez izolacije

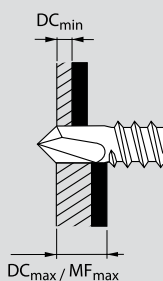

s izolacijom

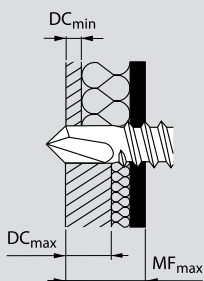

Primjeri upotrebe:

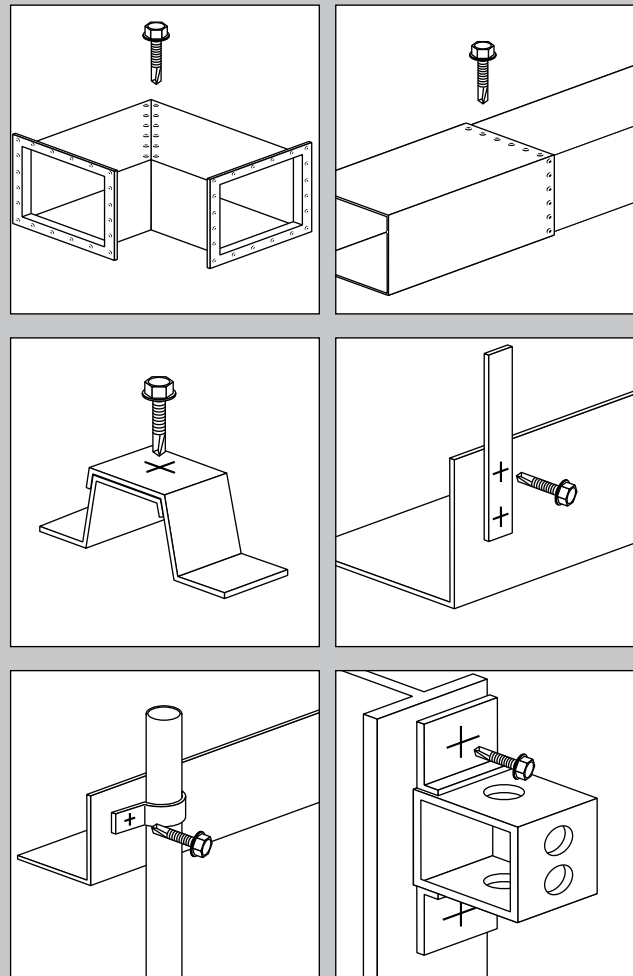

6



Program

Debljina bušenja DC mm	Debljina pričvršćenja MF najv. mm	Dimenzije (šxD) mm	Veličina glave	Pakirano po kom	Naziv	Šifra
1,25-2,0	9	4,8x22	8	500	S-MD01S 4,8x22	00285608
1,8-4	8	5,5x25	8	500	S-MD01LS 5,5x25	00285609
2,1-5,5	11	5,5x25	8	500	S-MD03S 5,5x25	00413408
2,1-5,5	18	5,5x32	8	250	S-MD03S 5,5x32	00413409
2,1-5,5	24	5,5x38	8	250	S-MD03S 5,5x38	00413410
2,1-5,5	36	5,5x50	8	250	S-MD03S 5,5x50	00413411
2,1-5,5	49	5,5x63	8	100	S-MD03S 5,5x63	00413412
2,1-6,0	10	6,3x25	8	500	S-MD03S 6,3x25	00413413
2,1-6,0	17	6,3x32	8	500	S-MD03S 6,3x32	00413414
4,6-12	10	5,5x40	8	250	S-MD05S 5,5x40	00290368
4,6-12	22	5,5x52	8	250	S-MD05S 5,5x52	00290369
4,6-12	35	5,5x65	8	100	S-MD05S 5,5x65	00290370
4,6-12	52	5,5x82	8	100	S-MD05S 5,5x82	00290371
4,6-12	72	5,5x102	8	100	S-MD05S 5,5x102	00290385

Samobušeci vijak od nehrđajućeg čelika S-AD 01S

NOVO

Samobušeci vijak u cijelosti je proizveden od nehrđajućeg čelika i namijenjen pričvršćivanju na aluminijsku podkonstrukciju.

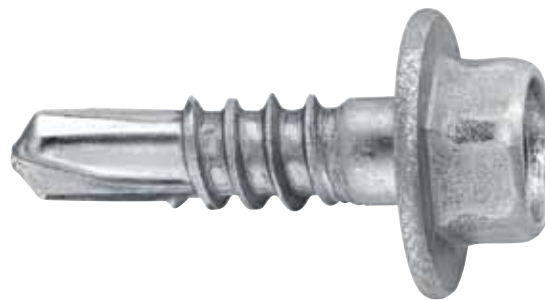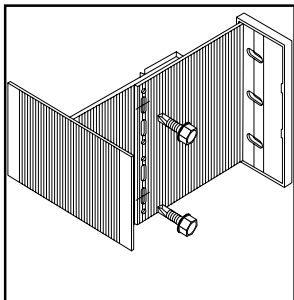

Upotreba

- Pričvršćivanje aluminijskih elemenata na aluminijske profile u sustavima ventiliranih fasada

Prednosti

- Područje slobodnog okretanja ispod glave vijka omogućuje sigurnu čvrstu i kliznu vezu

Tehnički podaci

S-AD 01S	
Vrsta vijčanog nastavka	Hexagon 8
Vrh vijka	# 1 samobušeca
Suglasnosti	Potvrda o pokusu MPA Karlsruhe
Vrsta glave	Šesterokutna upuštena

Narudžbena oznaka	Vrsta materijala	Raspon bušenja	Najveća debljina pričvršćenog materijala	Promjer vijka	Duljina	Promjer glave vijka	Pakirano po	Broj artikla
Samobušeci vijak S-AD01S 5,5x19	Nehrđajući čelik A2	1,5 mm-4 mm	11 mm	5,5 mm	19 mm	8 mm	500 kom	02039265
Samobušeci vijak S-AD01SS 5,5x19	Nehrđajući čelik A4	1,5 mm-4 mm	11 mm	5,5 mm	19 mm	8 mm	500 kom	02039266

Ručni alati za montažu

Informacije o proizvodu

Naziv		Pakirano po	Broj artikla
Komplet bitova S-BSP UNI 89/3 1/2" T (17)		1 kom	02039205
Komplet odvijača S-SD-S COMP (7)		1 kom	02039207
Komplet odvijača S-SD-S VDE QC (16)		1 kom	02039209
Komplet nasadnih ključeva S-SWS 3/8" (40)		1 kom	02045971
Komplet nasadnih ključeva S-HWS 1/2" (26)		1 kom	02039271