

Acesta este doar o parte din capitolul Suporturi pentru instalații.

Pentru mai multe informații, consultați Catalogul Suporturi pentru instalații.

Date tehnice

Tabele de selecție pentru coliere și profile MM/MQ/MI

Profile montaj MM

Zincate

Profile montaj MQ

Zincate/Zincate adânc/Inox

Profile montaj MI

Zincate adânc

Coliere

Coliere cu sau fără izolație, zincate adânc, inoxidabile
Bride de fixare, bride pentru cabluri electrice, mufe, conectori

Coliere sprinklere

Coliere pară, coliere rotunde, agățători trapez

Coliere refrigerare

Coliere speciale

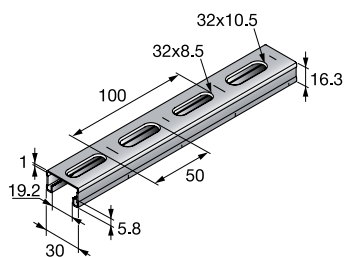
Coliere puncte fixe, glisiere

Sisteme suporturi ventilație

Accesorii

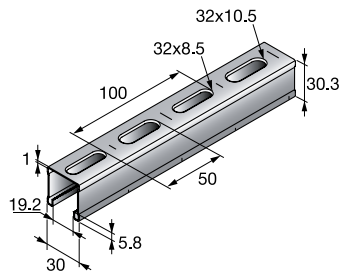
Plăci de bază, șuruburi, piulițe, benzi perforate, bride fixare

Profile



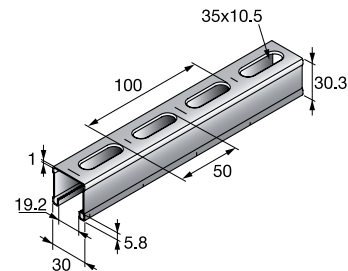
MM-C-16 2m

418748



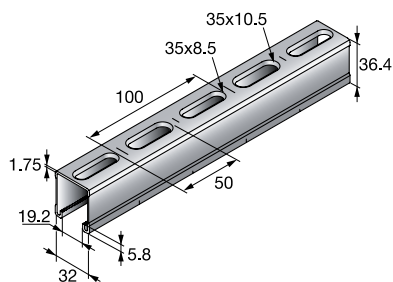
MM-C-30 2m

418749

*comandă specială, la cerere
MM-C-30 3m M10

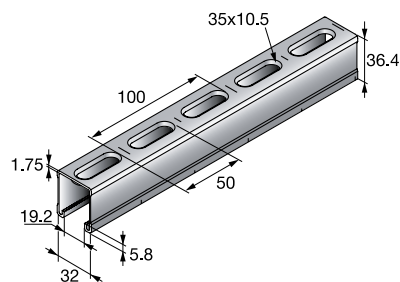
418776

Profile



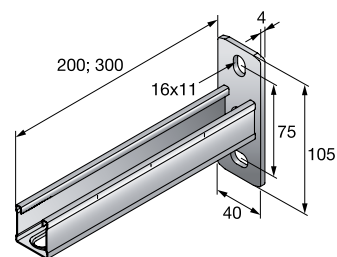
MM-C-36 2m

418750

*comandă specială, la cerere
MM-C-36 3m M10

418751

Console



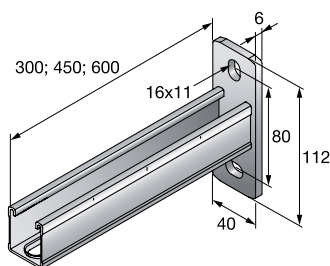
MM-B-30/200

418752

MM-B-30/300

418753

Console



MM-B-36/300

418754

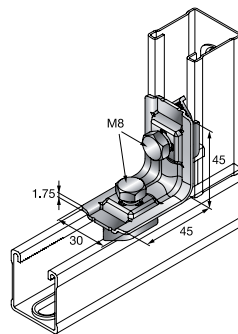
MM-B-36/450

418755

MM-B-36/600

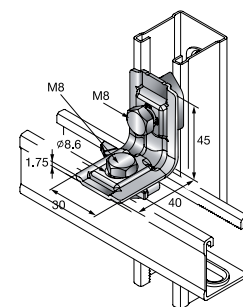
418756

Colțare



MM-A-90

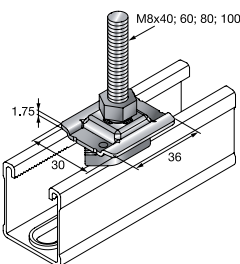
418757



MM-AH-90

418758

Piulițe profil



MM-ST M8x40

418777

MM-ST M8x60

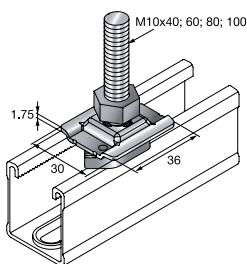
418778

MM-ST M8x80

418779

MM-ST M8x100

418780



MM-ST M10x40

418782

MM-ST M10x60

418791

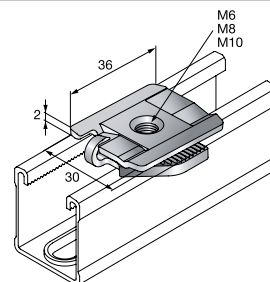
MM-ST M10x80

418792

MM-ST M10x100

418793

Conector coliere



MM-S M6

418759

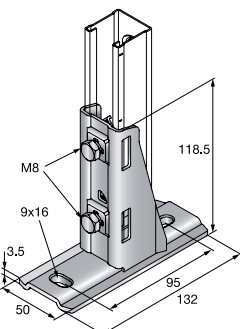
MM-S M8

418760

MM-S M10

418761

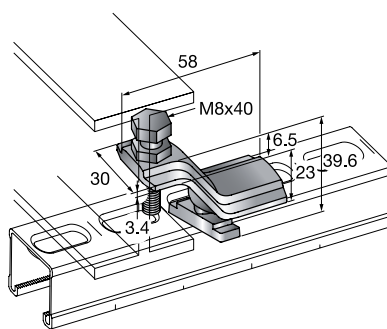
Talpă profil



MM-R-16-36

418762

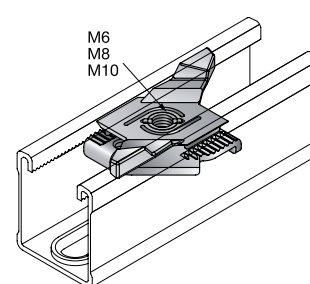
Clemă grindă



MM-T-16-36

418763

Piuliță fluture



MM-WN M6

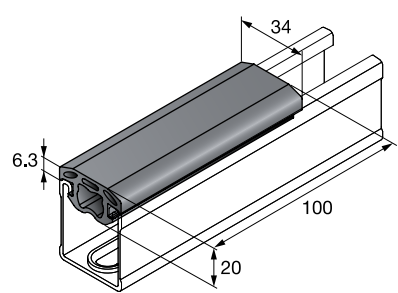
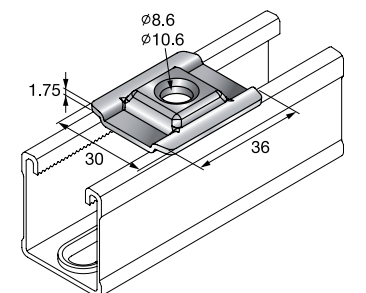
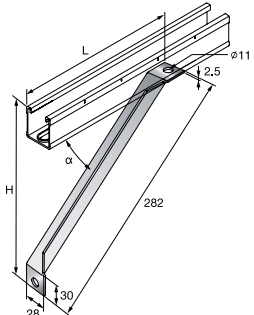
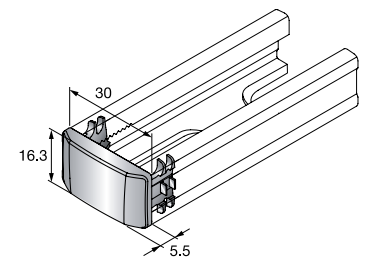
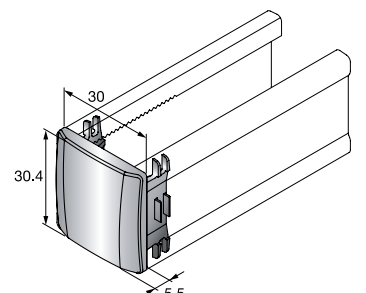
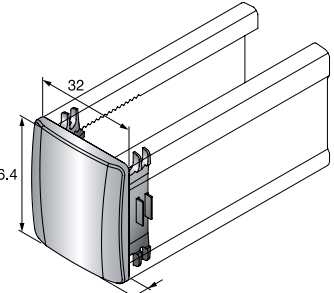
418764

MM-WN M8

 
 
 
 
 
 
418765

MM-WN M10

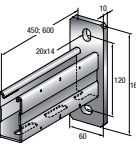
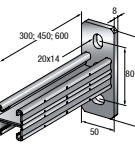
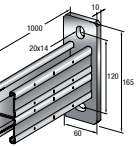
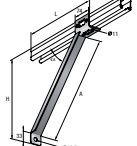
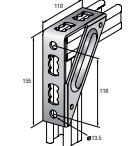
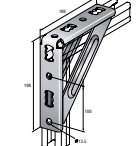
418766

Garnitură izolație  MM-RI 10 cm 418768 MM-RI 20 m 418767	Șaibă pătrată  MM-CW M8 418769 MM-CW M10 418770	Contravântuire  MM-AB 418772
Capace protecție  MM-E-16 418773	 MM-E-30 418774	 MM-E-36 418775
Aplicații		
		
Aplicații		
		
Aplicații		
		

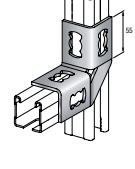
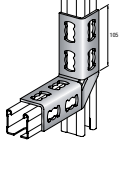
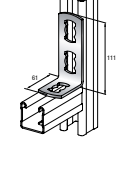
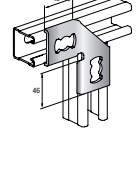
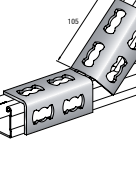
Profile

					
MQ-21 3 m 369584	MQ-41 3 m 369591	MQ-41/3 3 m 369596	MQ-72 3 m 373797	MQ-21D 3 m 369601	MQ-41D 3 m 369603
MQ-21 6 m 369585	MQ-41 6 m 369592	MQ-41/3 6 m 369597	MQ-72 6 m 369599	MQ-21D 6 m 369602	MQ-41D 6 m 369604

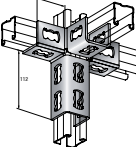
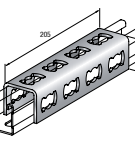
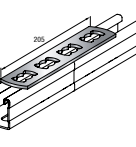
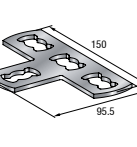
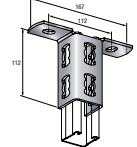
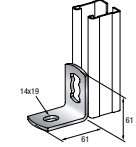
Console

					
MQK-72/600 369616	MQK-21 D/300 369617 MQK-21 D/450 369618 MQK-21 D/600 369619	MQK-41 D/1000 369620	MQK-SK 369622 MQK-SL 369621	MQW-S/1 369664	MQW-S/2 369665

Colțare

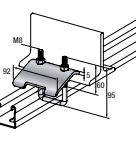
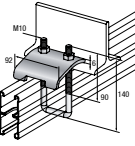
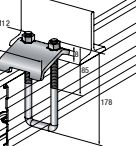
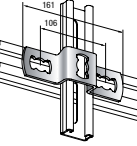
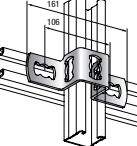
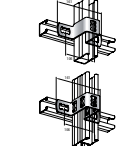
					
MQW-Q2 369655	MQW-4 369658	MQW-8/90° 369659	MQW-3 369656	MQW-P2 369661	MQW-8/45° 369660

Conectori unghiulari

					
MQV-4/3D 369642	MQV-12 369643	MQV-P4 369644	MQV-T 369645	MQV-2/2D-14 369639	MQP-1/1 369646

Conector profil

Cleme

					
MQT-21-41 369675	MQT-41-82 369676	MQT-82-124 369677	MQB-21 369666	MQB-41 369668	MQB-72 369670 MQB-82 369671

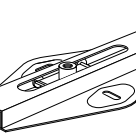
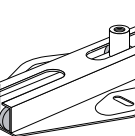
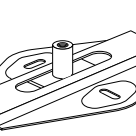
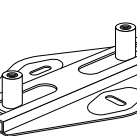
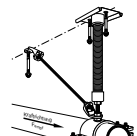
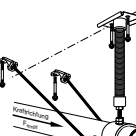
Bridă fixare

Sisteme 3D

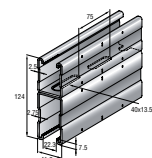
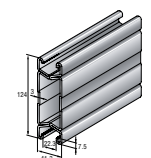
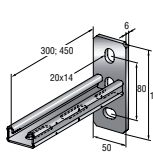
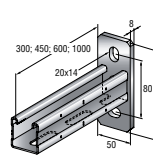
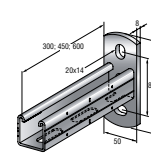
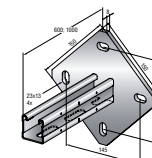
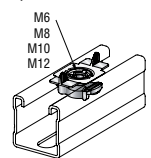
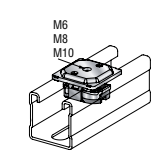
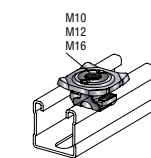
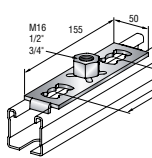
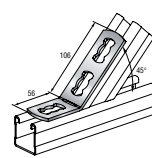
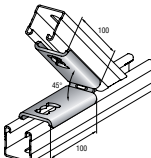
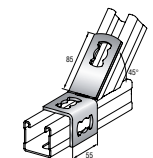
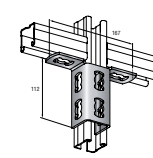
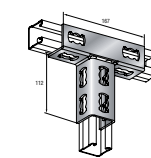
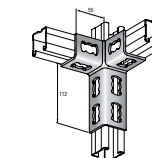
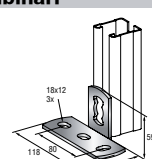
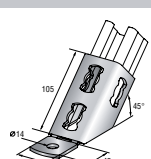
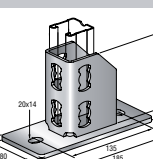
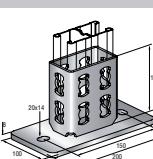
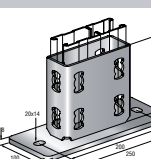
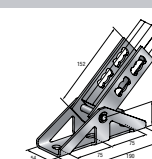
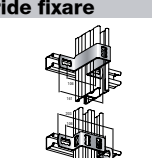
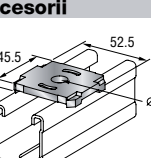
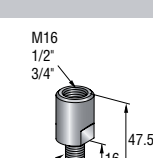
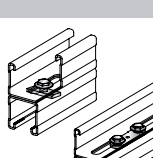
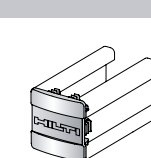
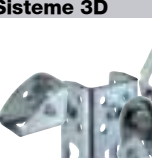
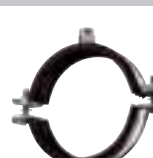
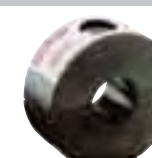
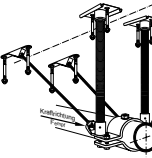
					
MQ3D-B 369694	MQ3D-W90° 369695	MQ3D-W45° 369696	MQ3D-A 369697	MP-H	MP-HI

Coliere

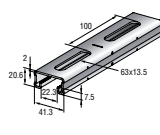
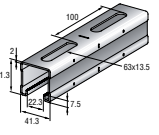
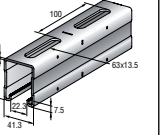
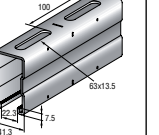
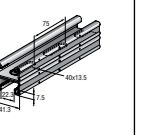
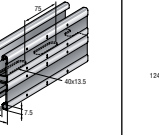
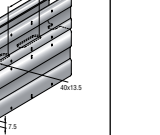
Glisiere

					
MRG4 4 kN Prindere M10/M16	MRG-D6 6 kN Prindere M12/M16	MSG 1.0 1 kN Prindere M8/M10, M12/M16	MSG 1.75 1,75 kN Prindere M8/M10, M12/M16	MFP1 3 kN	MFP2 10 kN

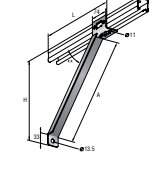
Puncte fixe

Profile		Console			
					
MQ-52-72D 6 m 369605	MQ-124X D 6 m 369606	MQK-21/300 369607 MQK-21/450 369608	MQK-41/300 369609 MQK-41/450 369610 MQK-41/600 369611 MQK-41/1000 369612	MQK-41/3/450 370596 MQK-41/3/600 370597	MQK-41/1000/4 369614
Butoni	Piulițe fluture	Piuliță fluture cu autoblocare			
					
MQN 369623	MQM-M6 369624 MQM-M8 369698 MQM-M10 369626 MQM-M12 369627	MQA-Q8 369635	MQA-M 6 369628 MQA-M 8 369629 MQA-M10 369630	MQA-M12 369631 MQA-M16 369632	MQG-2-M16 369682 MQG-2-1/2" 369683 MQG-2-3/4" 369684
Colțare	Conectori profil				
					
MQW-3/45° 369657	MQW-2/45° 369662	MQW-3/135° 369663	MQV-2/2D 369638	MQV-3/2D 369640	MQV-3/3D 369641
Îmbinări	Conectori profil				
					
MQP-1/3 369647	MQP-45° 369649	MQP-21-72 369651	MQP-82 369652	MQP-124 369653	MQP-G 369654
Bride fixe	Accesorii	Sisteme 3D			
					
MQB-124 369672 MQB-41x2 369673	MQZ-L9 369678 MQZ-L11 369679 MQZ-L13 369680 MQZ-L17 369681	MQZ-A-M16 369687 MQZ-A-1/2" 369688 MQZ-A-3/4" 369689	MQZ-SV 369690 MQZ-SS 369691	MQZ-E21 370598 MQZ-E41 369685	
Coliere	Aplicații				
					
MP-LHI	MPN-RC	MPN-QRC	MP-MI	MP-MXI	KF
Puncte fixe	Aplicații				
					
MFP3 20 kN					

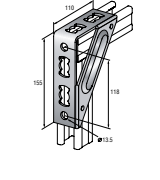
Profile

						
MQ-21-F 3 m 304096	MQ-41-F 3 m 304099	MQ-52-F 3 m 304102	MQ-72-F 3 m* 304104	MQ-21 D-F 3 m 304107	MQ-41 D-F 3 m 304110	MQ-52-72 D-F 3 m 304112
MQ-21-F 6 m 304097	MQ-41-F 6 m 304100	MQ-52-F 6 m 304103	MQ-72-F 6 m 304105	MQ-21 D-F 6 m 304108	MQ-41 D-F 6 m 304111	
MQ-21-HDG plus 6 m 304098	MQ-41-HDG plus 6 m 304101				MQ-41 D-HDG plus 6 m 304111	

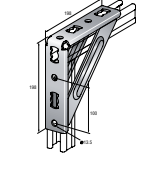
Console


MQK-SK-F 304129
MQK-SL-F 304128

Colțare


MQW-S/1-F 304180

Buton


MQN-F 304130

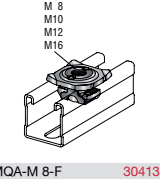
Piuliță profil


MQM-M6 HDG plus 298499
MQM-M8 HDG plus 298500
MQM-M10 HDG plus 298510
MQM-M12-F 304134

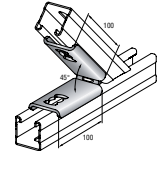
Piulițe flutur


MQA-M 8-F 304138
MQA-M 10-F 304139
MQA-M 12-F 304140
MQA-M 16-F 304141

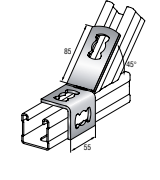
Piulițe flutur


MQG-2-M16-F 304146
MQG-2-1/2"-F 304147
MQG-2-3/4"-F 304148
MQG-2-1"-F 304149

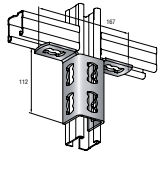
Colțare


MQW-2/45°-F 304178

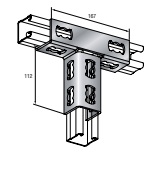
Conectori


MQW-3/135°-F 304179

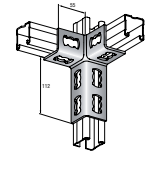
Conectori


MQV-2/2D-F 304150

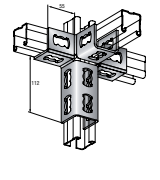
Conectori


MQV-3/2D-F 304152

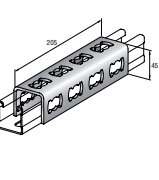
Conectori


MQV-3/3D-F 304153

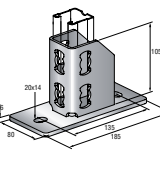
Conectori


MQV-4/3D-F 304154

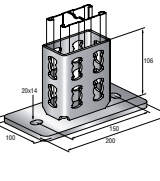
Conectori


MQV-12-F 304155

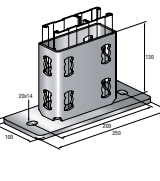
Tălpi profil


MQP-21-72-F 304165

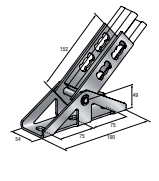
Tălpi pivotante


MQP-82-F 304166

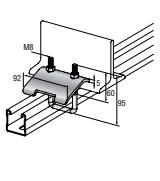
Tălpi pivotante


MQP-124-F 304167

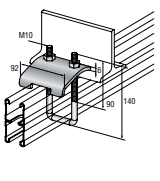
Tălpi pivotante


MQP-G-F 304168

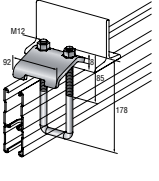
Cleme de prindere


MQT-21-41-F 304190

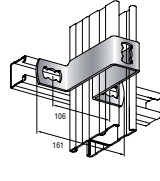
Cleme de prindere


MQT-41-82-F 304191

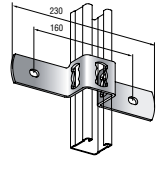
Cleme de prindere


MQT-82-124-F 304192

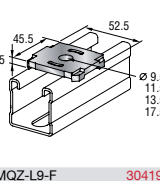
Bride fixe


MQB-124-F 304187
MQB-41x2-F 304188

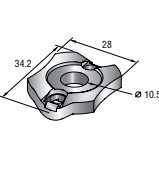
Accesorii


MQB-G41-F 304189

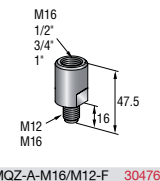
Accesorii


MQZ-L9-F 304196
MQZ-L11-F 304197
MQZ-L13-F 304198
MQZ-L17-F 304199

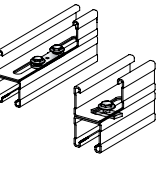
Accesorii


MQZ-U-F 304208

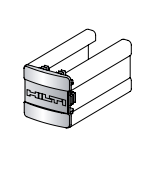
Accesorii


MQZ-A-M16/M12-F 304763
MQZ-A-1/2"/M16-F 304203
MQZ-A-3/4"/M16-F 304204
MQZ-A-1"/M16-F 304205

Accesorii


MQZ-SV-F 304206
MQZ-SS-F 304207

Accesorii


MQZ-E21 370598
MQZ-E41 369685

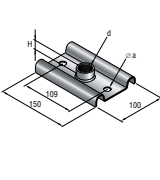
Cilieri


MP-MXI-F 2" - 508"
Bosaj M10, M12, M16, 3/4", 1"

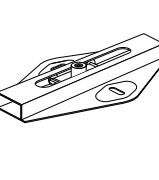
Glisieri


MP-MX-F 2" - 508"
Bosaj M10, M12, M16, 3/4", 1"

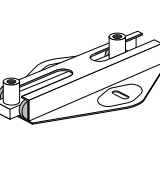
Glisieri


MPF-GP 16-F 304279

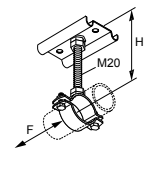
Glisieri


MRG 2-F 1,5 kN
Prindere M10/M12

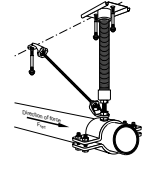
Glisieri


MRG-D6-F 6 kN
Prindere M12/M16

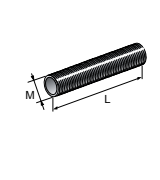
Puncte fixe


MFP-L-F 1-2k N

Puncte fixe

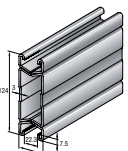
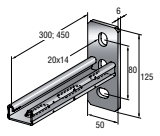
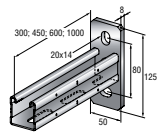
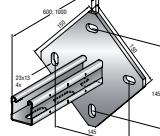
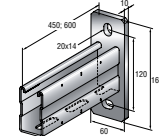
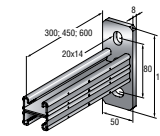
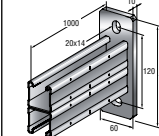
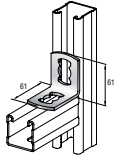
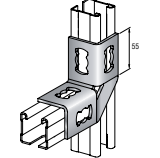
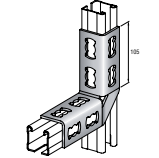
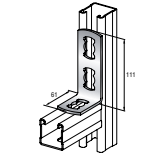
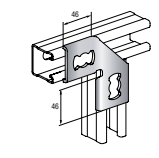
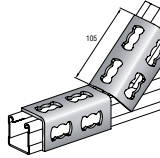
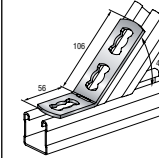
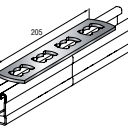
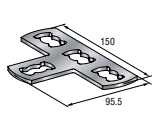
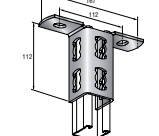
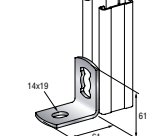
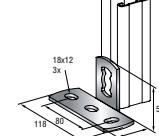
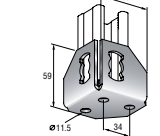
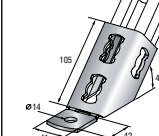
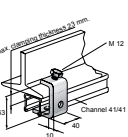
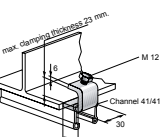
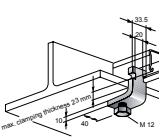
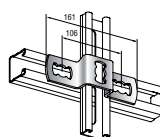
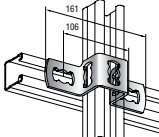
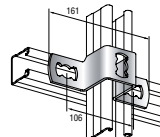
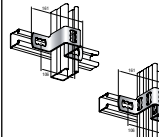
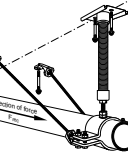
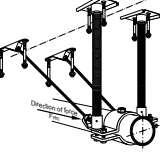
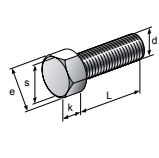
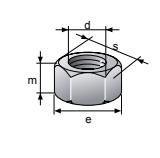
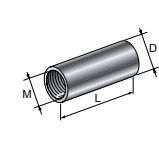
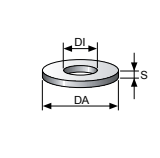
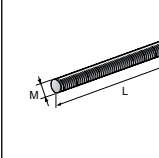
 

MFP 1-F 3 kN

Accesorii

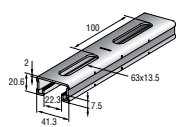

Bare fileate 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"

Aplicații

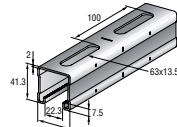


Profile		Console				
	 MQK-21/300-F* 304113 MQK-21/450-F 304114	 MQK-41/300-F 304115 MQK-41/450-F 304116 MQK-41/600-F 304117 MQK-41/1000-F* 304118	 MQK-41/600/4-F* 304119 MQK-41/1000/4-F* 304120	 MQK-72/450-F* 304122 MQK-72/600-F* 304123	 MQK-21 D/300-F* 304124 MQK-21 D/450-F 304125 MQK-21 D/600-F* 304126	 MQK-41 D/1000-F 304127
MQ-124X D-F 6m 370594						
Colțare						
 MQW-2-F 304171	 MQW-4-F 304174	 MQW-8/90°-F 304175	 MQW-3-F 304172	 MQW-P2-F 304177	 MQW-8/45°-F 304176	 MQW-3/45°-F 304173
Conectori legătură		Conectori îmbinare				
 MQV-P4-F 304156	 MQV-T-F 304157	 MQV-2/2D-14-F 304151	 MQP-1/1-F* 304161	 MQP-1/3-F* 304162	 MQP-2/3-F* 304163	 MQP-45°-F 304164
Cleme grindă		Bride fixare				
 MQT-C21-F 304193	 MQT-C22-F 304194	 MQT-C23-F 304195	 MQB-21-F 304182	 MQB-41-F 304183	 MQB-52-F 304184	 MQB-72-F* 304185 MQB-82-F 304186
Sisteme 3D		Coliere				
 MQ3D-B-F 304209	 MQ3D-W90°-F 304210	 MQ3D-W45°-F 304211	 MQ3D-A-F 304212	 MP-MI-F Gamă 1/2" - 3" Bosaj M10	 MP-M-F Gamă 1/2" - 3" Bosaj M10	
Puncte fixe		Accesorii				
 MFP 2-F 10 kN	 MFP 3-F 20 kN	 Șurub M8 - M16	 Piuliță M8 - M20	 Prelungitor M8 - M16	 Șaibă M8 - M16	 Tijă Filetată M10 - M20
Aplicații						
						

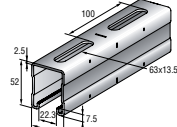
Profile



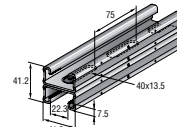
MQ-21-RA2 3 m 303990
 MQ-21-RA2 6 m 303991
 MQ-21 R 3 m 303988
 MQ-21-R 6 m 303989



MQ-41-RA2 3 m 303994
 MQ-41-RA2 6 m 303995
 MQ-41-R 3 m 303992
 MQ-41-R 6 m 303993

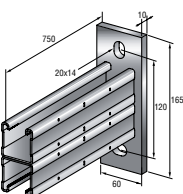


MQ-52-F 3 m 303996
 MQ-52-F 6 m 303997



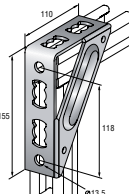
MQ-21 D-RA2 3 m* 304000
 MQ-21 D-RA2 6 m* 304001
 MQ-21 D-R 3 m 303998
 MQ-21 D-R 6 m 303999

Console

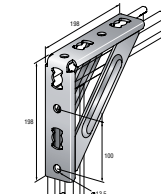


MQK-41 D/750-R 304009

Colțare



MQW-S/1-R 304058



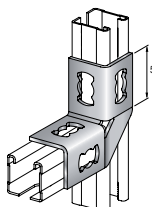
MQW-S/2-R* 304059

Butoni

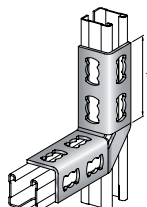


MQN-R 304012

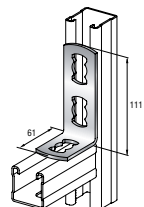
Colțare



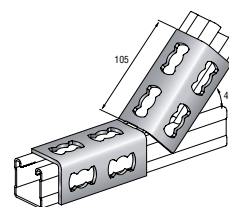
MQW-4-R* 304054



MQW-8/90°-R 304055

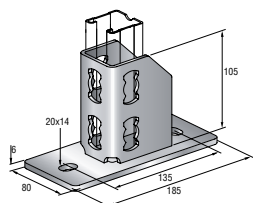


MQW-3-R 304052



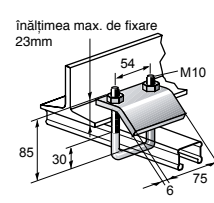
MQW-8/45°-R 304056

Tăpi profil

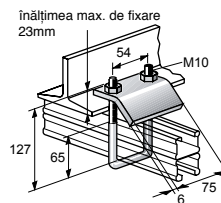


MQP-21-72-R 304047

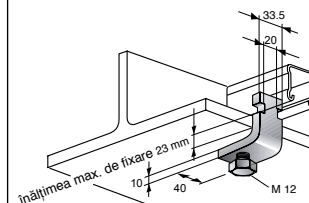
Cleme profil



MQT-21-41-R 304067

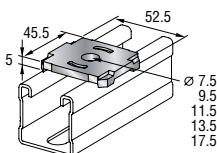


MQT-52-82-R 304068

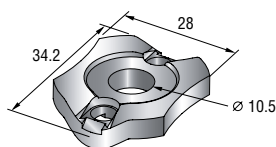


MQT-C23-R 304069

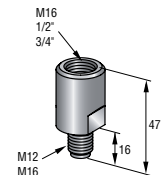
Accesorii



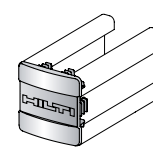
MQZ-L7-R 304070
 MQZ-L9-R 304071
 MQZ-L11-R 304072
 MQZ-L13-R 304073
 MQZ-L17-R 304074



MQZ-U-R 304084

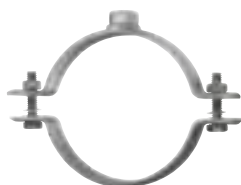


MQZ-A-M16/M12-R 304079
 MQZ-A-1/2"/M16-R 304080
 MQZ-A-3/4"/M16-R 304081



MQZ-E21 370598
 MQZ-E41 369685

Coliere

 


MP-MR
 Gamă 68 – 219 mm
 Bosaj M10, M12, M16

 


MP-MRXI
 Gamă 244 – 508 mm
 Bosaj M16

Glisiere

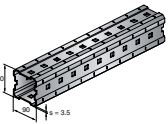
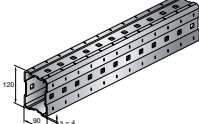
 
 
 
 
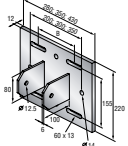
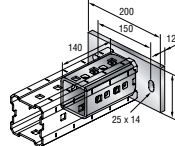
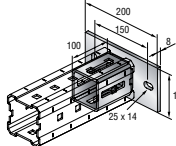
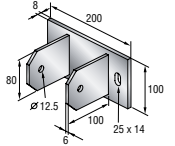
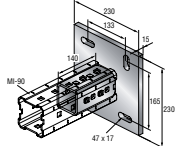
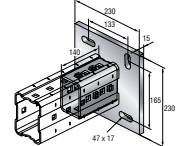
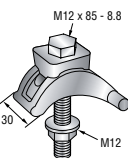
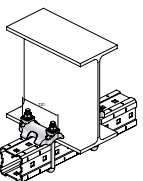
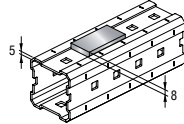
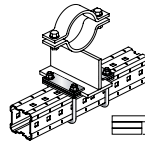
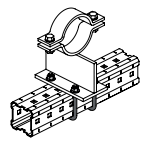
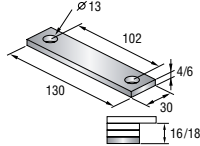
 
 
 
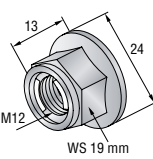
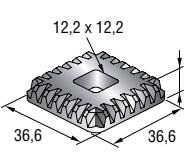
 
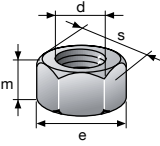
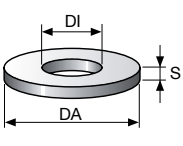
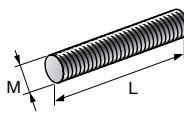
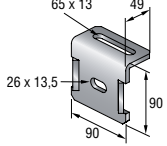
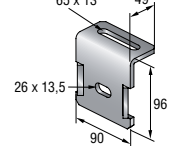
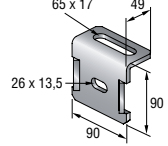
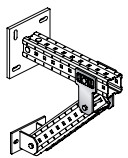
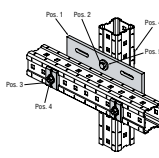
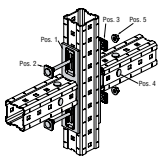


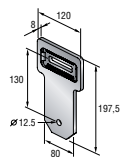
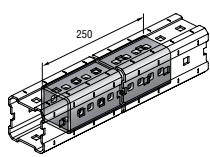
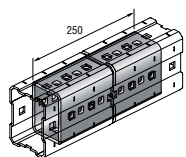
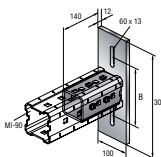
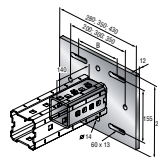
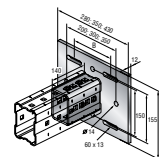
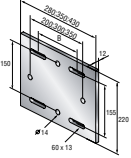
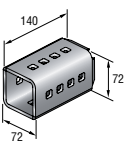
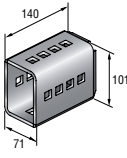
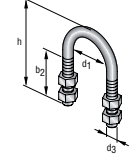
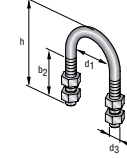
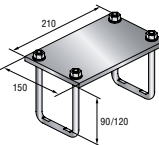
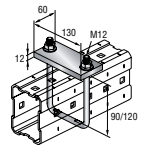
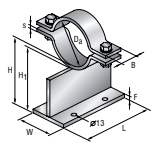
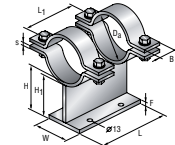
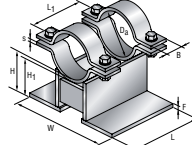
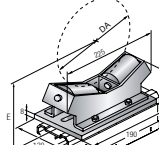
 
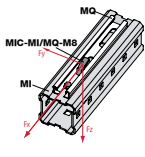
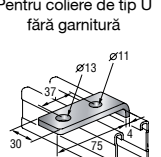
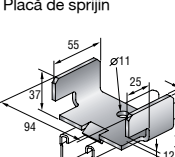
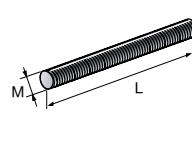
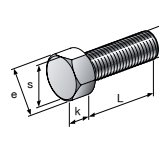
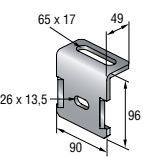
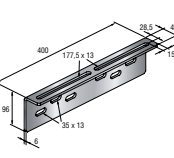
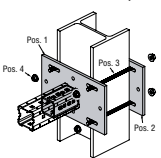
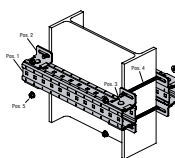
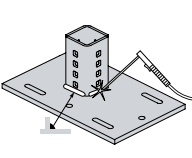
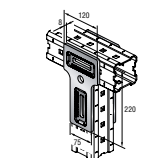
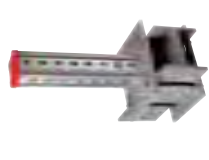
MRG 2-R 1.5 kN
 Prindere M10/M12



MRG-D6-R 6 kN
 Prindere M12/M16

Suporti pentru instalatii

Profile		Conectori			
					
MI-90 3m 304798	MI-120 3m 304800	MIC-90-U 304803	MIC-120-U 304804	MIC-90-L 304805	MIC-T 304807
MI-90 6m 304799	MI-120 6m 304801				
Conectori					
					
MIC-SA-MA 304815	MIC-C90-AA 304825	MIC-C90-U 304826	MIC-CU-MA 304828	MIC-C90-D 304827	MIC-C120-D 304829
MIC-SB-MA 304816					
MIC-SC-MA 304817					
Cleme prindere		Conectori coliere			
					
MI-SGC-M12 233859	MI-GCD 120 233861	Placă cu un coeficient de frecare redus MIC-PG 304842	Conector colier MIC-PS90 304838 MIC-PS120 304839	Conector colier MIA-BO90-M12 304840 MIA-BO120-M12 304841	Distanțier MIC-PSP-4 mm 283593 MIC-PSP-6 mm 283594
Accesorii		Capace profile			
					
MIA-OH-90 304889	MIA-EH-90 304887	Placă de reglare MIA-EH-P 304891	Piuliță cu auto-blocare M12-F-SL WS 3/4 382897	Placă zimțată MIA-TP 305707	MIA-EC-90 432077
MIA-OH-120 304890	MIA-EH-120 304888				
Accesorii standard		Conectori tip U			
					
Piuliță M10 - M20	Șaibă M10 - M16	Teavă filetată 1/2", 3/4"	MIC-UB90 304831	MIC-UB120 304833	MIC-UB90-M16 304834
Exemple de aplicații					
					
Support consolă	Unghi 90° MI-MI	Construcție tip consolă	Leagăn tip	Leagăn	Prindere în consolă
Aplicații					
					

 MIC-U-MA 304806	 MIC-90-E 304809	 MIC-120-E 304810	 MIC-S90-AA 304811	 MIC-S90-A 304812 MIC-S90-B 304813 MIC-S90-C 304814	 MIC-S120-A 304818 MIC-S120-B 304819 MIC-S120-C 304820						
Plăci de bază  MIB-SA 304821 MIB-SB 304822 MIB-SC 304823		Conectori îmbinare  MIC-SC90 304824		 MIC-SC120 304808		Coliere tip U  NW25-NW65 MI-UB-M10/M12		 NW100-NW250 MI-UB-M16			
Conectori conductă  Adaptor MIC-PA90 304836 MIC-PA120 304837		 Adaptor profil MIC-SPH90 304843 MIC-SPH120 283592		Coliere  1 colier, 1 nervură MI-PS1/1 DN25-150		 2 coliere, 1 nervură MI-PS2/1 DN25-300		 Structură de sprijin pentru aplicații industriale MI-PS2/2 DN200-600		Structură cu role duble  Structură de sprijin cu role duble MI-DPR 304880	
Conector profile MI / MQ  MIC-MI/MQ-X 304881		 Placă MI-MQ MIC-MI/MQ-M8 304882		Conectori profile Pentru coliere de tip U fără garnitură  Suport tip U MQV-UB-M12 304884		 Placă de sprijin MQV-PS 304886		Accesorii standard  Tije filetate M10 – M16		 Șuruburi M10 – M16	
Cleme  MIC-UB120-M16 304835		 MIC-UB90 L400 304832		Exemple aplicații  Conectare pe grindă tip I Lățime flanșă < 320 mm		 Conexiune transversală Lățime flanșă > 320 mm		 Structură flexibilă		 Placă de bază	
Exemple aplicații  Montare împreună cu colier tip U		 Conectare grindă oțel									
Aplicații 											