

HUS3-H са по-добри от сегментните анкери



Режещ ръб

- Режещият ръб разширява отвора, за да гарантира висококачествен монтаж даже и при износени свредла

Нова спирала

- Новата спирала позволява бърз монтаж, даже и при силно напрегнати бетони

Сертифициран реглаж

- Можете да регулирате анкера до 2x до 10 mm без намаляване на товароносимостта (ETA). Това позволява прецизен реглаж на конструкцията

Сеизмика C1

- Seismic C1 сертификат в ETA сертификата


Повторно използване

- Система с калибър за бърза проверка на износване HUS3-H10, HUS3-H 14



Сертификат

- DIBT сертификат с товароносимост в пресен бетон

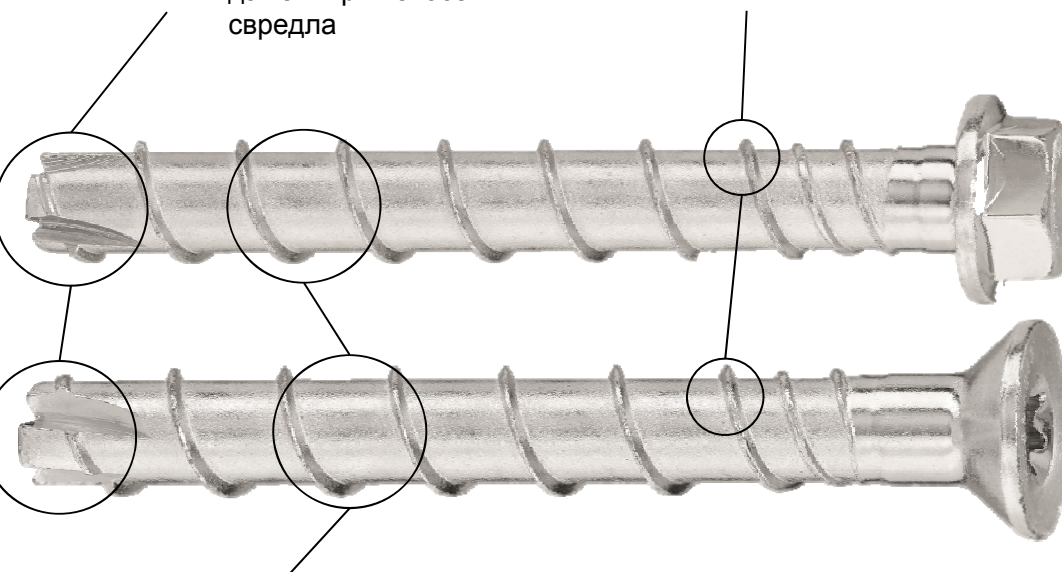

Голям диаметър на тялото за опънови усилия

- Позволява „заключване“ на анкера и повишава опъновите натоварвания с 66% в сравнение със старите HUS и с 33% в сравнение със сегментните анкери

Производителност

- 50% по-бърз монтаж в сравнение със сегментните анкери
- No mandatory torque moment required (like stud anchors)

Конична глава

- Винтовите анкери с конична глава 8 и 10 за плътен монтаж към планката. Товароносимостта е на нивото на сегментните анкери (M10, M12). Значително намаляване на общото време за монтаж в сравнение с обичайните конични анкери (HSL-SK).


По-малко пробиване

- Един размер по (HUS3-H 10 спрямо M12)
- По-малка дълбочина на пробиване при същата товароносимост, както сегментните анкери

Здрав Torx

- TX 45 и TX 50 захват за коничните винтови анкери (8 & 10)

Временни приложения

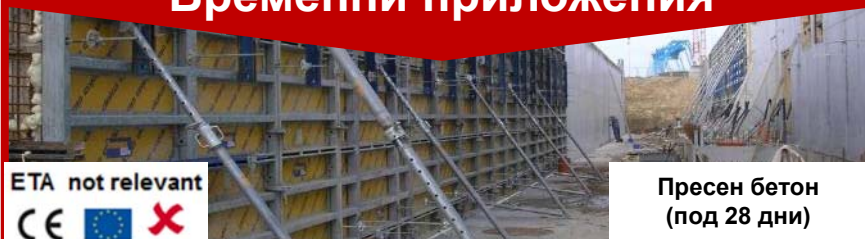

Котражи:

HUS3-H 14




Временни парпети, скелета и др.:

HUS-V 8 et 10



Постоянни приложения

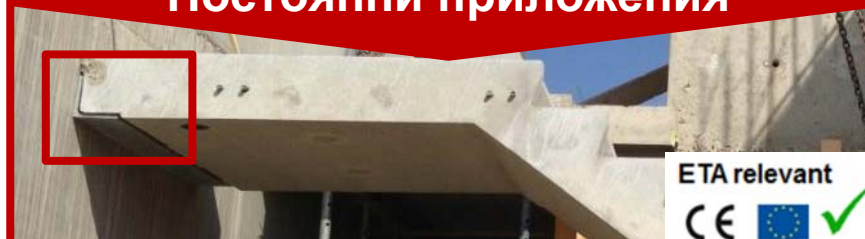

Парапети:

HUS3-C




HUS3-H




Седалки, огради, инсталации и др. :

HUS3-H

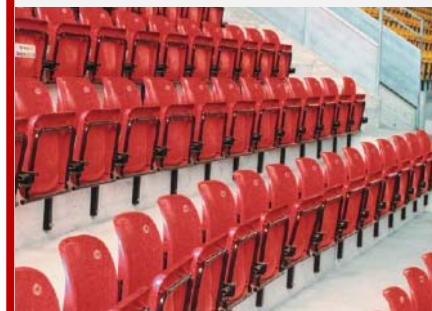

Трите дълбочини на монтаж осигуряват широко приложение


Дълбочина на монтаж HUS3-H 10 & сегментен анкер

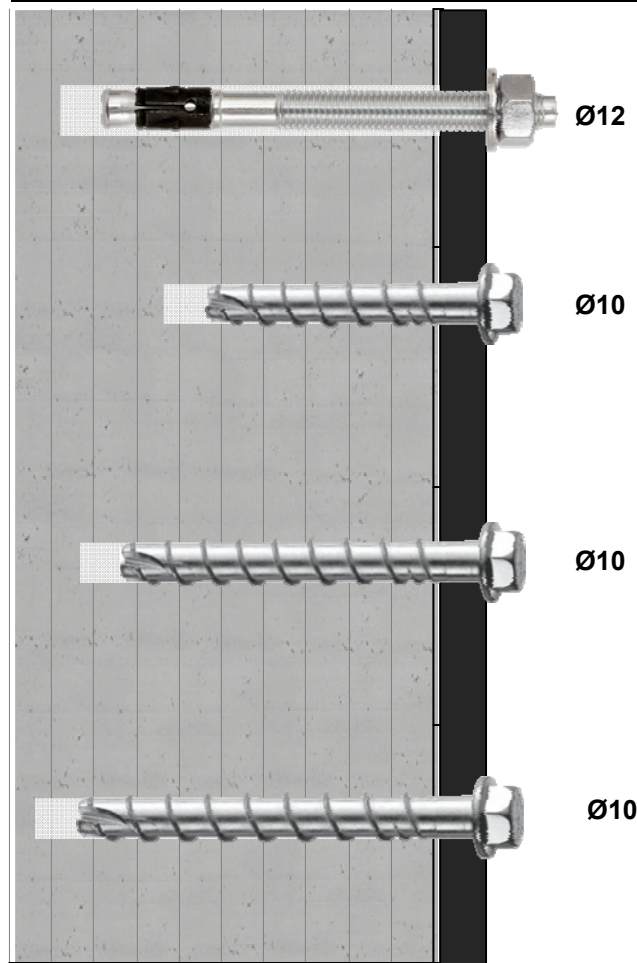

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

www.hilti.com

Hilti	Най-евтино	Най-ниска цена на крепеж с най-висока скорост на монтаж	
	Заменя сегментния анкер	Същата товароносимост и двойна скорост на монтаж	
	+24% по-висок товар	+24% по-високо натоварване в сравнение със сегментните анкери	

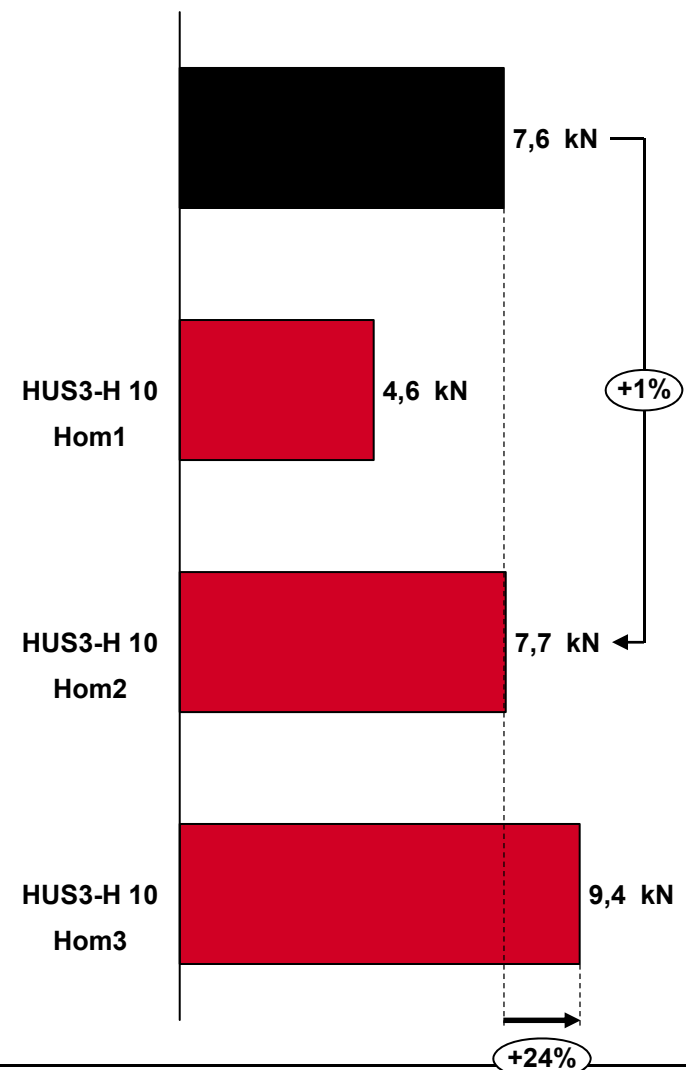

Новите винтови анкери могат да се използват повторно с DIBT сертификат



HUS3-H 8



HUS3-H 10




HUS3-H 14




DIBT сертификат

 - DIBT сертификат за повторен използване в пресен бетон
 - 10 N/mm²
 - 15 N/mm²
 - 20 N/mm²
- За всички дълбочини на монтаж!



HUS3-H и HUS3-C могат да се регулират без спад на товароносимостта по ETA.

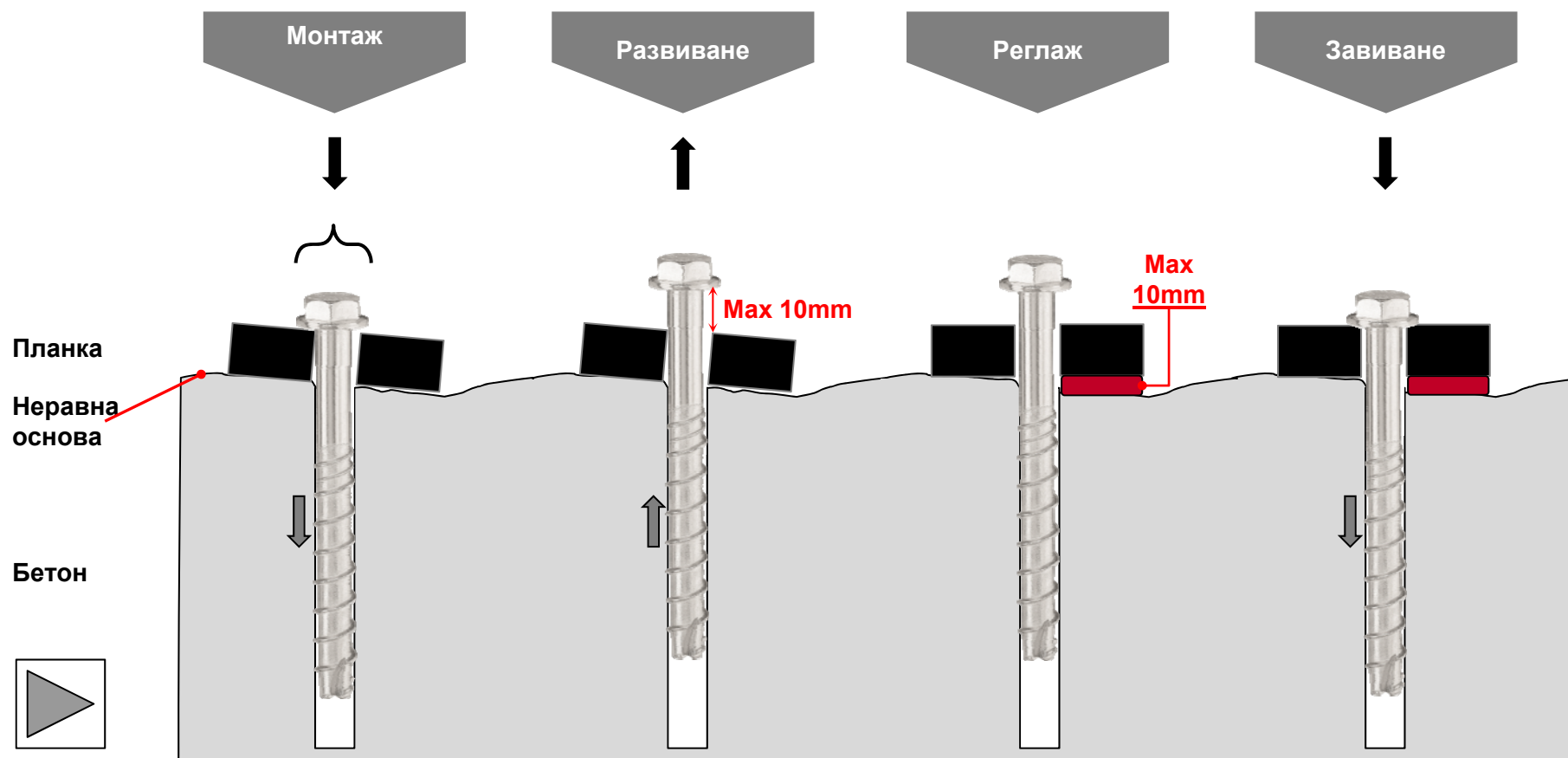

10 mm реглаж се покриват от ETA, без спад на товара → нов EAD стандарт
Новата ETA позволява HUS3 8&10 да бъде развиван 2 пъти x 10mm

Новата програма HUS

Размер 6



HUS-H 6



HUS-I 6



HUS-A 6



HUS-HR 6



HUS-P 6

Размери 8, 10 & 14



HUS3-H 8, 10 & 14



HUS3-C 8 & 10



HUS-V 8 & 10



HUS3-HF 10 & 14



HUS-HR 8, 10 & 14



HUS-CR 8 & 10 in 2015