

HILTI

Хилти
безкабелни
системи



Изборът е Ваш

Хилти. По-мощни. По-надеждни.

Публикуваните листови цени са без ДДС и са валидни до 31.12.2014.

Комбинация точно за теб...

Вие избирате машините и инструментите за тях.

Вече можете да изберете свободно комбинация от безкабелни продукти според Вашите нужди. Само батерия, само машина или зарядно - изборът е Ваш!

 Ти
избираш!



- 100% гъвкавост при избора на желаните продукти
- Избор на батерии с различни волтажи точно според нуждите Ви
- Само толкова колкото желаете; само толкова, от колкото се нуждаете.

Комбинации с една машина:



Изберете машина, батерия, зарядно и консумативи точно за Вас.

Комбинации с повече машини:




Вече е възможно да приберете избраната комбинация от машини в един куфар или сак по Ваш избор.

Изберете куфар или сак за машините си:



С литиево-йонната CPC система на Хилти, батерията и уредът Ви са с много по-дълъг живот.

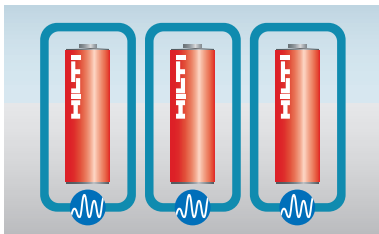


Индивидуална защита на клетките

Електронна защита предпазва от прегряване, претоварване и прекомерен разряд всяка клетка по отделно.



Издръжливи клетки

Използваме най-качествените клетки с гарантиран голям брой цикли на зареждане и дълъг живот на батериите.

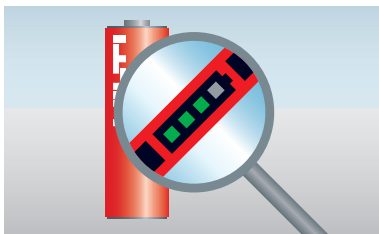

Надежден показател на заряда

LED индикатори показват степента на заряд, за да “не останете по средата на пътя.”



Защита от изпускане


Корпус от подсилено фибростъкло и с гумирани зони за допълнителна устойчивост предпазват от тежките условия на обекта.

За всички безкабелни уреди - само едно зарядно устройство

По време на зареждане клетките се загряват, затова се налага изчакване за тяхното охлаждане и това определя времето за зареждане. Активната система за охлаждане в зарядните устройства на Хилти и намалява значително времето за зареждане на батерията.

Изберете батерия и зарядно като за Вас

Волтаж	14V	22V	36V
Ah	1.6	1.6	3.0
	3.3	3.3	3.9
Зарядно устройство			

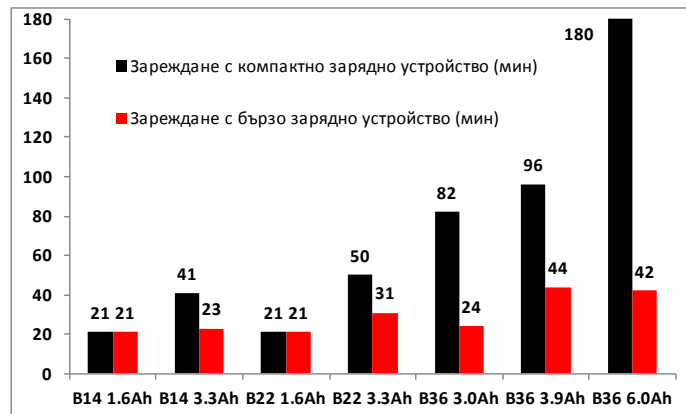

14 V 1.6 Ah.



14 V 3.3 Ah.



22 V 1.6 Ah.



22 V 3.3 Ah.



36 V 3.0 Ah.



36 V 6.0 Ah.

Ударно-пробивна машина TE 2-A22




Приложения и предимства

- Често пробиване в бетон и зидария с диаметри 5 - 12 мм
- Отлично съотношение мощност-тегло
- Лека и компактна - подходяща за работа над глава
- Голям капацитет на батерията
- Специално конструиран ударен механизъм за ефективно пробиване
- Перфектно се съчетава с Хилти TE-CX свредлата
- Вградено LED осветление Ви показва точно къде пробивате

Тех. данни

TE 2-A22

Волтаж	21.6 V
Батерия	3.3 Ah
Обороти	1090 об/мин
Енергия на единичния удар	1.5 J
Удари в мин.	5040 уд/мин
Обхват на пробиване	5 – 16 мм
Тегло	2.7 кг

 

Поръчка	Листова цена
TE 2-A22 в картонена кутия	460 лв.*
TE 2-A22 в удароустойчив куфар	490 лв.*

Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.

* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Ударно-пробивна машина TE 2



Приложения и предимства

- Пробиване с диаметри 4-22 мм за отвори за крепежи и проходи в бетон и зидария
- Пробиване в дърво, метал, гипсокартон и пластмаса
- Мотор, понасящ големи натоварвания за голяма дълготрайност
- TE-C патронник с монтаж на инструмента с една ръка
- Удобен превключвател за режимите на работа
- Електронен ключ за лесно започване на пробиването
- Ляво/дясно въртене
- Бутон за постоянен режим на работа

Тех. данни

TE 2

Мощност	650 W
Енергия на ед. удар	1.8 J
Обороти 1-ва скорост	1200 об/мин
Обороти 2-ра скорост	2500 об/мин
Честота на ударите	0 – 4600 удара/мин
Тип патронник	TE-C (SDS Plus)
Тегло	2.7 кг



Поръчка	Листова цена
TE 2 в удароустойчив куфар	360 лв.*

Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.

* Специална нето цена, валидна за 2014 г.

Ударно-пробивна машина TE 4-A22




Приложения и предимства

- Често пробиване в бетон и зидария с диаметри 5 - 12 мм
- Отлично съотношение мощност-тегло
- Голям капацитет на батерията – пробива повече отвори за едно зареждане отколкото която и да е акумулаторна машина в същия клас
- Специално конструиран ударен механизъм за ефективно пробиване
- Перфектно се съчетава с Хилти TE-CX свердлата

Тех. данни TE 4-A22

Волтаж	21.6 V
Батерия	3.3 Ah
Обороти	1090 об/мин
Енергия на единичния удар	2 J
Удари в мин.	5200 уд/мин
Обхват на пробиване	5 – 16 мм
Тегло	3.3 кг

 

Ударно-пробивна машина TE 6-A36



Приложения и предимства

- Често пробиване в бетон и зидария в диапазона 5-16 мм
- Пробиване в дърво, стомана и пластмаса
- Голям капацитет на батерията – пробива повече отвори отколкото всяка друга машина с едно зареждане
- Специално конструиран ударен механизъм за пробиване до 16 мм диам.
- Изключителен комфорт при работа с AVR – активната система за гасене на вибрациите
- Безпрашно пробиване с прахосмукачката TE DRS-6-A
- Перфектно се съчетава с Хилти TE-CX свердлата

Тех. данни TE 6-A36

Волтаж	36 V
Батерия	3.0 Ah
Обороти	1040 об/мин
Енергия на единичния удар	2 J
Удари в мин.	5283 уд/мин
Обхват на пробиване	5 – 20 мм
Тегло	4 кг



Поръчка	Листова цена
TE 4-A22 в картонена кутия	515 лв.*
TE 4-A22 в удароустойчив куфар	590 лв.*

Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Поръчка	Листова цена
TE 6-A36 в картонена кутия	600 лв.*
TE 6-A36 в удароустойчив куфар	650 лв.*

Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Ударно-пробивна машина TE 7-A36



Приложения и предимства

- Пробиване на проходи и отвори за крепежи в широк обхват 5-24 мм
- Леки разкъртвания в бетон и зидария
- Допълнителна система за безпашно пробиване
- Мощен професионален уред с ергономична конструкция с D-захват
- Възможност за бърза смяна на различни видове патронници
- Уникални капацитет и продължителност на работа с Li-ion и Хилти Cordless Power Care (CPC)
- Перфектно се съчетава с Хилти TE-CX инструменти

Тех. данни TE 7-A36

Волтаж	36 V
Батерия	3.3 Ah
Обороти	740 об/мин
Енергия на единичния удар	2.6 J
Удари в мин.	4000 уд/мин
Обхват на пробиване	5 – 24 мм
Тегло	4.9 кг



Поръчка	Листова цена
TE 7-A36 в удароустойчив куфар	970 лв.*

Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Ударно-пробивна машина TE 7-C



Приложения и предимства

- Пробиване в бетон и зидария до 28 мм диаметър
- Леки разкъртвания в бетон и зидария
- Пробиване в дърво и стомана с висок момент
- Безпашно пробиване в прахоуловителен модул
- Перфектно балансиран, професионален уред с D-ръкохватка за продължителна комфортна работа
- Бързосменяем патронник
- TE-7-C има щедро оразмерен ударен механизъм, който я прави най-ефективната машина в класа

Тех. данни TE 7-C

Мощност	720 W
Енергия на ед. удар	2.6 J
Обороти 1-ва скорост	900 об/мин
Честота на ударите	0-4020 удара/мин
Тип патронник	TE-C (SDS Plus)
Тегло	3.5 кг



Поръчка	Листова цена
TE 7-C в удароустойчив куфар	710 лв.

Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.

Ударно-пробивна машина TE 30-A36



Приложения и предимства

- Пробиване на отвори за анкери с TE-CX 10-20 мм в бетон
- Пробиване на отвори за арматура 10-20 мм
- Коригиращо къртене
- Безкабелна високопроизводителна машина
- Система за активен контрол на момента (ATC) за максимална сигурност чрез автоматично изключване в критични ситуации
- Уникални капацитет и продължителност на работа с Li-ion и Хилти Cordless Power Care (CPC)
- Ниски вибрации благодарение на системата AVR

Тех. данни TE 30-A36

Волтаж	36 V
Батерия	6 Ah
Обороти	850 об/мин
Енергия на единичния удар	3.6 J
Удари в мин.	4500 уд/мин
Размери (ДхШхВ) мм	423 x 111 x 231
Тегло	5.4 кг



Поръчка	Листова цена
TE 30-A36 в удароустойчив куфар	1490 лв.*
Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена. * Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.	

Урег за монтаж HDE 500-A22



Приложения и предимства

- Монтаж на химически анкери HIT-HY 200, HIT-RE 500 и др.
- Идеален за серийни montaje на армировка и анкери
- Лесно инжектиране, дори при ниски температури
- Бутон за точно дозиране на сместа
- Бързо и лесно зареждане на фолийната опаковка
- Голям капацитет на батерията, до 100 опаковки от 500 мл
- Автоматично освобождаване на налягането за минимална фира

Тех. данни HDE 500-A22

Захранване	В 22 V
Производит.	500 мл / 55 сек
Капацитет на батерията	100 опаковки по 500 мл
Режим на работа	Непрекъснат/дозирание в 15 степени
Размери (ДхШхВ) мм	436 x 120 x 221



Поръчка	Листова цена
HDE 500-A22 CR/CB в удароустойчив куфар	500 лв.*
HDE 500-A22 CR/CB в картонена кутия	390 лв.*
Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена. * Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.	

Винтонавивна машина SFC 14-A



Приложения и предимства

- Навиване на винтове за дърво с диаметър до 6 mm
- Пробиване в дърво до Ø 20 mm
- Навиване на винтове в стомана до Ø 4,8 mm
- Пробиване в стомана до 10 mm
- Компактен дизайн за най-добрия възможен достъп в тесни ъгли.
- Перфектен баланс, ниско тегло и ергономична ръкохватка за максимален работен комфорт.
- Ярko осветление, благодарение на LED лампа, вградена в основата на дръжката

Тех. данни SFC 14-A

Волтаж	14.4 V
Батерия	1.6 Ah / 3.3 Ah
Обороти - 1	500 об/мин
Обороти - 2	1700 об/мин
Макс въртящ момент	45 Nm
Регулиране на върт. момент	1.5 Nm – 10 Nm
Размери	192 x 80 x 225
Тегло	1.5 кг



Поръчка	Листова цена
SFC 14-A в картонена кутия	250 лв.*
SFC 14-A в удароустойчив куфар	270 лв.*

Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
 * Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Винтонавивна машина SFC 22-A



Приложения и предимства

- Навиване на винтове за дърво с диаметър до 8 mm
- Пробиване в дърво до Ø 26 mm
- Навиване на винтове в стомана до Ø 4,8 mm
- Пробиване в стомана до 10 mm
- Компактен дизайн за най-добрия възможен достъп в тесни ъгли.
- Перфектен баланс, ниско тегло и ергономична ръкохватка за максимален работен комфорт.
- Ярko осветление, благодарение на LED лампа, вградена в основата на дръжката

Тех. данни SFC 22-A

Волтаж	21.6 V
Батерия	1.6 Ah / 3.3 Ah
Обороти - 1	600 об/мин
Обороти - 2	1800 об/мин
Макс въртящ момент	55 Nm
Регулиране на върт. момент	1.5 Nm – 10 Nm
Размери	202 x 92 x 234
Тегло	1.7 кг



Поръчка	Листова цена
SFC 22-A в картонена кутия	260 лв.*
SFC 22-A в удароустойчив куфар	290 лв.*

Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
 * Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Винтонавивна машина SF 14-A / SFH 14-A



Приложения и предимства

- Навиване на винтове в дърво
- Изрязване на отвори в дърво
- Пробиване на отвори и навиване на винчета в метал
- Навиване на винчета в пластмасови дюбели
- Изрязване на отвори с боркорони
- Превъзходна производителност и при най-тежките приложения (40 Nm "мек" върт. момент)
- Най-бързата винтонавивна машина в 14V клас (2250 Об/мин)
- Най-добрите механични части и здрав корпус, за да издържа на професионална употреба в строителството



CPC

Тех. данни SF 14-A / SFH 14-A

Волтаж	14.4 V
Батерия	3.3 Ah
Вид батерия	Li-Ion
Обороти - 1	400 об/мин
Обороти - 2	1300 об/мин
Обороти - 3	2250 об/мин
Макс въртящ момент твърд/мек	70/40 Nm
Удари в мин. само за SFH 14-A	40 500
Размери	229 x 80 x 249
Тегло	2.3 кг / 2.3 кг

Винтонавивна машина SF 22-A / SFH 22-A



Приложения и предимства

- Навиване на тежки винтове и пробиване в дърво
- Изрязване на отвори с боркорони
- Пробиване в стомана и други метали до 13 мм
- Навиване на самопробивни винтове в метал с висока скорост
- Ударно пробиване в тухла, зидария и газобетон (SFH 22-A)
- Най-доброто съотношение производителност: тегло.
- Издръжлива, изцяло метална скоростна кутия с 3 скорости за тежки приложения.
- 3-та скорост от 2140 об/мин за бързо пробиване в стомана.



CPC

Тех. данни SF 22-A / SFH 22-A

Волтаж	21.6 V
Батерия	3.3 Ah
Вид батерия	Li-Ion
Обороти - 1	370 об/мин
Обороти - 2	1250 об/мин
Обороти - 3	2140 об/мин
Макс въртящ момент	84 Nm
Регулиране на върт. момент	2Nm – 12Nm
Размери	248 x 92 x 244
Тегло	2.5 кг / 2.6 кг

Поръчка	Листова цена
SF 22-A в картонена кутия	340 лв.*
SF 22-A в удароустойчив куфар	385 лв.*
SFH 22-A в картонена кутия	380 лв.*
SFH 22-A в удароустойчив куфар	420 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Поръчка	Листова цена
SF 14-A в картонена кутия	310 лв.*
SF 14-A в удароустойчив куфар	350 лв.*
SFH 14-A в картонена кутия	378 лв.*
SFH 14-A в удароустойчив куфар	420 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Винтонавивна машина SID 14-A/22-A



Приложения и предимства

- Закрепване на анкери до 10 мм
- Навиване на дълги винтове и пробиване в дърво
- Навиване на винтове за метал до 4.8 мм
- Леки и компактни, лесни за работа и в тесни ъгли и ограничени пространства
- Безчетков мотор за по-дълъг живот и повече работа с едно зареждане
- 3-електронни степени на съединителя за лесно превключване между различните скорости на навиване

Тех. данни SID 14-A/22-A

Волтаж	14.4 V / 21.6 V
Батерия	1.6 Ah / 3.3 Ah
Обороти 1 ск.	1000 об/мин
Обороти 2 ск.	1500 об/мин
Обороти 3 ск.	2500 об/мин
Макс въртящ момент	
1-ва скорост	60 Nm
2-ра скорост	110 Nm
3-та скорост	165 Nm
Размери	151 x 81/91 x 228
Тегло	1.5 / 1.7 Kg



CPC

Поръчка	Листова цена
SID 14-A в удароустойчив куфар	414 лв.*
SID 14-A в картонена кутия	390 лв.*
SID 22-A в удароустойчив куфар	444 лв.*
SID 22-A в картонена кутия	404 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.

* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Винтонавивна машина SIW 14-A/22-A



Приложения и предимства

- Закрепване на анкери до 10 мм
- Навиване на дълги винтове в дърво
- Завиване на болтове M6 до M16
- Компактна и лека, лесна за работа в ъгли и тесни пространства
- Безчетков мотор за по-дълъг живот и повече работа с едно зареждане
- 3-електронни степени на съединителя за лесно превключване между различните скорости на навиване
- Плавно електронно регулиране на пускател и моторна спиратка за прецизни започване и спиране

Тех. данни SIW 14-A/22-A

Волтаж	14.4 V / 21.6 V
Батерия	1.6 Ah / 3.3 Ah
Обороти 1 ск.	1000 об/мин
Обороти 2 ск.	1500 об/мин
Обороти 3 ск.	2300 об/мин
Макс въртящ момент	
1-ва скорост	90 Nm
2-ра скорост	135 Nm
3-та скорост	200 Nm
Размери	154 x 81/91 x 228
Тегло	1.5 / 1.7 Kg



CPC

Поръчка	Листова цена
SIW 14-A в удароустойчив куфар	414 лв.*
SIW 14-A в картонена кутия	390 лв.*
SIW 22-A в удароустойчив куфар	444 лв.*
SIW 22-A в картонена кутия	404 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.

* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Винтонавивна машина SD 5000 A-22



Приложения и предимства

- Закрепване на профили и панели гипсокартон към стена и таван
- Мощност и бързина, сравнима с кабелна машина: обороти 5.000/мин, въртящ момент 9,5Nm
- Голям капацитет на батерията и бързо зареждане със система CPC: 21.6V/2.6Ah
- Ергономичен дизайн за по-комфортна работа
- Две машини в една, възможност за монтаж и на магазинирани винтове

Тех. данни SD 5000-A22

Волтаж	21.6 V
Батерия	3.3 Ah
Макс въртящ момент	9.5 Nm
Обороти	0 – 5000 / мин
Тегло	2.1 кг
Размери мм	253 x 99 x 235
Непрекъсната работа	Да
Устройство за магазинирани винтове	SMD 57



Винтонавивна машина ST 1800-A22



Приложения и предимства

- Монтаж на винтове за покривна ламарина
- Монтаж на винтове за сандвич панел
- Монтаж на самопробивни винтове с/без уплътнителна шайба
- Висока производителност акумулаторен винтоверт с характеристиките на кабелен уред, специално конструиран за работа и приложения в металните конструкции
- Компактен, ергономичен дизайн, за по-комфортна работа

Тех. данни SD 1800-A22

Волтаж	21.6 V
Батерия	3.3 Ah
Макс въртящ момент	12 Nm
Обороти	0 – 2000 / мин
Тегло	2.5 кг
Размери мм	252 x 94 x 268
Тип патронник	1/4" шестостен
Батерия тип	Li-ion



Поръчка	Листова цена
SD 5000 22-A в картонена кутия	320 лв.*
SD 5000 22-A в удароустойчив куфар	360 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Поръчка	Листова цена
ST 1800-A22 в удароустойчив куфар	630 лв.*
ST 1800-A22 в картонена кутия	550 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Винтонавивна машина SIW 22T-A



Приложения и предимства

- Монтаж на винтови анкери HUS 8-14 мм в бетон
- Навиване на тежки винтове в дърво
- Завиване на болтове M6 до M24
- Сглобяване на стоманени профили, дървени или стоманобетонни конструкции.
- Компактната конструкция позволява използването и в ъгли и тесни пространства
- Лесни за работа поради перфектните баланс и малко тегло
- Пълен набор от накрайници за всички размери анкери, болтове и винтове.
- Гумено покритие за удобен захват и защита на работната повърхност

Тех. данни SIW 22T-A

Волтаж	21.6 V
Батерия	3.3 Ah
Вид батерия	Li-Ion
Обороти	2000 об/мин
Удари в мин.	2500 уд/мин
Макс въртящ момент	450 Nm
Размери	232 x 94 x 258
Тегло	3 кг



Поръчка	Листова цена
SIW 22T-A в картонена кутия	510 лв.*
SIW 22T-A в удароустойчив куфар	610 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

	Навиване (ø мм)					
	Дърво	Метал	Анкериране			Затягане
Уред	Srax / Lag	S-MS	HUD	HRD	HUS	
	 6	 4 - 4.8 (Тип 1-5)	 10	 8	-	-
	 8	 4 - 4.8 (Тип 1-5)	 10	 8, 10	-	-
	 8 (10)	 4 - 4.8 (Тип 1-5)	 14	 8, 10, 14	-	-
	 10 (12)	 4 - 4.8 (Тип 1-5)	 14	 8, 10, 14	-	-
	 (10)	 4 - 4.8* (Тип 1)	 14	 8, 10	 6, (8)	M5 - M16
	 (10)	 4 - 4.8* (Тип 1)	 14	 8, 10	 6, 8, (10)	M5 - M16
	 (6 - 12)	 4 - 4.8* (Тип 1)	 8 - 14	 8, 10, 14	 8, 10, (14)	M12 - M24

Пробиване (ø мм)							Приложения и браншове		Производителност										
Дърво		Метал			Зидария	Плочки			Скорост	Удобство и комфорт	Работа с един заряд								
Свредла за дърво	Боркорони за дърво	HSS	Степенни свредла	Боркорони за метал		HWT	Навиване към пробиване	Основен бранш											
							 20 (22)	 68 (82)	 10 (12)	 24	 35	 10	—	 80%	 20%	Електро Промисленост Вътрешно оформление	 80%	 1.5 kg, 192 mm	 B14/1.6
						—	 26 (28)	 82 (102)	 10 (12)	 24	 35	 10	—	 80%	 20%	Електро Промисленост Вътрешно оформление	 90%	 1.7 kg, 202 mm	 B22/1.6
							 28 (30)	 102 (125)	 13	 40	 85	 14	 14	 40%	 60%	Инсталации Метални конструкции	 100%	 2.3 kg, 230 mm	 B14/3.3
							 32	 125	 13	 40	 85 (102)	 14	 14	 20%	 80%	Общо строителство Метални конструкции	 100%	 2.5 kg, 248 mm	 B22/2.6
					—	—	 (6 - 30)	 35	 6 (12)	 20	 35	—	—	 90%	 10%	Вътрешно оформление Инсталации Електро	 50%	 1.5 kg, 151 mm	 B14/3.3
					—	—	 (6 - 32)	 35	 6 (12)	 20	 35	—	—	 90%	 10%	Вътрешно оформление Инсталации Електро	 60%	 1.5 kg, 151 mm	 B22/1.6
—	—	—	—	—	—	—	 100%	 0%	Метални конструкции Общо строителство	 60%	 3.0 kg, 232 mm	 B22/2.6							

Препоръчително
Възможно
Не се препоръчва

Безкабелен ъглошлайф AG 125 A-22



Приложения и предимства

- Идеален за универсално приложение в общото строителство, металните конструкции и всички останали браншове
- Безчетков мотор и три пъти по-дълъг живот от стандартните уреди
- Ергономична конструкция и защитни функции (спирачка на диска, АТС, автоматично изключване)
- 30-40 % по-високи производителност и капацитет на батерията
- Перфектен баланс и ниско тегло правят
- Мощни и здрави 3.3Ah CPC батерия за висока производителност и дълъг живот



CPC

Тех. данни AG 125 A-22

Волтаж	21.6 V
Обороти на празен ход	8400 – 9500 об/мин
Максимална дълбочина на среза	34 mm
Тегло	2.7 кг

Поръчка	Листова цена
AG 125-A22 в картонена кутия	540 лв.*
AG 125-A22 в удароустойчив куфар	590 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Циркуляр за рязане на метал SCM 22-A



Приложения и предимства

- Бързо, прецизно и чисто рязане на метали без искрене
- Рязане на място на обекта на канали, тръби, сандвич панели, мрежи и профилни ламарини; отвори в ламаринени плоскости и въздуховоди
- Тегло под 4 кг за най-удобна и лесна работа
- Моторна спирачка спира въртенето на диска за по-малко от 0.5 сек. за максимална защитеност
- Ефективно събиране на стърготините за чисто работно място
- Вградена светодиодна лампа в предната част



CPC

Тех. данни SCM 22-A

Волтаж	21.6 V
Батерия	3.3 Ah
Обороти	3500 об/мин
Тегло	4 кг
Мин. диаметър на диска	160 mm
Макс. диаметър на диска	165 mm

Поръчка	Листова цена
SCM 22-A в картонена кутия	540 лв.*
SCM 22-A в удароустойчив куфар	590 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Реципрочен трион WSR 22-A



Приложения и предимства

- Рязане на метални тръби, арматури, шпилки и метални профили
- Рязане на дограми, дървени греди и др.
- Рязане на кабелни снопове
- Двойно повече рязане с едно зареждане на батерия в сравнение с другите реципрочни триони
- Уникалната AVR система за активно поглъщане на вибрациите, вертикалните предавки и амортизатора на опорната пета свеждат до минимум вибрациите на реципрочния трион
- Мигновена електронна спирачка, висока производителност и дълъг живот

Тех. данни WSR 22-A

Волтаж	21.6 V
Тегло	~ 4 кг
Ход на ножа	28 mm
Обороти на празен ход	0 – 3000 об/мин
Размери (ДхШхВ) мм	492 x 96 x 196



Безкабелен циркуляр SCW 22-A



Приложения и предимства

- Общо строителство: рязане на кофражни платна, OSB, шперплат, ПДЧ, пластмаса, греди, летви.
- Довършителни работи: рязане на гипскартонени, гипсфазерни, циментови и MDF плоскости.
- Впечатляваща производителност за уред с тези размери и тегло
- Лек - само 3.9 кг
- Съвместим с водещата шина на Хилти
- Система за улавяне на праха

Тех. данни SCW 22-A

Волтаж	21.6 V
Батерия	3.3 Ah
Обороти	4000 об/мин
Тегло	3.9 кг
Макс. д-на на рязане (0 °)	57 mm
Макс. д-на на рязане (45 °)	42 mm
Размери (ДхШхВ) мм	393 x 208 x 241



Поръчка	Листова цена
WSR 22-A в картонена кутия	420 лв.*
WSR 22-A в удароустойчив куфар	460 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Поръчка	Листова цена
SCW 22-A в картонена кутия	420 лв.*
SCW 22-A в удароустойчив куфар	460 лв.*

* Свържете се с Клиентско обслужване, за да получите специална цена.
* Посочената цена е само за машината, батерия и зарядно устройство не са включени.

Сврегла (SDS Plus) TE-CX и TE-C



Приложения и предимства за TE-CX

- Пробиване на отвори за монтаж на арматура
- Пробиване на дренажни отвори за отводняване
- Проходни отвори за тръби и кабели с дълбочина до 1150 мм
- Нова цяла твърдосплавна глава с малко износване и увеличаване броя отвори
- Четворната спирала и оптималната геометрия на главата осигуряват постоянно висока скорост на пробиване през целия живот на инструмента
- Индикаторният белег на главата гарантира годността на отворите за монтиране на анкери – докато е видим
- Уникална гаранция: свредлото се сменя в случай на счупване – ако маркировката на спиралата се вижда.

Приложения и предимства за TE-C

- Оптимално съотношение качество-живот-цена



Тех. данни	TE-CX	TE-C
Основа	Бетон, армиран бетон	Бетон, тухла, природен камък
Захват	TE-C (SDS Plus)	TE-C (SDS Plus)
Гаранция	Да	Не

	Анкери	Накрайници	Принадлежности	Урези (14V/22V)
Компактни	 	 	 	
Мощни		 	 	
С тангенциален удар	 	 		

Изключително обслужване до живот

HILTI

2Години

**ДОЖИВОТЕН
СЕРВИЗ**

**БЕЗ
РАЗХОДИ**

Доживотни

Доживотна

**ОГРАНИЧЕНИ
РАЗХОДИ
ЗА РЕМОТ**

**ГАРАНЦИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Машините на ХИЛТИ са създадени, за да издържат. Но дори и да се повредят, ХИЛТИ ще се погрижи за това експедитивно и професионално и напълно безплатно през първите две години. След това ние ще продължим да ви доказваме качеството на нашите продукти като поставим ограничение на цената на ремонтите дотогава, докато използвате ХИЛТИ машината. Ние дори ви даваме доживотна гаранция от производителя срещу производствени дефекти. Това не е просто напомняне за качеството ни, това е уникално предложение в бранша.

Хилти машините издържат. Сервизът също.

Първокласен сервиз за всички Хилти уреди

Доживотният сервиз на Хилти е много повече от всички стандартни гаранции. При закупуване на машина от Хилти вие автоматично получавате уникален пакет от услуги

HILTI	до 2Години
ДОЖИВОТЕН СЕРВИЗ	БЕЗ РАЗХОДИ
Доживотни	Доживотна
ОГРАНИЧЕНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОТ	ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Никакви разходи до 2 години

С Хилти нямате абсолютно никакви ремонтни разходи за 2 години* от датата на закупуване. Това включва:

- Разходи за труд
- Ремонт или замяна на всички дефектни части, включително и на тези с нормално износване от експлоатация**
- Обслужване при светнал сервизен индикатор на уреда.
- Функционална проверка, регулировка и проверка на сигурността след всеки ремонт*

* Без разходи 2 години или 200 часа (което се достигне първо)

За тежки дилатантни машини с брояч на работните часове

* Период без разходи за 1 година
Бъглошлайфи тип DEG и DCG, винтовани кабелни машини, реципрочни и прободни триони, шлайф машини, TE 2-A, DG 150 и диамантно-пробивна машина DD-E01.

* Период без разходи за 6 месеца
Бъглошлайфи тип AG и DAG, и машините DSH 700, DSH 900.

** С изключение на: буталата и буферите за ДХ уредите, филтрите за прахосмукачки и патронниците за ударно-пробивните машини.

Без разходи

HILTI	до 2Години
ДОЖИВОТЕН СЕРВИЗ	БЕЗ РАЗХОДИ
Доживотни	Доживотна
ОГРАНИЧЕНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОТ	ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Доживотни ограничени разходи за ремонт

След изтичане на двете години без разходи, в случай на ремонт, клиентът заплаща максимум до 25% от листовата цена на нов уред.

Ако цената на ремонта е под 25%, клиентът заплаща актуалната стойност. Когато ремонтът надхвърля тази граница, разликата над 25% се поема за сметка на Хилти - през целия живот на Вашата Хилти машина.

Най-важното:

6 месеца без разходи след всеки извършен ремонт.

**Максимален
контрол на
разходите**

HILTI	до 2Години
ДОЖИВОТЕН СЕРВИЗ	БЕЗ РАЗХОДИ
Доживотни	Доживотна
ОГРАНИЧЕНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОТ	ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Доживотна гаранция от производителя

Хилти монтира или заменя безплатно всички уреди, които са показали дефекти в резултат на некачествени материали или производствени пропуски по време на целия период на експлоатация.

**Качество
без компромис**

Специални ценови пакети



TE 2-A22 + SFC 22-A + B 22/1.6Ah + B 22/3.3Ah
+ C 4/36-90 + малък сак = **990 лв**



TE 2-A22 в куфар+ B 22/3.3Ah + C 4/36-90 +
комплект свредла = **790 лв**



SFC 22-A в куфар+ B 22/1.6Ah + C 4/36-90 = **590 лв**

*Всички цени са крайни без ДДС

Хилти. По-мощни. По-надеждни.

Хилти България ЕООД: 1766 София, Бизнес Парк София, сгр. 3
Централен номер за клиентско обслужване: 0800 123 98

www.hilti.bg