

Изключително обслужване до живот.

HILTI

**ДОЖИВОТЕН
СЕРВИЗ**

2Години

**БЕЗ
РАЗХОДИ**

Доживотни

**ОГРАНИЧЕНИ
РАЗХОДИ
ЗА РЕМОНТ**

Доживотна

**ГАРАНЦИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Машините на ХИЛТИ са създадени, за да издържат. Но дори и да се повредят, ХИЛТИ ще се погрижи за това експедитивно и професионално и напълно безплатно през първите две години. След това ние ще продължим да ви доказваме качеството на нашите продукти като поставим ограничение на цената на ремонтите дотогава, докогато използвате ХИЛТИ машината. Ние дори ви даваме доживотна гаранция от производителя срещу производствени дефекти. Това не е просто напомняне за качеството ни, това е уникално предложение в бранша.

Хилти машините издържат. Сервизът също. Първокласен сервиз за всички Хилти уреди.

Доживотният сервиз на Хилти е много повече от всички стандартни гаранции.
При закупуване на машина от Хилти вие автоматично получавате уникален пакет от услуги.

до 2 Години

БЕЗ РАЗХОДИ

ДОЖИВОТЕН СЕРВИЗ

Доживотни

ОГРАНИЧЕНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ

Доживотна

ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

до 2 Години

БЕЗ РАЗХОДИ

ДОЖИВОТЕН СЕРВИЗ

Доживотни

ОГРАНИЧЕНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ

Доживотна

ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

до 2 Години

БЕЗ РАЗХОДИ

ДОЖИВОТЕН СЕРВИЗ

Доживотни

ОГРАНИЧЕНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ

Доживотна

ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Никакви разходи до 2 години

С Хилти нямате абсолютно никакви ремонтни разходи за 2 години* от датата на закупуване. Това включва:

- Разходи за труд
- Ремонт или замяна на всички дефектирани части, включително и на тези с нормално износване от експлоатация**
- Обслужване при светнал сервизен индикатор на уреда.
- Функционална проверка, регулировка и проверка на сигурността след всеки ремонт*

* **Без разходи 2 години или 200 часа** (което се достигне първо)

За тежки диамантни машини с брояч на работните часове

* Период без разходи за 1 година

Ъглошлийфи тип DEG и DCG, винтовивни кабелни машини, реципрочни и прободни триони, шлайф машини, TE 2-A, DG 150 и диамантно-пробивна машина DD-EC1.

* Период без разходи за 6 месеца

Ъглошлийфи тип AG и DAG, и машините DSH 700, DSH 900.

** **С изключение на:** буталата и буферите за DX уредите, филтрите за прахосмукачки и патронниците за ударно-пробивните машини.

Доживотни ограничени разходи за ремонт

След изтичане на двете години без разходи, в случай на ремонт, клиентът заплаща максимум до 25% от листовата цена на нов уред.

Ако цената на ремонта е под 25%, клиентът заплаща актуалната стойност. Когато ремонтът надхвърля тази граница, разликата над 25% се поема за сметка на Хилти - през целия живот на Вашата Хилти машина.

Най-важното:

6 месеца без разходи след всеки извършен ремонт.

Доживотна гаранция от производителя

Хилти ремонтира или заменя безплатно всички уреди, които са показали дефекти в резултат на некачествени материали или производствени пропуски по време на целия период на експлоатация.

Без разходи

Максимален контрол на разходите

Качество без компромис

Бърз сервиз

Времето е пари. Това е основната причина, която ни кара винаги да се стремим да върнем Вашата машина след ремонт до 5 дни.

Основните предимства на доживотния сервиз на Хилти са:

- **Максимален контрол на разходите**
 - Абсолютно никакви разходи до 2 години
 - След това - ясно ограничени разходи за ремонт
- **Бърза и небюрокраична процедура**
 - Не е необходима проверка на покупката (т. е. без фактура и гаранционна карта)
 - Продължителният и неприятен процес на пресмятане на ремонтни разходи вече е в миналото.



Инженерна подкрепа Когато Вашият бизнес се нуждае от най-доброто

Екип, отдаден на работата с Вас.
Използвайте професионалната помощ на Хилти инженерите и специализираните софтуери, за да подсигурилите точната спецификация на проектите си.

Практическа инженерна помощ

Хилти инженерите директно работят с архитектите и проектантите на обекта, за да предложат решения на възникналите проблеми и особености по време на работа. Нашите професионалисти покриват цялата територия на страната и са на Ваше разположение за инженерни съвети и помощ в изчисленията на проектите Ви.

Инженерингова подкрепа

Хилти инженерите организират продуктови семинари и индивидуални обучения както и разполагат с детайлни CAD чертежи и обширен онлайн Център за техническа информация.

Пожарозащита

Същите тези Хилти консултанти са специалисти в пасивната пожарозащита и с висока компетентност ще Ви насочат към най-правилното решение за стандартни и нестандартни случаи.

Хилти Център за техническа информация:
www.hilti.bg

Инженерна подкрепа
bg-fe@hilti.com

0800-123 98

За Хилти клиентът е в центъра на всичко

Екипът ни е винаги на
Ваше разположение

Хилти Центрове

Националната мрежа от Хилти центрове е много повече от презентационни зали или места за продажби. Консултантите в Хилти Центровете могат да ви предложат съвети за продукти и приложения плюс демонстрации на машини и системи. Също така може да направите и поръчка или покупка на уреди и консумативи.

Клиентско обслужване

Нашият високо квалифициран екип от Специалисти в Клиентско обслужване са на Ваше разположение от Понеделник до Петък от 08:30 до 17:00. Те могат да Ви помогнат с продуктови съвети и подробна информация, поръчки, доставки и съвети как да намерите най-близкия Ви Хилти център или да се свържете с Вашия търговско-технически консултант.

0800 123 98

Търговско-технически консултант

Ако се нуждаете от професионален съвет, демонстрация на продукт или система, помощ при дадено приложение на Ваш обект или в офиса, Клиентско обслужване може да Ви свърже с Вашия търговско-технически консултант.

Хилти Онлайн - www.hilti.bg

Страницата на Хилти е на Ваше разположение по всяко време на денонощието. Лесна за управление, тя Ви предлага широка гама от информация включително онлайн каталог на всички актуални продукти и услуги, най-атрактивните предложения за периода, както и Център за техническа информация, където може да откриете технически документи и софтуер, които да помогнат на Вашата ежедневна дейност.

Лесно може да откриете Хилти контакти за цяла България, да дадете своя коментар, оплакване, комплимент по повод патрънорството си с Хилти, да направите запитване за нужната Ви информация.





Системи за диамантно пробиване и рязане

Хилти. По-мощни. По-надеждни.



Системи за диамантно пробиване

HWT Ръчно диамантно пробиване на плочки	Стр. 074
DD EC-1 Система за диамантно пробиване	Стр. 075
DD-REC1 Система за рециклиране на вода	Стр. 075
Боркорони	Стр. 076
Принадлежности	Стр. 077
DD 120 Система за диамантно пробиване	Стр. 078
DD 150-U Система за диамантно пробиване	Стр. 079
DD 160 Система за диамантно пробиване	Стр. 080
DD 200 Система за диамантно пробиване	Стр. 081
DD 350 Система за диамантно пробиване	Стр. 082
DD 500 Система за диамантно пробиване	Стр. 083
Принадлежности	Стр. 084
Боркорони	Стр. 088



Електрически и хидравлични стенорезни системи

DD 750 HY Хидравличен мотор	Стр. 094
D-LP 15 DS-TS 22 Хидравлична стенорезна система	Стр. 095
DST 10-E Електрическа стенорезна система	Стр. 096
DS TS20-E Електрическа стенорезна система	Стр. 097
D-LP 32 DS TS32 Хидравлична стенорезна система	Стр. 098
Диамантни дискове и принадлежности	Стр. 099
DS-WS 10 DS-WS 10E Компактни системи за рязане	Стр. 102
с диамантни въжета	
DS-WS 15E Система за рязане с диамантни въжета	Стр. 103
Таблица за подбор на въжета	Стр. 104
Диамантни въжета и принадлежности	Стр. 105



Системи за диамантно шлифване и рязане на канали

DG 150 Система за шлайфане	Стр. 112
Диамантни дискове и принадлежности за DG 150	Стр. 113
DCH 180-SL / DC-SE 20 Машини за рязане на канали	Стр. 114



Системи за ръчно диамантно рязане

DCH 230 / DCH 300 Електрически машини за ръчно рязане	Стр. 115
DSH 900 / DSH 700 Моторни машини за ръчно рязане	Стр. 116
Принадлежности	Стр. 117



Диамантни дискове

Диамантни дискове за ръчно рязане	Стр. 118
Диамантни дискове за подови и настолни машини	Стр. 122



Професионални прахосмукачки

VC 20-U (M), VC 40-U (M) Прахосмукачки	Стр. 123
VC 60-U Прахосмукачка	Стр. 124
Принадлежности за прахосмукачки	Стр. 125

Комплект за ръчно диамантно пробиване на плочки DD-HWT

Бързо и ефективно пробиване в плочки



Приложение

- Основно приложение: санитарни крепежни елементи в бани и тоалетни, закрепвания в кухни
- Допълнителни приложения: фасади, инсталации, парапети за стълбища

Предимства

- HWT диамантни боркорони за пробиване с малки диаметри в крехки и чупливи материали, като фаянсови плочки и керамика, така и в твърди материали като теракот, гранитогрес и др.
- Лесно и бързо изваждане на ядката от боркороната
- Точно и прецизно позициониране - гъвкава система с рамо
- Система за подаване и събиране на водата - чиста работа
- Оптимално пробиване с акумулаторни гайковерти, без зависимост от ел. захранване.

Технически данни

DD-HWT	
Препоръчителни обороти	1.500 до 2.200 об/мин
Диаметри	6-14 мм
Работна дължина	20 мм



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Комплект за плочки DD-HWT	Комплект боркорони с центр. пръстени с диаметри 6, 8, 10, 12 и 14 мм, по 1 брой, кофпомпа 0.9 л с маркучи, комплект за центриране с вакуумно закрепване и водохващащ пръстен, в Хилти куфар	00413178
Кофпомпа (комплект) DD-HWT-DWP		00413184
Комплект за центриране		00413179

Диамантни боркорони DD-BH HWT

Поръчка

Диаметър	Раб. дължина	Опашка	Обозначение	Арт. номер
5 мм	20 мм	Шестоъгълна	Диамантна боркорона DD-BH 5/40 HWT (3)	00413189
6 мм	20 мм	Шестоъгълна	Диамантна боркорона DD-BH 6/40 HWT (3)	00413190
8 мм	20 мм	Шестоъгълна	Диамантна боркорона DD-BH 8/40 HWT (3)	00413194
10 мм	20 мм	Шестоъгълна	Диамантна боркорона DD-BH 10/40 HWT	00413195
12 мм	20 мм	Шестоъгълна	Диамантна боркорона DD-BH 12/40 HWT	00413196
14 мм	20 мм	Шестоъгълна	Диамантна боркорона DD-BH 14/40 HWT	00413198

Система за диамантно пробиване / Водна рециклираща система DD EC-1 / DD-REC 1

Хилти TopSpin технология за Топ производителност



Приложения

- Бързо и прецизно пробиване на отвори за анкери или проходни отвори от 8 - 35 мм
- Пробиване с ниски нива на шумове и вибрации при реконструкции
- Пробиване без оставяне на следи от пробиването в обитаеми помещения
- Пробиване в дълбочина до 600 мм (над 300 мм доставка след запитване)
- Гарантирана мобилност поради независимостта от снабдяване с вода
- Широко спектъра на материалите за пробиване: армиран бетон, мрамор, варовик, природни камъни, фаянс и теракот
- Отделящ се контейнер за събиране на отпадъчната вода при пробиване (DD-REC 1)

Предимства

- **Ефективност:** Пробиване на проходни отвори армиран бетон, "Plug and drill" – само за секунди готов за работа
- **Широко спектъра на приложения:** Благодарение на новите DDC боркорони и на TopSpin технологията, DD EC-1 пробива проходни отвори в различни материали като армиран бетон, мрамор и др.
- **Автоматична работа:** Електронно водоподаване: Помпите за нагнетяване и изсмукване се активират автоматично чрез пусковия ключ на уреда за пробиване
- **Чиста работа:** Без прах или отпадъчна вода: Вградената система за изсмукване и събиране на водата прави използването на системата почти неограничено
- **Икономична:** До 2/3 по-малко вода в сравнение със стандартните методи (DD-REC 1)
- **Екологична:** Не замърсява околната среда (DD-REC 1)
- Контейнер за събиране на отпадъчната вода при пробивания (DD-REC 1)
- **Мобилност:** Почти напълно независим от външен източник на вода (DD-REC 1)



Технически данни

	DD EC-1
Консумирана мощност	1450 W
Ниво на шума	84 dB (A)
Височина	195 мм
Раб. дължина	423 мм
Тегло съгласно EPTA-Procedure 0112003	5.7 кг

Технически данни

	DD REC-1
Консумирана мощност	300 W
Макс. налягане на водата	6 bar
Капацитет на водата	13 л.
Размери (ДхШхВ)	500 x 330 x 420 мм
Тегло съгласно EPTA-Procedure 0112003	25 кг



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Диамантно пробивен уред DD EC-1 230V	В комплект със система за водохващане и центриране, 5-метров захранващ кабел, дълбокомер, Hilti спрей, ръководство за експлоатация, в куфар	00336740
Рециклираща система DD REC-1 230V	В комплект с количка, 5-метров комплект маркучи (без захранващ кабел), ръководство за експлоатация	00336749

Боркорони DD-C T2

За твърд и ниско абразивен бетон

Поръчка

Диаметър	Раб. дължина	Обозначение	Арт. номер
8 мм	70 мм	Диамантни боркорони DD-C 8/70 T2	00336885
10 мм	150 мм	Диамантни боркорони DD-C 10/150 T2	00336887
12 мм	150 мм	Диамантни боркорони DD-C 12/150 T2	00336889
14 мм	150 мм	Диамантни боркорони DD-C 14/150 T2	00336891
15 мм	150 мм	Диамантни боркорони DD-C 15/150 T2	00336895
16 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 16/300 T2	00336898
18 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 18/300 T2	00336900
20 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 20/300 T2	00336906
22 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 22/300 T2	00336909
24 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 24/300 T2	00336911
25 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 25/300 T2	00336912
28 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 28/300 T2	00336914
30 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 30/300 T2	00336916
32 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 32/300 T2	00336917
35 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 35/300 T2	00336920

Боркорони DD-C T4

Средно до високо абразивни бетони

Поръчка

Диаметър	Раб. дължина	Обозначение	Арт. номер
14 мм	150 мм	Диамантни боркорони DD-C 14/150 T4	00336855
15 мм	150 мм	Диамантни боркорони DD-C 15/150 T4	00336859
16 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 16/300 T4	00336862
18 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 18/300 T4	00336864
20 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 20/300 T4	00336870
22 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 22/300 T4	00336873
24 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 24/300 T4	00336875
25 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 25/300 T4	00336876
28 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 28/300 T4	00336878
30 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 30/300 T4	00336880
32 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 32/300 T4	00336881
35 мм	300 мм	Диамантни боркорони DD-C 35/300 T4	00336884

Боркорони DD-C T4

Поръчка

Диаметър	Раб. дължина	Обозначение	Арт. номер
18 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 18/600 T4	00301192
20 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 20/600 T4	00301194
22 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 22/600 T4	00301197
24 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 24/600 T4	00301198
25 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 25/600 T4	00301199
28 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 28/600 T4	00301201
30 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 30/600 T4	00301203
32 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 32/600 T4	00301204
35 мм	600 мм	Диамантни боркорони DD-C 35/600 T4	00301207

Инструменти за вадене на ядки

DD-CB



Поръчка

Диаметър	Раб. Дължина	Обозначение	Арт. номер
12 мм	150 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 12	00338346
14 мм	150 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 14	00338348
15 мм	150 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 15	00338350
16 мм	150 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 16	00338351
18 мм	150 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 18	00338352
20 мм	300 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 20	00338355
22 мм	300 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 22	00338357
24 мм	300 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 24	00338359
25 мм	300 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 25	00338360
28 мм	300 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 28	00338362
30 мм	300 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 30	00338364
32 мм	300 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 32	00338365
35 мм	300 мм	Инструмент за вадене на ядки DD-CB 35	00338368

4

Принадлежности за DDEC-1 / DD-REC1

Обозначение		Арт. номер
Адаптер за закрепване на подпора към статива		00376282
Куфар за DD EC-1		00337339
Защитна гумена пристилка при работа на таван EC-1		00372800
Статив DD-CR1 - Идеален за пробивания на таван - 100% перпендикулярни отвори - Точно позициониране на отворите - По-голямо удобство при специални пробивания - Лесно и бързо закрепване и позициониране - Анкерно, вакуумно и закрепване с телескопична подпора - Компактна конструкция (A4 размер)		00376281
Голямо гумено уплътнение за водохващащия пръстен при работа на таван		00278692
Заточваща плоча DC-SE SP2		00314303

Система за диамантно пробиване DD 120

Само извади от куфара и директно започни пробиването



Приложения

- Водно пробиване на проходни отвори в бетон за ВиК и ОВиК инсталации и кабелни трасета
- Отвори за анкери с голям диаметър и за закрепване на парапети и бариери
- Работен диапазон 16 - 162 мм

Предимства

- Лесна за транспорт и монтаж
- Компактна с малко тегло и удобена за работа
- 2 скорости за оптимални обороти и въртящ момент
- Сервизен индикатор
- Свето диоди показващи използваната мощност

Технически данни

	DD 120
Консумирана мощност	1600 W
Обороти на празен ход, 1 скорост	650 об/мин
Обороти на празен ход, 2 скорост	1380 об/мин
За работа с	P-line боркорони
Патронник	BI+
Пробивания - водно, стативно	16 мм – 162 мм
Тегло съгласно EPTA-Procedure 0112003	9.8 кг



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Комплект за диамантно пробиване DD 120 kit	В комплект със статив, ръководство за експлоатация. Боркорона 112/250, в куфар.	00433997



Принадлежности / Боркорони
Професионални прахосмукачки

Стр. 84 / 88
Стр. 123

Универсална система за диамантно пробиване DD 150-U

Мощната универсална система за пробиване на прецизни отвори във всякакви основи



Приложения

- Водно пробиване в бетон за направа на отвори за тръби за отопление и вентилация, водопроводи за чиста и отпадна вода, кабелни скари, монтаж на парапети.
- Ръчно водно пробиване за поставяне на анкери с големи диаметри и насаждане на арматурни заготовки.
- Ръчно сухо пробиване в зидария за направа на отвори за тръби за отопление и вентилация, водопроводи за чиста и отпадна вода и комини

Предимства

- Висока степен на приспособимост и гъвкавост: сухо и водно пробиване с един инструмент в различни материали без необходимост от смяна на компонентите.
- Висока производителност на мотора и 3-скоростен механизъм за оптимална скорост на пробиването.
- Изключително лесна за работа (благодарение на устройството си за управление)
- Въртяща се на 360° ръкохватка с вградени функции за водохващане и прахоулавяне.
- Светодиоди, които помагат на неопитни работници да достигнат оптимална скорост на пробиване и максимален живот на боркороната при всякакви условия.
- Многофункционален статив от висок клас

Технически данни

	DD 150-U
Консумирана мощност	2200 W
Скорости	3
Обороти на празен ход:	
1. Скорост	780 об./мин
2. Скорост	1520 об./мин
3. Скорост	2850 об./мин
Обхват на пробиване:	
Водно - стативен режим	12 мм. - 162 мм
Водно - ръчен режим	8 мм. - 131 мм
Сухо - ръчен режим	37 мм. - 162 мм
Размери (ДхШхВ)	516 x 129 x 159 мм
Тегло съгласно ЕРТА 01/2003	8.2 кг
Тегло (на цялата система)	21.5 кг
Патронник	BI+

4



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Диамантно пробивна машина DD 150-U	DD 150-U двигател, ръководство за експлоатация, удароустойчив Хилти куфар	00433323



Принадлежности / Боркорони
Професионални прахосмукачки

Стр. 84 / 88
Стр. 123

Система за диамантно пробиване DD 160

Лесният начин за пробиване на армиран бетон до 200 мм



Приложения

- Водно пробиване в бетон за направа на отвори за тръби за отопление и вентилация, водопроводи за чиста и отпадна вода.
- Перфорации за кабелни скари и вентилационни отвори.
- Пробиване на глухи отвори за поставяне на анкери с голям диаметър, насаждане на арматурни заготовки и монтаж на парапети.

Предимства

- Изключително лесна за работа (благодарение на устройството си за управление).
- Здрав 3-скоростен механизъм, който осигурява изключителна производителност на мотора при използване на целия работен диапазон.
- Светодиоди, които помагат на неопитни работници да достигнат оптимална скорост на пробивния процес и максимален живот на боркороната при всякакви условия.
- Възможен избор между multifunctional статив от висок клас и опростен, много компактен статив с основни функции.
- Набор от принадлежности за допълнителни функционалности

Технически данни

	DD 160
Консумирана мощност	2200 W
Скорости	3
Оброти на празен ход:	
1. Скорост	420 об/мин
2. Скорост	700 об/мин
3. Скорост	1570 об/мин
Обхват на водно пробиване – стативен режим	25 мм - 202 мм
Размери (ДхШхВ)	450 x 195 x 315 мм
Тегло съгласно ЕРТА 01/2003	10.3 кг
Тегло (На цялата система)	16.3 кг
Патронник	BI+



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Машина за диамантно пробиване DD 160	DD 160 мотор, оборудван с BI патронник, ръкохватка с две рамена и ръководство за експлоатация в картонена опаковка	02005205



Принадлежности / Боркорони
Професионални прахосмукачки

Стр. 84 / 88
Стр. 123

Машина за диамантно пробиване DD 200

Повиши производителността си



Приложения

- Отвори за тръби, кабелни трасета и въздуховоди
- Отвори за вентилация
- Перфорации за по-големи проходи и отвори
- Отвори за сервисни входове
- Отвори на тавани, стени и подове без къртене, удари и вибрации
- Реконструкции

Предимства

- Лесно диамантно пробиване
- Лесна за работа и разбиране
- Мощен мотор
- 2600 Watt мотор с въздушно охлаждане, 3-механични скорости и много удобен контрол.
- Компактна конструкция, само 12.7 кг
- BL патронник
- Безинструментна смяна на боркороните и закрепване на мотора

Технически данни

	DD 200
Захранване	220 V
Консумиран ток	11,3 A
Оптимален обхват на пробивания – водно, стаивно	52 мм - 250 мм
На 1 скорост (водно)	152 мм - 400 мм
На 2 скорост (водно)	82 мм - 162 мм
На 3 скорост (водно)	25 мм - 82 мм
Обороти 1 (на празен ход)	211 об/мин
Обороти 2 (на празен ход)	435 об/мин
Обороти 3 (на празен ход)	890 об/мин
Клас на защитеност	Class I
За работа с	H-line боркорони
Брой скорости	3
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01/2003	12.7 кг

4


Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Машина за диамантно пробиване DD 200	DD 200 мотор, оборудван с BL патронник и ръководство за експлоатация в картонена опаковка	00283497



Принадлежности / Боркорони
Професионални прахосмукачки

Стр. 86 / 88
Стр. 123

Машина за диамантно пробиване DD 350

Нов клас на производителност



Приложения

- Отвори за тръби, кабелни трасета и въздуховоди
- Отвори за вентилация
- Перфорации за по-големи проходи и отвори
- Ъглови отвори при диамантно рязане на пр. за врати и прозорци
- Отвори за тръби с по-големи диаметри
- Пробивания в обхват до 500 мм

Предимства

- Висококачествен, безчетков, капсулован мотор с 10 електронни скорости
- Облекчена работа с оптимална мощност с помощта на свето диодното показание на използваната мощност, което води и до по-дълъг живот на боркороната
- Голяма мощност, малко тегло
- Сервизен индикатор
- IP 55 клас на защитеност, водозащитеността позволява работа и без водохващане
- Пробивания под ъгъл
- Монофазен 220 V, 16 A - 3600 W мотор

Технически данни

	DD 350
Мощност	3600 W
Мотор	Висококачествен
Височина	216 мм
Оптимални пробивания в обхвата – водно, стативно	102 мм - 350 мм
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01/2003	14.4 кг



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Машина за диамантно пробиване DD 350	DD 350 мотор, оборудван с BL патронник и ръководство за експлоатация в картонена опаковка.	00211539



Принадлежности / Боркорони
Професионални прахосмукачки

Стр. 86 / 88
Стр. 123

Машина за диамантно пробиване DD 500

Недостижима производителност



Приложения

- Отвори с диаметри до 600 мм в армиран бетон и всички видове камъни
- Ъглови отвори при диамантно рязане на пр. за врати и прозорци
- Отвори за тръби, кабелни трасета и въздуховоди
- Отвори с много големи диаметри, на пр. за шахти
- Отвори с много голяма дълбочина
- Овори в много силно армиран бетон, на пр. в АЕЦ и мостове

Предимства

- Облекчена работа с оптимална мощност с помощта на свето диодното показание на използваната мощност, което води и до по-дълъг живот на боркоронита
- Голяма мощност, малко тегло
- Сервизен индикатор
- IP 55 клас на защитеност, водозащитеността позволява работа и без водохващане
- 3 фазен мотор
- Пробивания под ъгъл



Технически данни

	DD 500
Мощност	5500 W
Максимален диаметър	600 мм
Консумиран ток	13 A
Мотор	Високофестотен
Максимални дълбочинни пробивания	500 мм
Оптимален работен диапазон	122 мм - 500 мм
10 електронни скорости с обороти	265 до 571 об/мин
Размери (ДхШхВ)	608 x 192 x 216 мм
Тегло съгласно ЕРТА-Procedure 01/2003	16.6 кг



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Машина за диамантно пробиване DD 500	DD 500 мотор 380-415V, оборудван с BL патронник и ръководство за експлоатация в картонена опаковка	00285908



Принадлежности / Боркорони
Професионални прахосмукачки

Стр. 86 / 88
Стр. 123

Принадлежности за DD 120, DD 130, DD 150-U и DD 160

		DD 120	DD 130	DD 150-U	DD 160	
Обозначение						Арт. номер
Статив DD-ST 150-U CTL				■		00435666
Статив DD-ST 160 CTL					■	00435663
Статив DD-ST 160 SFL					■	00435664
Ръкохватка DD-HW-3A (3 рамена)		■		■	■	02007687
Ръкохватка DD-HW-2A (2 рамена)				■	■	02007688
Комплект с принадлежности DD M12 L		■	■	■	■	00409279
Комплект с принадлежности DD M16				■	■	00409303
Винтов шпиндел DD-ST-150/160-JS				■	■	02007686
Въртяща се удължителна шина DD-ST-150/160-RR				■	■	02006373
Удължител на дълбочината с 300 мм, DD-BI-V300 При диаметри над 57 мм и мотори с BI+-патронници		■	■	■	■	00220929
Комбиниран статив за дюбелно и вакуум закрепване и пробивания под ъгъл DD-ST 120 CTL		■				00335896
Статив за дюбелно закрепване и пробивания под ъгъл DD-ST 120 STM		■				00335883
Държач за водохващане DD-WCS-HH-150				■		02008130
Държач за водохващане DD-ST-120-160-WCH		■		■	■	02016633
Колела за стативи за DD-ST 150-U CT и DD-ST 160 CTL				■	■	00232228
Прахосмукачка VC 40-U (мокро - сухо)		■	■	■	■	00212300

Принадлежности за DD 120, DD 130, DD 150-U и DD 160

Обозначение		DD 120	DD 130	DD 150-U	DD 160	Арт. номер
Маркуч за водохващане 19X3		■				00047298
Шпиндел за закрепване на статив DD-CS M12S-SM			■			00251830
Шпиндел за закрепване на статив DD-LR-CLS		■				00333629
Гайка за закрепване на статив DD-LR-CLN		■				00333477
Гайка за закрепване на статив DD-CN-SML			■			00251834
Телескопична подпора		■	■			00009870
Дебитопоказател		■				00279660
Заточваща плоча за полирани боркорони			■			00051343
Странична ръкохватка DD-SH-130			■			00226881
Вакуум плоча DD-LR-VBP		■				00232991
Вакуум помпа DD VP-U 220v			■			00408458
Държач за водохващащи пръстени DD-LR-A-WCH		■				00331622
Водохващащ пръстен DD-WC-S За малки диаметри (8 - 87 мм)		■	■	■	■	00232204
Водохващащ пръстен DD-WC-SM За малки и средни диаметри (24 - 162 мм)		■	■	■	■	00232221
Кофпомпа за водоподаване DWP 10 10 литра и с 10 м маркуч. При липса на близък източник на вода		■	■	■	■	00365595
Адаптор за прахосмукачка						00213149

Принадлежности за диамантно пробивни системи с мотори DD 200, DD 350 и DD 500

Обозначение		DD 200 / 350 / 500	Арт. номер
Маркуч за водохващане 19X3		■	00047298
Шпindel за закрепване на статив DD-CS M16		■	00337378
Телескопичен шпindel DD-HD30-SL		■	00305940
Гайка за закрепване на статив DD-CN-SML		■	00251834
Телескопична подпора		■	00009870
Дебитопоказател		■	00279660
Вакуум плоча DD-HD30-VBP		■	00305538
Вакуум плоча за закрепване върху тръби DD-HD30-VBPP		■	00305944
Вакуум помпа DD VP-U 220v		■	00408458
Държач DD-HD30-WCH За три размера водохващащи пръстени (DD-WC-S, DD-WC-SM, DD-WC-ML)		■	00305536
Водохващащ пръстен DD-WC-ML За големи диаметри (92 - 250 мм)		■	00232204
Водохващащ пръстен DD-WC-S За малки диаметри (8 - 87 мм)		■	00232204
Водохващащ пръстен DD-WC-SM За малки и средни диаметри (24 - 162 мм)		■	00232221
Кофпомпа за водоподаване DWP 10 10 литра и с 10 м маркуч.		■	00365595

Принадлежности за диамантно пробивни системи с мотори DD 200, DD 350 и DD 500

DD 200 / 350 / 500

Обозначение		Арт. номер
Статив DD-HD 30 Компактен, сгъващ се, с малко тегло, но много здрав: Лесен за транспорт и монтаж. Само един единствен квадратен ключ за всички. Монтаж и настройка. Три стабилизиращи крака.		00305534
1 м удължителна шина за статива, DD-HD30-XT		00305537
Увеличител на диапазона с 150 мм, DD-HD30-SP За пробивания на отвори с диаметри над 300 мм		00305539
Удължител на дълбочината с 300 мм, DD-BL-ET300 При диаметри над 62 мм и мотори с BL-патронници		00305903
Удължител на дълбочината с 300 мм, DD-BL-ET300 При диаметри над 42 мм и мотори с BS-патронници, алуминиев		00202900
Удължител на дълбочината с 500 мм, DD-BS-ET500 При диаметри над 42 мм и мотори с BS-патронници, алуминиев		00202901
Удължител на дълбочината с 200 мм, DD-BS-ET200 При диаметри над 42 мм и мотори с BS-патронници, стоманен		00202898
Удължител на дълбочината с 500 мм, DD-BS-ET500 При диаметри над 42 мм и мотори с BS-патронници, стоманен		00202899
Удължител на дълбочината с 300 мм, DD-BI-V300 При диаметри над 57 мм и мотори с BI+-патронници		00220929
Комплект с принадлежности DD M16 L		00409303
Инструмент за изваждане на блокирала боркорона с BL-накрайник, DD-EXT-BL		00416599
Инструмент за изваждане на блокирала боркорона с BS-накрайник, DD-EXT-BS		00416600
Колела за статив DD-HD30-W		00305541
Колела за статив DD-BW		00232228

4

Перфектната боркорона за всеки уред и приложение

Предимства на боркороните на Хилти

- Уникална Хилти система със сменяеми модули за оптимизиране на разходите
- Лазерно заварени сегменти
- Оптимизирана „покривна“ геометрия на сегментите за лесно започване на пробиването
- Максимална производителност благодарение на съгласуване на типа на сегментите с мощността на машината
- Ясна система на обозначаване на типа на боркороната, която позволява лесен избор на най-подходящата боркорона
- Широк стандартен диапазон покриващ най-често срещаните приложения
- Широк спектър от боркорони и за нестандартни приложения
- Безплатни консултации на място на обекта



Цветовете схема на Хилти за обозначаване на боркороните

Ниско абразивни материали	Твърди бетони и природни камъни.		Универсални 
Средно твърди материали Абразивни материали	Плътни тухли, бетони с якост в обхвата B25-B35, асфалт, пресен бетон и др.		
Много твърди материали	Двойно изпечени тухли, стомана, гранит и бетони с високо съдържание на кварц, базалт и др.		

Класификация на материалите	Значение на пиктограмите	Класификация по мощност
 Армиран бетон	 Стативно	 Станд. мощност 1.3 – 2.2 kW DD 110-W, DD 110-D, DD 130, DD 150-U
 Тухли	 Ръчно	 Станд. мощност 1.3 – 2.2 kW DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
 Природни камъни	 С водно охлаждане	 Станд. мощност 2.2 – 3.5 kW DD 200, DD 350, DD 250 old
 Асфалт	 Не използвай ...	 Мощни 3.0 – 6.0 kW DD 500, DD 750
 Плочки		
 Стомана	 Водно и сухо	

Диамантни боркорони за средно мощни и мощни машини, водно стативно пробиване, 25-500 мм

Без монтиран накрайник, с опция за сменяем модул

Характеристики:

- Лазерно заварени сегменти
- „Покривни“ сегменти за лесно започване
- Хилти BL накрайници за бърза, лесна и без инструментна смяна



Диаметър	Работна дължина	Размер на сегмента	За уреди над 2 kW	Обозначение	Сменяем модул	Арт. номер	Арт. номер
25	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 25/430 H	не	418189	418498
28	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 28/430 H	не	418191	418500
30	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 30/430 H	не	418193	418502
32	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 32/430 H	не	418194	418503
35	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 35/430+ H	да	420879	420933
37	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 37/430+ H	да	420880	420934
40	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 40/430+ H	да	420881	420935
42	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 42/430+ H	да	420882	420936
47	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 47/430+ H	да	420883	420937
52	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 52/430+ H	да	420884	420938
57	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 57/430+ H	да	420885	420939
62	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 62/430+ H	да	420886	420940
67	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 67/430+ H	да	420887	420941
72	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 72/430+ H	да	420888	420943
77	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-B 77/430+ H	да	420889	420945
82	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 82/430+ H	да	420890	420947
87	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 87/430+ H	да	420891	420948
92	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 92/430+ H	да	420892	420950
102	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 102/430+ H	да	420893	420952
107	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 107/430+ H	да	420894	420954
112	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 112/430+ H	да	420895	420956
122	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 122/430+ H	да	420896	420957
132	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 132/430+ H	да	420897	420958
142	430 мм	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 142/430+ H	да	420898	420960
152	430 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 152/430+ H	да	420899	420961
162	430 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 162/430+ H	да	420900	420962
172	430 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 172/430+ H	да	420901	420963
182	430 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 182/430+ H	да	420902	420964
202	430 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 202/430+ H	да	420903	420965
225	430 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 225/430+ H	да	420904	420966
250	430 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 250/430+ H	да	420905	420967
300	450 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 300/450 H	не	418242	418528
350	450 мм	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 350/450 H	не	418244	418529
400	450 мм	24x5x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-B 400/450 H	не	418246	418530
450	450 мм	24x5x10 мм	DD350, DD500	DD-B 450/450 H	не	418248	418531
500	450 мм	24x5x10 мм	DD350, DD500	DD-B 500/450 H	не	418250	418532

Сменяеми модули



Диаметър	Размер на сегмента	За уреди над 2 kW	Обозначение	Арт номер	Арт номер
35	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 35 H	420906	420968
37	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 37 H	420907	420969
40	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 40 H	420908	420970
42	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 42 H	420909	420971
47	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 47 H	420910	420972
52	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 52 H	420911	420973
57	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 57 H	420912	420974
62	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 62 H	420913	420975
67	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 67 H	420914	420976
72	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 72 H	420915	420977
77	24x3.6x10 мм	DD200, DD350	DD-CM 77 H	420916	420978
82	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 82 H	420917	420979
87	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 87 H	420918	420980
92	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 92 H	420919	420981
102	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 102 H	420920	420982
107	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 107 H	420921	420983
112	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 112 H	420922	420984
122	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 122 H	420923	420986
132	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 132 H	420924	420987
142	24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 142 H	420925	420988
152	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 152 H	420926	420989
162	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 162 H	420927	420990
172	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 172 H	420928	420991
182	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 182 H	420929	420992
202	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 202 H	420930	420993
225	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 225 H	420931	420994
250	24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-CM 250 H	420932	420995

Диамантни боркорони за средно мощни и мощни машини, водно стативно пробиване, 52-500 мм

С монтиран BS (1 1/4" UNC) накрайник, без опция за сменяем модул

Характеристики:

- Лазерно заварени сегменти
- „Покривни“ сегменти за лесно започване

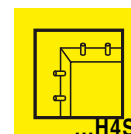
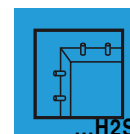


Диаметър	Работна дължина	Размер на сегмента	За уреди над 2 kW	Обозначение	Арт. номер	Арт. номер
52	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 52/450 H	418403	418533
57	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 57/450 H	418404	418534
62	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 62/450 H	418405	418535
67	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 67/450 H	418406	418536
72	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 72/450 H	418407	418537
77	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 77/450 H	418408	418538
82	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 82/450 H	418409	418539
87	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 87/450 H	418410	418540
92	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 92/450 H	418411	418541
102	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 102/450 H	418412	418542
107	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 107/450 H	418413	418543
112	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 112/450 H	418414	418544
122	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 122/450 H	418415	418545
132	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 132/450 H	418416	418546
142	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 142/450 H	418417	418547
152	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 152/450 H	418418	418548
162	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 162/450 H	418419	418549
172	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 172/450 H	418420	418550
182	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 182/450 H	418421	418551
202	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 202/450 H	418422	418552
205	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 205/450 H		418553
225	450 мм	24x3.6x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 225/450 H	418423	418554
250	450 мм	24x4.3x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 250/450 H	418424	418555
300	450 мм	24x4.3x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 300/450 H	418425	418556
350	450 мм	24x4.3x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 350/450 H	418426	418557
400	450 мм	24x4.3x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 400/450 H	418427	418558
450	450 мм	24x4.3x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 450/450 H	418428	418559
500	450 мм	24x4.3x10 мм	над 2.0 kW	DD-BS 500/450 H	418429	418560

Единични сегменти за смяна

Характеристики:



- „Покривни“ сегменти за лесно започване

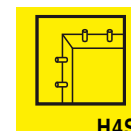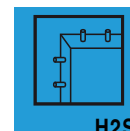

Диаметър	Работна дължина	Размер на сегмента	За уреди над 2 kW	Обозначение	Арт. номер	Арт. номер
35-37		24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 35-37	420843	420867
40-42		24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 40-42	420844	420868
47		24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 47	420845	420869
52-57		24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 52-57	420846	420870
62-72		24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 62-72	420847	420871
77-92		24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 77-92	420848	420872
102-122		24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 102-122	420849	420873
132-162		24x3.6x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 132-162	420850	420874
172-205		24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 172-205	420851	420875
225-250		24x4.3x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 225-250	420852	420876
300-600		24x5x10 мм	DD200, DD350, DD500	DD-SS 300-600	420853	420878

Диамантни боркорони за стативно водно пробиване, Р-линия за машини с мощност 1.3 до 2.2 kW, 12-205 мм

- Характеристики:
- Хилти VI+ накрайник за безинструментна смяна
 - Лазерно заварени сегменти
 - „Покривни“ сегменти за лесно започване
 - Уникална Хилти система от сменяеми модули за диаметри над 35 мм

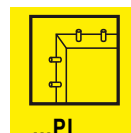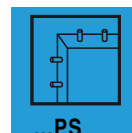

Боркорони с 320 мм работна дължина

Диаметър	Работна дължина	Размер на сегмента	За уреди 1.3 до 2.2 kW	Обозначение	Сменяем модул	Арт номер	Арт номер
12	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150	DD BI 12/320	не	-	2015350
14	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150	DD BI 14/320	не	-	2015352
16	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150	DD BI 16/320	не	-	2015354
18	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150	DD BI 18/320	не	-	2015355
20	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150	DD BI 20/320	не	-	2015357
22	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150	DD BI 22/320	не	-	2015359
24	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150	DD BI 24/320	не	-	2015360
25	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD BI 25/320	не	2015433	2015361
28	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD BI 28/320	не	2015435	2015363
30	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD BI 30/320	не	2015437	2015365
32	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD BI 32/320	не	2015438	2015366
35	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 35/320+...	да	2015440	2015368
37	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 37/320+...	да	2015441	2015369
40	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 40/320+...	да	2015442	2015370
42	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 42/320+...	да	2015443	2015371
47	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 47/320+...	да	2015444	2015372
52	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 52/320+...	да	2015445	2015373
57	320 мм	24x3x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 57/320+...	да	2015446	2015374
62	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 62/320+...	да	2015447	2015375
67	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 67/320+...	да	2015448	2015376
72	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 72/320+...	да	2015449	2015377
77	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 77/320+...	да	2015450	2015378
82	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 82/320+...	да	2015451	2015379
92	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 92/320+...	да	2015452	2015380
102	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 102/320+...	да	2015453	2015381
107	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 107/320+...	да	2015454	2015382
112	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 112/320+...	да	2015455	2015383
122	320 мм	24x3.5x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 122/320+...	да	2015456	2015384
132	320 мм	24x3.8x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 132/320+...	да	2015457	2015385
142	320 мм	24x3.8x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 142/320+...	да	2015458	2015386
152	320 мм	24x3.8x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 152/320+...	да	2015459	2015387
162	320 мм	24x3.8x8 мм	DD120, DD130, DD150, DD160	DD B 162/320+...	да	2015460	2015388

За всички боркорони е необходим съответният накрайник





За Хилти мотори – DD 100, DD 120, DD 130, DD 150-U и DD 160 е необходим VI+ накрайник, арт. номер: 236120

За не Хилти мотори с 1 1/4" UNC патронник е необходим BS накрайник, арт. номер: 286794

За не Хилти мотори с 1/2" вътрешна резба е необходим BR накрайник, арт. номер: 236121





Р-линия за машини с мощност 1.3 до 2.2 kW, 12-205 мм

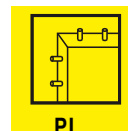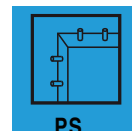

Боркорони с 430 мм работна дължина

Диаметър	Работна дължина	Размер на сегмента	За уреди 1.3 до 2.2 kW	Обозначение	Сменяем модул	Арт номер	Арт номер
35	430 мм	24x3x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 35/430+...	да	2015461	2015389
37	430 мм	24x3x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 37/430+...	да	2015462	2015390
40	430 мм	24x3x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 40/430+...	да	2015463	2015391
42	430 мм	24x3x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 42/430+...	да	2015464	2015392
47	430 мм	24x3x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 47/430+...	да	2015465	2015393
52	430 мм	24x3x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 52/430+...	да	2015466	2015394
57	430 мм	24x3x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 57/430+...	да	2015467	2015395
62	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 62/430+...	да	2015468	2015396
67	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 67/430+...	да	2015469	2015397
72	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 72/430+...	да	2015470	2015398
77	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 77/430+...	да	2015471	2015399
82	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 82/430+...	да	2015472	2015400
87	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 87/430+...	да	2015473	2015401
92	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 92/430+...	да	2015474	2015402
102	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 102/430+...	да	2015475	2015403
112	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 112/430+...	да	2015476	2015404
122	430 мм	24x3.5x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 122/430+...	да	2015477	2015405
132	430 мм	24x3.8x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 132/430+...	да	2015478	2015406
142	430 мм	24x3.8x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 142/430+...	да	2015479	2015407
152	430 мм	24x3.8x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 152/430+...	да	2015480	2015408
162	430 мм	24x3.8x8 мм	DD130, DD150, DD160	DD B 162/430+...	да	2015481	2015409
182	430 мм	24x4x8 мм	DD160	DD B 182/430+...	да	2015482	2015410
202	430 мм	24x4x8 мм	DD160	DD B 202/430+...	да	2015483	2015411
205	430 мм	24x4x8 мм	DD160	DD B 205/430+...	да	2015484	2015412

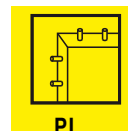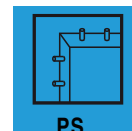

Сменяеми модули

Диаметър	Размер на сегмента	За уреди 1.3 до 2.2 kW	Обозначение	Арт номер	Арт номер
35	24x3x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 35	2015534	2015509
37	24x3x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 37	2015535	2015510
40	24x3x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 40	2015536	2015511
42	24x3x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 42	2015537	2015512
47	24x3x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 47	2015538	2015513
52	24x3x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 52	2015539	2015514
57	24x3x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 57	2015540	2015515
62	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 62	2015541	2015516
67	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 67	2015542	2015517
72	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 72	2015543	2015518
77	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 77	2015544	2015519
82	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 82	2015545	2015520
87	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 87	2015546	2015521
92	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 92	2015547	2015522
102	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 102	2015548	2015523
107	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 107	2015549	2015524
112	24x3.5x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 112	2015550	2015525
122	24x3.8x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 122	2015551	2015526
132	24x3.8x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 132	2015552	2015527
142	24x3.8x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 142	2015553	2015528
152	24x3.8x8 мм	DD120, DD150, DD160	DD-CM 152	2015554	2015529
162	24x4x8 мм	DD150, DD160	DD-CM 162	2015555	2015530
182	24x4x8 мм	DD160	DD-CM 182	2015556	2015531
202	24x4x8 мм	DD160	DD-CM 202	2015557	2015532
205	24x4x8 мм	DD160	DD-CM 205	2015558	2015533

Диамантни боркорони за ръчно, водно пробиване в армиран бетон, 8 – 161 мм

- Характеристики:
- Лазерно заварени сегменти
 - „Покривна“ конструкция на сегментите за лесно започване на пробиването
 - Тънкостенни тръби за диаметри 36-161 мм




Диаметър	Работна дължина	Височина на сегмента	Уред	Обозначение	Арт номер
8	200	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 8/200 HWC	361411
10	200	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 10/200 HWC	361412
12	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 12/320 HWC	361413
14	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 14/320 HWC	361415
16	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 16/320 HWC	361417
18	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 18/320 HWC	361418
20	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 20/320 HWC	361420
22	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 22/320 HWC	361422
24	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 24/320 HWC	361423
25	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 25/320 HWC	361424
28	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 28/320 HWC	361426
30	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 30/320 HWC	361428
32	320	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 32/320 HWC	361429
36	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 36/350 HWC	361431
41	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 41/350 HWC	361432
46	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 46/350 HWC	361433
51	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 51/350 HWC	361434
56	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 56/350 HWC	361435
61	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 61/350 HWC	361436
66	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 66/350 HWC	361437
71	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 71/350 HWC	361438
76	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 76/350 HWC	361439
81	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 81/350 HWC	361440
86	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 86/350 HWC	361441
91	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 91/350 HWC	361442
101	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 101/350 HWC	361443
111	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 111/350 HWC	361444
121	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 121/350 HWC	361445
131	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 131/350 HWC	361446
141	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 141/350 HWC	361447
151	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 151/350 HWC	361448
161	350	8 мм	DD110-W, DD150-U	DD-B 161/350 HWC	361449

За всички боркорони трябва допълнително накрайник 376196

Боркорони за сухо, ръчно пробиване в зидария, 37 – 162 мм

- Характеристики:
- Лазерно-заварени сегменти
 - Уникална Хилти система от сменяеми модули за диаметри над 52 мм

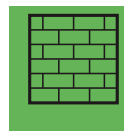

Диаметър	Работна дължина	Височина на сегмента	Уред	Обозначение	См. модул	Арт номер
37	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 37/320 HDMU	не	39485
42	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 42/320 HDMU	не	39486
52	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 52/320 HDMU	да	39487
67	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 67/320 HDMU	да	39488
77	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 77/320 HDMU	да	323930
87	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 87/320 HDMU	да	39489
92	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 92/320 HDMU	да	232931
102	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 102/320 HDMU	да	39490
112	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 112/320 HDMU	да	39491
122	320	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 122/320 HDMU	да	39492
132	280	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 132/280 HDMU	да	39493
152	180	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 152/180 HDMU	да	39494
162	180	8 мм	DD110-D, DD150-U	DD-B 162/180 HDMU	да	39495

Хидравлична система за диамантно пробиване DD 750-HY / D-LP 15

11 kW мощна система за отвори в армиран бетон от 55 до 750 мм



Приложения

- Отвори с големи диаметри
- Дълбочинни пробивания
- Серийни пробивания и пробивания под вода

Предимства

- Модулна система
- Позволява да я окомплектовате съгласно вашите нужди
- Широк спектър от приложения
- Пробивания под вода
- Пробивания с голяма дълбочина
- Отвори с големи диаметри

Технически данни

	DD 750-HY	D-LP 15
Мощност	11 kW	15 kW
Мин. консумиран ток	-	16 A
Макс. консумиран ток	-	32 A
Честота на захранването	-	50 Hz
Захранване	400 V	3 x 400 V AC
IP клас на защитеност	-	IP 54
Макс. въртящ момент	710 Nm	-
Диапазон на 1 скорост	300 - 750 мм	-
Диапазон на 2 скорост	152 - 300 мм	-
Диапазон на 3 скорост	77 - 152 мм	-
Диапазон на 4 скорост	52 - 112 мм	-
Мин. дебит на водата	-	5 л/мин
Макс. дебит на маслото	60 л/мин	45 л/мин
Максимално налягане	170 bar	190 bar
Дистанционно управление	-	хидравлично
Тегло	20 кг	113 кг



Поръчка

Обозначение	Съдържание	Арт. номер
Хидравлична диамантно-пробивна система DD 750-HY 20/ BA-6	В пълен комплект: мотор, статив и комплект инструменти	00371321
Хидравличен агрегат D-LP 15	Хидравличен агрегат	00039189

Системата DD 750-HY може да се задвижва от Хилти хидравлични агрегати D-LP 15, D-LP 32 или други хидравлични агрегати с дебит 40 л/мин. и налягане 170 bar.



За техническа консултация и избор на диск моля, обадете се на клиентско обслужване.
Диамантни дискове и принадлежности

Стр. 99

Хидравлична система за рязане DS-TS 22 / D-LP 15

Модулна система с най-добрата производителност в класа си



Приложения

- Професионална употреба за направа на отвори за врати прозорци и др.
- Пезпроблемно извършване на плътни срезове във всички посоки
- Рязане под наклон и под ъгъл
- Армиран бетон с дълбочина до 53 см
- Зидария и камък

Предимства

- Много здрава и надеждна система
- Автоматичен носач на предпазния щит
- Вграден в режещото рамо хидравличен мотор мотор за по-ефикасно предаване на мощността
- Прецизна, компактна и лесна за работа

Технически данни

	DS-TS 22	D-LP 15
Мощност	11 kW	15 kW
Мин. консумиран ток	-	16 A
Макс. консумиран ток	-	32 A
Честота на захранването	-	50 Hz
Захранване		3 x 400 V AC
IP клас на защитеност	-	IP 54
Диаметър на диска	600 - 1200 мм	-
Макс. дебелина на рязане	530 мм	-
Мин. дебит на водата	4 л/мин	5 л/мин
Макс. дебит на маслото	45 л/мин	45 л/мин
Максимално налягане	180 bar	190 bar
Дистанционно управление	да	хидравлично
Тегло	27 кг	113 кг

4


Поръчка

Обозначение	Съдържание	Арт. номер
Хидравличен агрегат D-LP 15 415V	Хидравличен агрегат	00039189
Хидравлична стенорезна система D-LP 15 / DS-TS 22	Агрегат, режеща глава, дистанционно управление, комплект хидравлични маркучи, предпазен щит за 800 мм, 2 м. водещи шини с пети, комплект инструменти	00039181



За техническа консултация и избор на диск моля, обадете се на клиентско обслужване.
Диамантни дискове и принадлежности

Стр. 99

Електрическа стенорезна система DST 10-E

Лека, гъвкава и производителна



Приложения

- Изрязване или разширяване на отвори за врати и прозорци
- Рязане на тесни и трудно достъпни места

Предимства

- Уникална система за работа само от един човек при по-малки до средни по тежест приложения
- Изключително компактна система – без отделен електронен блок
- Максимална производителност при 16 A захранване – възможност за рязане в дълбочини до 38 см
- Лесни и бързи транспорт и монтаж благодарение на транспортната количка и вградената електроника
- Сертифициране за безопасна работа от независима агенция

Технически данни

	DST 10-E
Консумирана мощност	11 kVA
Полезно отдадена мощност S1	7.5 kW
Мин. мощност на генератор	20 kVA @ 16 A
Захранване	380 - 480 V
Предпазител	16 A
Честота на захранването	50 / 60 Hz
Обороти	160 - 1275 rpm
Работа с дискове	600 - 900 мм
Макс. диаметър за започване	800 мм
Макс. Дълбочина на рязане	380 мм
Тегло на режещата глава	32 кг
Размери	365 x 400 x 350 мм
IP клас на защитеност	IP 65



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Система DST 10-E 3x400V PR	Транспортна количка, режеща глава, дистанционно управление, комплект инструменти, предпазен щит 900 мм, 4 пети за шини, двоен конус за шини, 3 ексцентрични болта, транспортен контейнер	00430565
Система DST 10-E 3x400V EC	Режеща глава, дистанционно управление и транспортен контейнер	00430573



За техническа консултация и избор на диск моля, обадете се на клиентско обслужване.
Диамантни дискове и принадлежности

Стр. 99

Електрическа стенорезна система DS TS20-E

Нов стандарт при диамантното рязане



Приложения

- Рязане и разширяване на отвори за врати, прозорци, на по-малки стени и др.
- Корекции на фасади, разделяне на стени и зидове и др.
- Безпроблемни плътни срезове при всички положения
- Контролирано разрушаване на стомано бетонови конструкции

Предимства

- Най-високата в класа си производителност при рязане на дълбочини до 53 см благодарение на високо-честотния електрически мотор, автоматичен, плавен и безстепенен контрол и регулиране на скоростта
- Опростено дистанционно с ясен, лесен за разчитане екран и система за показване на грешки.
- Система с малко тегло и практична количка за удобен транспорт
- Отговаряща на всички изисквания по техника на безопасност и сертифицирана от независима техническа институция

Технически данни

	DS-TS 20-E
Консумирана мощност	19 kW
Консумиран ток	16/25/32 A
Предпазители	16/25/32 A
IP клас на защитеност	IP 65
Тегло на захранването	39 кг
Захранване на дист. у-е.	24 V
Дефекто токова защита	30 mA
Минимален дебит на водата	4 л/мин
Мощност на генератора	20 kVAx16 A /40 kVAx32

4



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Система DS TS 20-E 3x400v	DS TS 20 режеща глава, захранващ блок, дистанц. у-е, захранващи и управляващи кабели, маркуч за вода, 32 A куплунг, комплект инструменти за DS TS, транспортна количка	00284802
Комплект принадлежности DS TS	Транспортна количка, предпазен шит 900 мм, 4 пети за шини, двоен конус за шини, 3 ексцентрични болта, комплект инструменти и транспортен контейнер	00284805



За техническа консултация и избор на диск моля, обадете се на клиентско обслужване.
Диамантни дискове и принадлежности

Стр. 99

Хидравлична стенорезна система D-LP 32 / DS-TS 32

Най-мощната хидравлична стенорезна система



Приложения

- Професионално рязане на зидария и камъни
- Направа на отвори за прозорци, врати и др.
- Контролирано разрушаване
- Срезове плътно до основата
- Рязане под ъгъл и наклон
- Армиран бетон до 73 см

Предимства

- Хидравличен агрегат с дистанционно управление
- Мощна, здрава и надеждна
- Компактна и мобилна
- Лесна за работа и поддръжка

Технически данни

	DS-TS 32	D-LP 32
Мощност	-	43 kW
Мин. консумиран ток	-	32 A
Макс. консумиран ток	-	63 A
Честота на захранването	-	50 Hz
Захранване		3 x 400 V AC
IP клас на защитеност	-	IP 54
Диаметър на диска	800 - 1600 мм	-
Макс. дебелина на рязане	730 мм	-
Мин. дебит на водата	4 л/мин	7 л/мин
Макс. дебит на маслото	100 л/мин	100 л/мин
Максимално налягане	-	200 bar
Дистанционно управление	да	електрическо
Тегло	36 кг	220 кг



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Система D-LP 32/ DS-TS 32	Пълен комплект, готов за работа: агрегат, режеща глава, дистанционно управление, хидравлични маркучи, предпазен щит 900 мм, 2 бр. 1 м шини, комплект инструменти	00039122




За техническа консултация и избор на диск моля, обадете се на клиентско обслужване.
Диамантни дискове и принадлежности

Стр. 99

Перфектният диск за всякакъв вид основи за рязане.

Премиум Equidist технология C-...


- Точно подредени диаманти в сегментите
- Подходящи за всякакъв вид бетони
- Бързо рязане и дълъг живот

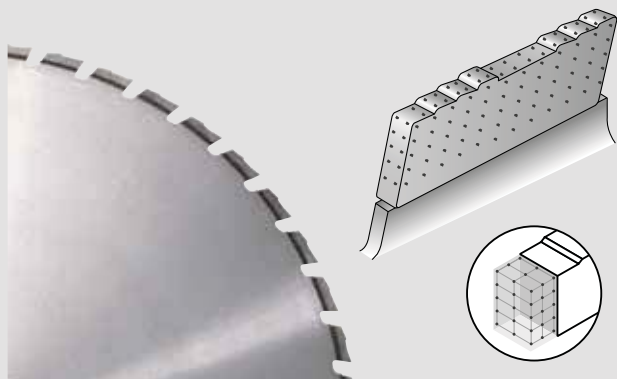

C-

Стандартни сегменти CS-, CM-, CH-

- Диаманти, позиционирани по ръба на сегментите
- Спецификации за мек, твърд и много твърд бетон
- Добър баланс между скорост на рязане и живот

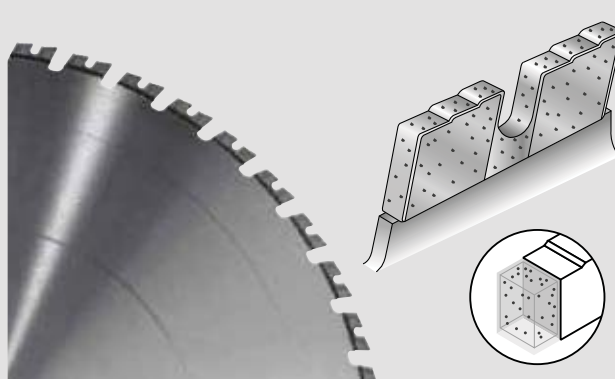

CS-

CM-

CH-

Лазерно заварени сегменти за най-добра връзка на сегмента с основната плоча

Сандвич сегменти за постоянна ширина на сегмента през целия му живот

Закалени и лазерно изрязани основни плочи на дисковете за по-голяма здравина и стабилност при рязане

Спецификация	Характеристики на рязане	Тип на бетона	Армировка
CS-	Бързо рязане	мек	Висока
CM-	Добър баланс между скорост на рязане и живот на острието	средно твърд	Нормална
CH-	Специално за много твърд бетон	твърд	Нормална
C-	Бързо рязане, дълъг живот	от мек до твърд	Висока

Правилният диск за всяка машина



Машина	DST 10-E		DS TS20-E		DS TS22		DS TS32	
Материал								
Армиран бетон	CS-10E	CM-10E	CS-20E	CM-20E	CS-M	CM-M	CS-H	CM-H
	C-10E		C-20E		C-M		C-H	

Максимална дълбочина на среза при различните диаметри и машини

Диаметър на диска (мм)	DS TS5-E	DST 10-E	DS TS20-E	DS TS22	DS TS32
500	18	–	–	–	–
600	23	23	23	23	23
650	–	25	25	25	25
700	28 *	28	28	28	28
745	30	–	–	–	–
750		31	31	31	31
800		33 *	33 *	33 *	33
900		38	38	38	38 *
1000			43	43	43
1200			53	53	53
1500					68
1600					73

* максимален първоначален диаметър без предварителен срез

Забележимо по-тихи - Хилти „silent“ дискове

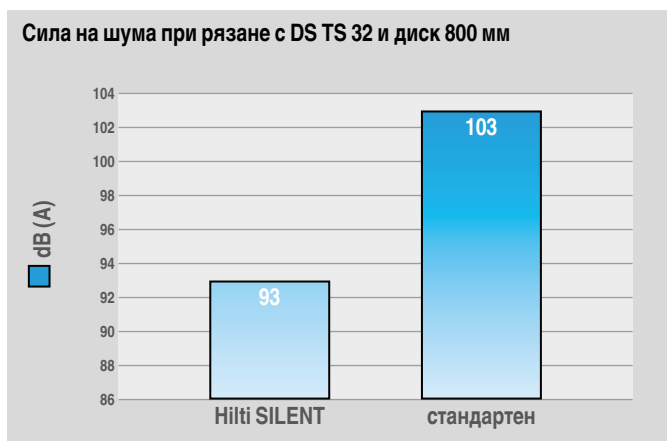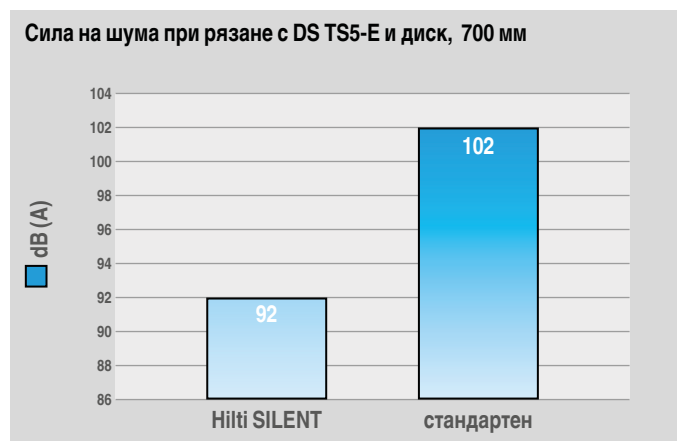

Увеличение или намаляване с 10 dB (A) се приема като двойно увеличаване или намаляване.

Диамантни дискове за електрически стенорезни машини

Диаметър	Брой сегменти	Размер на сегмента	за DS-TS 5-E	CS-5E	CM-5E	CH-5E
				Арт Номер	Арт Номер	Арт Номер
500 мм	30	40 x 4 x 12 мм	DS-BT 500...	273601	273605	273612
600 мм	36	40 x 4 x 12 мм	DS-BT 600...	273602	273606	273613
700 мм	41	40 x 3.8 x 12 мм	DS-BT 700...	273603	273607	273614
745 мм	43	40 x 3.8 x 12 мм	DS-BT 745...	273604	273608	273615

Диаметър	Брой сегменти	Размер на сегмента	за DST 10-E	CS-10E	CM-10E	C-10E
				Арт Номер	Арт Номер	Арт Номер
600 мм	34	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 600 / HI ...	433447	433452	433443
650 мм	37	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 650 / HI ...	433448	433453	433444
800 мм	46	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 800 / HI ...	433449	433454	433445
900 мм	52	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 900 / HI ...	433451	433456	433446

Диаметър	Брой сегменти	Размер на сегмента	за DS-TS 20-E	CS-20E	CM-20E	C-20E
				Арт Номер	Арт Номер	Арт Номер
600 мм	34	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 600 / HI ...	273580	273586	356209
650 мм	37	40 x 5 x 12 мм	DS-BT 650 / HI ...	273581	273587	274808
800 мм	46	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 800 / HI ...	273582	273588	356210
900 мм	52	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 900 / HI ...	273583	273589	416757
1000 мм	55	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 1000 / HI ...	273584	273590	356211
1200 мм	65	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 1200 / HI ...	273585	273591	356212

Диамантни дискове за хидравлични стенорезни машини

Диаметър	Брой сегменти	Размер на сегмента	за DS-TS 22	CS-M	CM-M	C-M
				Арт Номер	Арт Номер	Арт Номер
600 мм	34	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 600 / HI ...	273461	273478	356213
650 мм	37	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 650 / HI ...	273463	273480	356214
700 мм	40	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 700 / HI ...	273465	273482	-
750 мм	43	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 750 / HI ...	273466	273483	-
800 мм	46	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 800 / HI ...	273467	273484	295344
900 мм	52	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 900 / HI ...	273468	273485	295345
1000 мм	55	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 1000 / HI ...	273469	273486	356207
1200 мм	65	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 1200 / HI ...	273470	273487	356208

Диаметър	Брой сегменти	Размер на сегмента	за DS-TS 32	CS-H	CM-H	...
				Арт Номер	Арт Номер	Арт Номер
600 мм	34	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 600 / HI ...	273523	273543	356213
700 мм	40	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 700 / HI ...	273525	273545	-
750 мм	43	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 750 / HI ...	273526	273546	-
800 мм	46	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 800 / HI ...	273527	273547	356214
900 мм	52	40 x 4.7 x 12 мм	DS-BT 900 / HI ...	273529	273549	356215
1000 мм	55	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 1000 / HI ...	273530	273550	356216
1200 мм	65	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 1200 / HI ...	273531	273551	356217
1200 мм	80	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 1200 / HI ...	273532	273552	-
1200 мм	84	40 x 4.5 x 12 мм	DS-BT 1200 / HI ...	273533	273553	-

Компактни системи за рязане с диамантни въжета

DS-WS 10 / DS-WS 10E

Широк спектър от приложения



Приложения

- Малки отвори без надсрезове в ъглите (например за вентилация, климатизация и др.)
- Отрязване на колкни, трегери и др.
- Изрязване или разширяване на отвори за врати и прозорци
- Рязане при труднодостъпни места или места където шума трябва да е сведен до минимум
- Бетон, зидария

Предимства

- Леки и подвижни
- Най-малките и най-леки Хилти системи
- Бързо позициониране (няма части по-тежки от 22 кг)
- Мощни и удобни
- Плавно регулиране на налягането с въздушен цилиндър

Технически данни:

	DS-WS 10 / 10E
Консумирана мощност	10 kW / 11 kW
Агрегат	Хилти D-LP15 или D-LP32
Максимален дебит	50 л/мин
Макс. работно налягане	210 bar
Препоръчано работно налягане	80-120 bar
Обороти	1900 об/мин
IP клас на защитеност	65
Тегло на мотора	69,5 кг
Диаметър на въжето	8 - 12 мм



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Хидравлична система DS-WS 10	Пълен комплект готов за работа	00365424
Електрическа система DS-WS 10E	Пълен комплект готов за работа	00361102



За техническа консултация и избор на въже моля, обадете се на клиентско обслужване.
Диамантни въжета и принадлежности

Стр. 105

Система за рязане с диамантни въжета DS-WS 15

Нов стандарт при рязането с диамантни въжета



Приложения

- Рязане на всичко от силно армиран бетон до каменни зидове
- Възможност за почти неограничени приложения удобно и с максимална ефективност
- За технически разрушавания, премахване на фундаменти, комини и др.
- Рязане на места, изискващи ниско ниво на шума

Предимства

- До 22 kW пикова мощност 15 kW постоянна ефективна мощност с минимално водно охлаждане
- Изисква само 32 A предпазител
- Плавно регулиране на скоростта от пулта за управление
- Плавно регулиране на притиска на въжето за постигане на максимална производителност
- Удобно пускане и спиране на водата от пулта за управление
- Висококачествени диамантни въжета с различни работни дължини
- Заводски монтирани карданни връзки на въжетата за избягване на грешки и максимална сигурност



Технически данни

DS-WS 15	
Консумирана мощност	15 kW
Захранване	400 V
Консумиран ток	25 A
IP клас на защитеност	IP 65
Предпазител	32 A
Мин. количество на вода	5 л/мин
Тегло на двигателната част	266 кг
Генератор	40 kVA

4



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт. номер
Система за рязане с въжета DS WS15 3x400V	Пълен комплект готов за работа и две стойки с направляващи ролки	00365429




За техническа консултация и избор на въже моля, обадете се на клиентско обслужване.
Диамантни въжета и принадлежности

Стр. 105

Перфектното диамантно въже за всеки вид работа

Синтеровани сегменти CS-/CM-/CH-...

 Предварително заточени за бързо и лесно започване




CS

CM+

CH

Повърхностно разположени диаманти

 Решението за специални приложения



Сухо

20% стомана

100% стомана

Спецификациите са съобразени с типа на бетона и мощността на машината

Спецификация	Характеристики на рязане	Тип на бетона	Гъстота на армиране
CS	Бързо рязане	Меки съставки	Висока
CM+	Добър баланс между скорост на рязане и живот	Средни до твърди съставки	Нормална
CH	Специално за много твърд бетон	Твърди съставки	Висока

Подходящото въже за всяка машина

Машины	DS WS10/-E		DS WS15-E		DS W3018-E		DS WSS30	
								
Материали								
Армиран бетон	CS	CM+	CM+	CH	CM+	CH	CM+	CH
Армиран бетон	Сухо		Сухо		Сухо		Сухо	
Силно армиран бетон	20% стомана		20% стомана		20% стомана		20% стомана	
Стомана	100% стомана		100% стомана		100% стомана		100% стомана	

Брой перли на метър въже: CS / CM+ / CH / dry / 20% стомана – 40 перли / 100% стомана – 48 перли

При сухите и 100% стомана: всяка перла е пресована към въжето.

DS-W диамантни въжета


Хилти DS-W диаманти въжета за стенорезни машини

Обозначение		Диаметър на перлите	Брой перли на метър	Арт. номер (100 м)	Арт. номер (1 м)
DS-W 10.5 CS		10.5	40	00384537	00384539
DS-W 10.5 CM+		10.5	44	00439027	00439028
DS-W 10.5 CH		10.5	40	00376631	00376634
DS-W 10.2 20% стомана		10.2	40	00371986	00377830
DS-W 10.8 10% стомана		10.8	40	00371991	00377781
DS-W 10.2 сухо бетон		10.2	48	00425233	00377782

* със заводски монтирани накрайници

4

Принадлежности за диамантни въжета

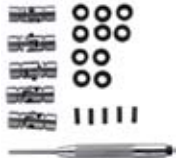Обозначение		Опаковка	Арт. номер
Хидравлични клещи DS-WSTHY За пресоване на накрайниците		1 бр.	00235845
Карданни връзки MV DS-WC Тип бърз монтаж		1 бр.	00340427
Уред за монтаж DS-WMT		1 бр.	00295161
Комплект карданни връзки MV DS-WC Топ бърз монтаж с щифт и О-пръстен		1 бр.	00371383
Щифт DS-WP Резервен, за бърза подмяна		10 бр.	00235842
О-пръстен Поставя се между връзката и перлата		10 бр.	00235844
Втулка DS-WS За свързване двата края на въжето		5 бр.	00235841
Подложка за клещите DS-WJ За смяна при износване		1 бр.	00340426
Ъглошлайф DAG 125-S 230V		1 бр.	00382585

Принадлежности за стенорезни машини

Водещи шини и пети

Обозначение		DD 750-HY	DS-TS5-SE	DST 10-E	D-LP 15/DSTS22	DS TS20-E	D-LP32/DS TS32	DS WS 30	DS WS 10/10-E	DS WS15	Опаковка	Арт. номер
Водеща шина D-R100SI За електрическа стенорезна машина TS5-E			■								1 бр.	00334188
Водеща шина D-R150L За DD-750 HY		■									1 бр.	00310337
Водеща шина D-R230SI За електрическа стенорезна машина TS5-E			■								1 бр.	00334190
Водеща шина DS-R100-L				■	■	■	■				1 бр.	00284808
Водеща шина DS-R200-L				■	■	■	■				1 бр.	00284809
Водеща шина DS-R230-L				■	■	■	■				1 бр.	00284810
Ексцентричен болт DD-EP-ML Болт за свързващия корпус за шини		■		■	■	■	■				1 бр.	00232244
Ексцентричен болт DD-EP-S									■		1 бр.	00232197
Водеща шейна DS-CA5-E			■								1 бр.	00334180
Водеща шейна DD-CA-L cpl		■									1 бр.	00207120
Свързващ корпус D-CO-ML - За удължаване на водещата шина				■	■	■	■				1 бр.	00232241
Дистанционер DD-EA-L/L		■									1 бр.	00255153
Патронник DD-C-BS		■									1 бр.	00232235
Затварящ елемент DS-RF За закачане на вертикална шина				■	■	■	■				1 бр.	00207137
Ограничител DS-ES-L Ограничава движението на режещата глава по водещата шина				■	■	■	■				1 бр.	00371703
Ограничител DS-ESST Ограничава движението на режещата глава по водещата шина			■								1 бр.	00334192
Свързващ елемент D-RCSI			■								1 бр.	00334196
Основна плоча BA3-70		■									1 бр.	00370485
Пета за шина DS-RFIX SI			■								1 бр.	00369106
Пета за шина DS-RF-L За нормален срез				■	■	■	■				1 бр.	00284814
Пета за шина DS-RFP-L За право рязане, за рязане под ъгъл и за рязане на стълби.				■	■	■	■				1 бр.	00284816
Пета за шина DS-RFSI За право рязане, за рязане под ъгъл и за рязане на стълби.			■								1 бр.	00334194
Ръкохватка		■									1 бр.	00009843

Принадлежности за стенорезни машини

Предпазни щитове

Обозначение		DD 750-HY	DS TS5-SE	DST 10-E	D-LP 15/DS TS22	DS TS20-E	D-LP 32/DS TS32	DS WS 30	DS WS 10/10-E	DS WS 15	Опаковка	Арт. номер
Предпазен щит DS-BG16 Предпазен щит за диск с диаметър до 1600 мм за стандартен срез							■				1 бр.	00333883
Предпазен щит DS-BG5-EC За електрическа стенорезна машина TS5-E За рязане под ъгъл			■	■							1 бр.	00334186
Предпазен щит DS-BG5-EF За електрическа стенорезна машина TS5-E За срез плътно до основата			■	■							1 бр.	00334184
Предпазен щит DS-BG5-ES За електрическа стенорезна машина TS5-E Стандартен срез			■	■							1 бр.	00334182
Предпазен щит DS-BGF16S Предпазен щит за диск с диаметър до 1600 мм за срез плътно до основата							■				1 бр.	00256237
Предпазен щит DS-BG 65 Предпазен щит за диск с диаметър до 650 мм за стандартен срез				■	■	■	■				1 бр.	00238000
Странични части комплект DS-BG 80 Странични части за щит за стандартен срез - 2 бр. (диск 600-900 мм)				■	■	■	■				1 бр.	00238003
Странични части комплект DS-BG 120 Странични части за щит за стандартен срез - 2 бр. (диск до 1200 мм)					■	■	■				1 бр.	00238005
Странични части комплект DS-BGF 80 Странични части за щит за срез плътно към основата - 2 бр. (диск 600-900 мм)				■	■	■	■				1 бр.	00238007
Странични части комплект DS-BGF 120 Странични части за щит за срез плътно към основата - 2 бр. (диск 1200 мм)					■	■	■				1 бр.	00238009
Носач за щит DS-BG 80 Централен носач за щит за стандартен срез (диск 600-900 мм)				■	■	■	■				1 бр.	00238002
Носач за щит DS-BG 120 Централен носач за щит за стандартен срез (диск до 1200 мм)					■	■	■				1 бр.	00238004
Носач за щит DS-BGF 80 Централен носач за щит за срез плътно към основата (диск 600-900 мм)				■	■	■	■				1 бр.	00238006
Носач за щит DS-BGF 120 Централен носач за щит за срез плътно към основата (диск до 1200 мм)					■	■	■				1 бр.	00238008

Принадлежности за стенорезни машини

Хидравлични маркучи, кабели, дистанционни клапани, редуктори

Обозначение	DD 750-HY	DS TS5-SE	DST 10-E	D-LP15/DS TS22	DS TS20-E	D-LP 32/DS TS32	DS WS 30	DS WS 10/10-E	DS WS 15	Опаковка	Арт. номер
Система за автоматично движение DD-AF32-HY	■									1 бр.	00258438
Контролен кабел DS TS20-E 10 м 					■					1 бр.	00227922
Захранващ кабел DS TS20-E 10 м 					■					1 бр.	00227921
Удължител DS-RC 10 м			■		■	■				1 бр.	00400768
Колан за дистанционно RC-LP32/TS5-E cpl		■			■	■				1 бр.	00373243
Дистанционно управление DS RC-TS5 -E 		■								1 бр.	00305364
Дистанционно управление DS RC-TS22 Хидравлично дистанционно за D-LP15				■						1 бр.	00310220
Дистанционно управление DST-RC 10			■							1 бр.	00430560
Дистанционно управление DSRC-DS20					■					1 бр.	00284806
Дистанционно управление D RC-LP32						■				1 бр.	00369312
Съединител редуктор	■					■		■		1 бр.	00241632
Съединител редуктор	■					■		■		1 бр.	00241633
Хидравлични маркучи комплект DD-FH4/14-10 Управляващи 				■	■					1 бр.	00221129
Хидравлични маркучи комплект D-PH-58-1.6 Работни 5/8" с работна дължина 1.6 м	■			■						1 бр.	00226393
Хидравлични маркучи комплект D-PH58-10 Работни 5/8" с работна дължина 10 м	■			■				■		1 бр.	00221130
Хидравлични маркучи комплект DS-PH34-10 Работни 3/4" с работна дължина 10 м 						■				1 бр.	00221128
Хидравлични маркучи FH2/14-10 set Комплект 3 маркуча	■									1 бр.	00226406
Хидравлични маркучи FH 1/4 Комплект 5 маркуча				■	■					1 бр.	00258005
Изпускателен клапан PH 3/4 За LP 32						■				1 бр.	00258007
Изпускателен клапан PH 5/8				■						1 бр.	00258006
Хидравлично масло HLP 46				■	■					1 бр.	00221201

Принадлежности за стенорезни машини Принадлежности за закрепване

Обозначение		DD 750-HY	DS TS5-SE	DST 10-E	D-LP 15/DS TS22	DS TS 20-E	D-LP 32/DS TS32	DS WS 30	DS WS 10/10-E	DS WS 15	Опаковка	Арт. номер
Шпиндел M16 cpl		■									1 бр.	00220941
Шпиндел DD-CS M12S-SM								■	■	■	1 бр.	00251830
Носач за срез плътно до основата				■	■	■	■				1 бр.	00242375
Ключ за срез плътно до соновата				■	■	■	■				1 бр.	00242372
Дорник HSD-G M12 1/2"X50			■	■	■	■	■	■	■	■	1 бр.	00243743
Дорник HSD-G M16 5/8"X65		■									1 бр.	00243744
Ключ SW10 nero					■						1 бр.	00221193
Ключ SW19			■	■	■	■	■	■	■	■	1 бр.	00221189
Стоманен клин 130X70X20X2			■	■	■	■	■	■	■	■	1 бр.	00041910
Външен фланец				■	■	■	■				1 бр.	00242054
Фланец за плътен срез комплект DS-FCA-110				■	■	■	■				1 бр.	00258436
Допълнителен фланец за плътен срез DS-FCA-110FF				■	■	■	■				1 бр.	00307188
Помпа		■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 бр.	00060579
Монтажен комплект DS TS			■		■	■	■				1 бр.	00308870
Монтажен комплект DS WS								■	■	■	1 бр.	00339300
Монтажен комплект DS TS5-E			■								1 бр.	00334159
Монтажен комплект DST-TS10				■							1 бр.	00430580
Монтажен комплект DS TS						■					1 п з	00284842
Комплект принадлежности DS-TS Съдържа: 1 бр. предпазен щит до диаметър 900 м, 4 бр. пети, 1 свързващ елемент, 3 ексцентрични болта, 1 транспортна количка						■					1 бр.	00284805
Монтажен комплект DD M12 L			■	■	■	■	■	■	■	■	1 бр.	00409279
Монтажен комплект DD M16		■									1 бр.	00409303
Гайка DD-CN-SML		■						■	■	■	1 бр.	00251834
Щепсел 32A 400V					■	■					1 бр.	00356606

Принадлежности за въжерезачки

Обозначение		DS WS 30	DS WS 10/10-E	DS WS 15	Опаковка	Арт. номер
Приспособление за вертикално рязане DS-WSVC				■	1 бр.	00339312
Потъващи ролки DSW-PW		■		■	1 бр.	00365428
Стойка с ролки DSW-SPP		■	■	■	1 бр.	00365427
Водеща ролка DS-WSW 140 Водеща ролка Ø 140				■	1 бр.	00340621
Водеща ролка DS-WSW 200 Водеща ролка Ø 200			■	■	1 бр.	00314374
Освобождаващо колело DS-WSRW		■	■	■	1 бр.	00315834
Събиращо колело DS-WSWS200 Събиращо колело Ø 200				■	1 бр.	00340620
Събиращо колело DS-WSWS280 Събиращо колело Ø 280				■	1 бр.	00339316
Двигателно колело DS-WSW 500		■			1 бр.	00314373
Двигателно колело DS-WSWD 280			■	■	1 бр.	00339315

Принадлежности за въжерезачки продължение

Обозначение		DS WS 30	DS WS10/10-E	DS WS 15	Опаковка	Арт. номер
Предпазен щит DSW-WG		■	■	■	1 бр.	00365426
Водоподаване			■		1 бр.	00357083
Водоподаване късо		■	■	■	1 бр.	00339379
Водоподаване		■	■	■	1 бр.	00356700
Водоподаване дълго		■	■	■	1 бр.	00339307
Маркуч за компресора 1 м сrI			■	■	1 бр.	00357080
Маркуч за компресора 7 м сrI			■	■	1 бр.	00357081
Маркуч 10 м сrI		■	■	■	1 бр.	00357082
Y-образна връзка за вода		■	■	■	1 бр.	00339380
Компресор 230V			■	■	1 бр.	00339306
Увеличаване на диапазона DS WS 10			■		1 бр.	00378336
Основна плоча DS WS10			■		1 бр.	00378339
Ъглошлайф DAG 125-S 230V		■	■	■	1 бр.	00382585

Диамантна система за шлифване DG 150

Машината, която проправя пътя за по-голяма производителност



Приложения

- Изглаждане на бетонни повърхности или други минерални материали
- Премахване на издатини и несъвършенства
- Отстраняване на тънки покрития от боя, лепило, гипс, уплътняване, замърсяване или други отпадъци

Предимства

- Безчетков мотор с невероятно дълъг живот
- Изключително бързо шлайфане на бетонови повърхности, первази, кофражни мустаци и естествен камък
- Ефективно премахване на боя и епоксидни покрития от бетон, твърди бетонни основи или замазки
- Няма видими емисии на прах, благодарение на прахуловителната система и индустриалните прахосмукачки Хилти
- Отличен достъп в ъгли и труднодостъпни места

Технически данни

	DG 150
Номинална мощност	2100 W
Номинален ток	9.2 A
Обороти баз натоварване -1	4700 об/мин
Обороти баз натоварване -2	6600 об/мин
Диаметър на диска	150 мм
Размери (ДхШхВ)	270 x 250 x 230 мм
Тегло (ЕРТА)	4.1 кг



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Опаковка	Арт. номер
DG 150 система комплект	Машината DG 150 с DPC 20, в куфар с предпазни очила, ключ за затягане, фланец и гайка (M13)	1 бр.	00369391

Принадлежности и диамантни дискове за сухо шлайфане за DG 150

Принадлежности

Обозначение		Опаковка	Арт. номер
Конвертор DPC 20 230V Преобразува променливия ток от захранването в прав ток за DG 150		1 бр.	00369399
Ламелни уплътнения Уплътнение за защита от прах		1 бр.	00370640
Държач на уплътненията		1 бр.	00370641
Гайка - M 13		1 бр.	00281860
Фланец		1 бр.	00281861
Ключ за затягане		1 бр.	00281871
Куфар DG 150		1 бр.	00369453

4

Дискове за сухо шлайфане с DG 150

Предимства

- Висока скорост на отнемане на материал и дълъг живот
- Висококачествени технически диаманти в сегментите
- Самозаточване през цялото време на работа
- Спецификацията на сегментите е напълно съобразена с техническите особености на системата за шлайфане DG 150 и с различните основи
- Перфектно охлаждане за много дълъг експлоатационен живот

Висока производителност на шлайфане

Още по-бързо шлайфане с ефективното прахоизсмукване и охлаждане. Иновативният дизайн на сегментите осигурява по-бързо отнемане на материал и съответно по-висока производителност.

Принципът на самозаточване и по-голямата контактна повърхност на сегментите осигурява бързото отстраняване на тънки слоеве бои и изключително дългия живот.

Диамантни дискове за шлайфане DG-CW 150 / 6"

Denominazione d'ordine		Бетон	Твърд бетон	Мазилки	Циментови блокове и плочи	Подови замазки	Гранит	Шист, лиска	Епоксидни покрития ≤ 2 mm	Бои, акрилни бои	Остатъци от лепило ≤ 2 mm	Опаковка	Арт. номер
DG-CW 150 / 6" C1 C1x2		■	■	■	■							1 бр. 2 бр.	00224134 00224129
DG-CW 150 / 6" C2 C2x2		■	■	■	■	■	■				■	1 бр. 2 бр.	00285149 00224132
DG-CW 150 / 6" D1 D1x2		■	■	■	■		■					1 бр. 2 бр.	00285147 00224130
DG-CW 150 / 6" A1 A2x2		■		■	■			■				1 бр. 2 бр.	00285145 00224128
DG-CW 150 / 6" B1 B1x2						■			■	■	■	1 бр. 2 бр.	00285148 00224131

- Много добре приложим
- Приложим

Уреди за рязане на канали DCH 180-SL / DC-SE 20

Перфектно изрязване на канали за електро, ВиК и ОВиК инсталации



Приложения

- Бързо и прецизно изрязване на канали за ВиК и ОВиК инсталации.
- Рязане на бетон и зидария.

Предимства

- Регулиране на дълбочината за максимална точност
- Много висока производителност
- Ниска степен на вибрациите
- По-малко умора при работа благодарение на превъзходната ергономична конструкция
- Висока степен на защитеност и удобство при работа
- Перфектно съгласувана система (уред за рязане, прахосмукачка и дискове)
- Удвоява вашата производителност: два успоредни среза с една операция!
- Почти безпрахова работа. Свържете ги към Хилти прахосмукачка VC 20-U / VC 40-U и прахта се изсмуква директно от мястото ѝ на отделяне.
- Smart Power (DCH 180-SL) гарантира постоянна висока производителност дори и при най-тежки условия за работа. Вградената в уреда електронна система за контрол съгласува изходната мощност с материала за рязане и предпазва мотора от претоварване.

Технически данни

	DCH 180-SL	DC-SE 20
Захранване	230 V	230 V
Консумация на ток	12.1 A	9.2 A
Мощност	2600 W	1950 W
Обороти на празен ход	6500 об/мин	7500 об/мин
Диаметър на диска	185 мм	125 мм
Макс. ширина на среза	60 мм	46 мм
Макс. дълбочина на среза	60 мм	40 мм
Дължина за захр. кабел	5 м	5 м
Тегло (ЕРТА)	9.2 кг	6.9 кг
Размери (ДхШхВ) мм	620x275x185	343x207x203



Хилти уреди за изрязване на канали

Поръчка

Обозначение	В комплекта	Опаковка	Арт. номер
Уред за изрязване на канали DCH 180-SL	В комплект с прахозащитна глава и дълбокомер, дистанционни пръстени (3, 6, 2x13 и 21 мм), затягаща гайка, ключ, имбус, ръководство за експлоатация	1 бр.	00212025
Комплект за рязане DCH 230 DLX	DCH 230 уред, преоборудван за рязане на канали, дълбокомер за DCH 230, ъглов накрайник, DC-D230SP-C - 1 бр., DC-D185SP-C - 2 бр., абразивни дискове - 5 бр. и ръководство за експлоатация в Хилти сак.	1 бр.	00410085
Уред за изрязване на канали DC-SE 20	уред DC-SE 20, затягащ ключ, гайка, втулки 3 мм, 6 мм, 13 мм, 21 мм, фланец, уред за отчупване, защитни очила и ръководство за обслужване в удароустойчив куфар	1 бр.	00312267
Комплект за рязане на канали DC-SE 20	уред DC-SE 20, DC-D 125 SP-C - 4 бр., затягащ ключ, гайка, втулки 3 мм, 6 мм, 13 мм, 21 мм, фланец, уред за отчупване, защитни очила и ръководство за обслужване в удароустойчив куфар	1 бр.	02005469

Електрически уреди за рязане с диамантни дискове DCH 300 / DCH 230

Продължават и там, където другите не могат



Приложения

- Почти безпрахово рязане на материали, като напр. армиран бетон, гранитни бордюри, тротоарни плочки, тухли и циментови блокчета.
- Рязане на метални профили, тръби и арматура.
- Предварително изрязване за контролирано разрушаване
- Изрязване и разширяване на отвори за прозорци, врати и шахти.

Предимста

- Рязане в до два пъти по-голяма дълбочина от колкото със стандартни ъглошлайфи.
- Висока степен на защитеност: уреда се води в страни от тялото на работещия с него.
- Маслена баня на механичните предавки.
- Защита от претоварване и прегряване.
- Точно регулиране на дълбочината на сръза чрез дълбокомер (принадлежност).
- Перфектно съгласувани с уреда дискове и принадлежности.

Технически данни

	DCH 300	DCH 230
Диаметър на диска	305 мм	230 мм
Макс. дълбочина на рязане	120 мм	85 мм
Консумирана мощност	2600 W	2600 W
Ел. ограничение на оборотите (об/мин.)	4900	6500
Контрол на скоростта	SmartPower	SmartPower
Размери (ДхШхВ)	705x240x235	670x240x210
Тегло (ЕРТА)	9.4 кг	8.6 кг

4



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Арт.номер
Електрически уред за рязане DCH 300	В комплект с: един затягащ фланец (60 мм диам.), 1 подложен фланец (60 мм диам.), 1 затягаща гайка (M16 x 1,5), 1 ключ (24/10 мм AF), 1 имбус (6,1 мм AF), ръководство за експлоатация	00212029
Комплект за рязане DCH 300 DLX	DCH 300 уред, дълбокомер, ъглов накрайник, DC-D300SP-C - 1 бр., DC-D300SP-M - 1 бр. и ръководство за експлоатация в Хилти куфар.	00410084
Електрически уред за рязане DCH 230	В комплект с: един затягащ фланец (41 мм диам.), с О-пръстен, 1 затягаща гайка (M14), 1 ключ (24/10 мм AF), 1 имбус (6,1 мм AF), ръководство за експлоатация	00212029
Електрически уред за рязане DCH 230 DLX	DCH 230 уред, преоборудване за рязане на канали, дълбокомер за DCH 230, ъглов накрайник, DC-D230SP-C - 1 бр., DC-D185SP-C - 2 бр., абразивни дискове - 5 бр. и ръководство за експлоатация в Хилти сак.	00410085

Ръчни машини с двутактов мотор DSH 700 и DSH 900

За приложения в общото и инфраструктурно строителство. Бързо и лесно рязане при работа на открито



Приложения

- Рязане на бордюри и павеа
- Рязане на отводнителни шахти, канали и тръби
- Изрязване на малки отвори и разрушавания
- Рязане на асфалт
- Рязане на метали

Предимства

- Висока производителност
- Автоматично повишаване на мощността при необходимост
- Хилти дискове: по-малко съпротивление, по-висока производителност
- Ниски оперативни разходи
- Минимални вибрации в областта на ръцете
- По-дълги междурементни интервали и живот

Технически данни

	DSH 700	DSH 900
Кубатура на мотора	68.7 cm ³	87 cm ³
Мощност	3.5 kW	4.3 kW
Диам. на диска	350 мм	400 мм
Макс. дълбочина	125 мм	150 мм
Вибрации на ръката предна/задна дръжка	4.7 / 5.0 м/сек ²	5.2 / 6.5 м/сек ²
Диаметър на отвора	20/25,4 мм	20/25,4 мм
Тегло	11.5 кг	11.9 кг
Размери (ДхШхВ)	808x261x434 мм	856x261x466 мм



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Опаковка	Арт. номер
DSH 700 35 Ръчна бензинова машина	Машина, комплект инструменти, комплект резервни части, монтирано водоподаване, ръководство за експлоатация	1 бр.	00387104
DSH 900 40 Ръчна бензинова машина	Машина, комплект инструменти, комплект резервни части, монтирано водоподаване, ръководство за експлоатация	1 бр.	00387106



За техническа консултация и избор на диск моля, обадете се на клиентско обслужване.
Диамантни дискове

Стр. 118

Принадлежности:

Обозначение:			DSH 700 30/35	DSH 900 35/40	Минимално количество за поръчка	Арт. номер:
DSH Подова количка Количка за рязане на под			■	■	1 бр.	00365825
DSH комплект резервни части 2 x въздушни филтъра, 1 x запалителна свещ, 1 x горивен филтър, 5 x стартерни въжета			■	■	1 бр.	00365602
DSH 1 литър двутактово масло Полусинтетично масло за двутактови мотори с въздушно охлаждане			■	■	1 бр.	00365827
DSH контейнер Метален контейнер с колела за транспорт			■	■	1 бр.	00365828
DWP 10 Кофпомпа За безпрахово рязане			■	■	1 бр.	00365595
Предпазна каска В комплект с шумозаглушители и предпазен щит за лицето			■	■	1 бр.	00267736

Диамантни дискове DC-D C-SP

За максимална производителност при рязане на всякакъв вид бетонови строителни материали



Приложения:

- Рязане и оформяне на армиран бетон, циментови продукти и природни камъни
- За работа с всички ръчни машини за рязане на Хилти (ъглошлийфи, електрически и бензинови резачки)

Предимства:

- Сегменти по Equidist технология за най-висока скорост на рязане и най-дълъг живот на дисковете
- Хилти патентована конструкция на основната плоча на дисковете за по-ниско ниво на шумовете и по-малко вибрации, което дава максимален комфорт при работа

Технически данни:

DC-D C-SP	
Материали за рязане	Армиран бетон
Конструкция на диска	С отделни сегменти
Качество на диска	Висока производителност
Пръстеновидни сегменти	Не
Лазарно заварени сегменти	Да

Диаметър на диска [мм]	Сухо или мокро	Брой на сегментите	Размер на сегментите [мм]	За работа с	Обозначение	Количество за поръчка	Арт. номер
125	Сухо	9	32 x 2.2 x 12	DAG/DCG/DEG 125	DC-D 125/22 C-SP	1 бр.	00425848
125	Сухо	9	32 x 2.2 x 12	DAG/DCG/DEG 125	DC-D 125/22 C-SP (5)	5 бр.	00425849
150	Сухо	12	30 x 2.2 x 12	DEG 600	DC-D 150/22 C-SP	1 бр.	00425854
150	Сухо	12	30 x 2.2 x 12	DEG 600	DC-D 150/22 C-SP (5)	5 бр.	00425855
180	Сухо	12	37 x 2.4 x 12	DAG/DCG 180/700	DC-D 180/22 C-SP	1 бр.	00425860
180	Сухо	12	37 x 2.4 x 12	DAG/DCG 180/700	DC-D 180/22 C-SP (5)	5 бр.	00425861
230	Сухо	15	39 x 2.6 x 12	DAG 230, DCG 230	DC-D 230/22 C-SP	1 бр.	00425866
230	Сухо	15	39 x 2.6 x 12	DAG 230, DCG 230	DC-D 230/22 C-SP (5)	5 бр.	00425867
300	Сухо и мокро	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	DC-D 300/20 C-SP	1 бр.	00425796
300	Сухо и мокро	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	DC-D 300/20 C-SP (5)	5 бр.	00425797
300	Сухо и мокро	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	DC-D 300/25 C-SP	1 бр.	00425802
300	Сухо и мокро	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	DC-D 300/25 C-SP (5)	5 бр.	00425803
305	Сухо	21	38 x 3.2 x 12	DCH 300	DC-D 305/22 C-SP	1 бр.	00425790
305	Сухо	21	38 x 3.2 x 12	DCH 300	DC-D 305/22 C-SP (5)	5 бр.	00425791
350	Сухо и мокро	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/20 C-SP	1 бр.	00425808
350	Сухо и мокро	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/20 C-SP (5)	5 бр.	00425809
350	Сухо и мокро	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/25 C-SP	1 бр.	00425814
350	Сухо и мокро	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/25 C-SP (5)	5 бр.	00425815
400	Сухо и мокро	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	DC-D 400/20 C-SP	1 бр.	00425820
400	Сухо и мокро	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	DC-D 400/20 C-SP (5)	5 бр.	00425821
400	Сухо и мокро	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	DC-D 400/25 C-SP	1 бр.	00425826
400	Сухо и мокро	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	DC-D 400/25 C-SP (5)	5 бр.	00425827

Диамантни дискове DC-D M-SP

За максимална производителност при рязане на широк спектър от тухлени материали



Приложения:

- Рязане и оформяне на широк спектър от тухлени материали
- За работа с всички ръчни машини за рязане на Хилти (ъглошлайфи, електрически и бензинови резачки)

Предимства:

- Сегменти по Equidist технология за най-висока скорост на рязане и най-дълъг живот на дисковете
- Хилти патентована конструкция на основната плоча на дисковете за по-ниско ниво на шумовете и по-малко вибрации, което дава максимален комфорт при работа

Технически данни:

DC-D M-SP	
Материали за рязане	Зидария и абразивни камъни
Конструкция на диска	С отделни сегменти
Качество на диска	Висока производителност
Пръстеновидни сегменти	Не
Лазарно заварени сегменти	Да

4

Диаметър на диска [мм]	Сухо или мокро	Брой на сегментите	Размери на сегментите [мм]	За работа с	Обозначение	Количество за поръчка	Арт. номер
125	Сухо	9	32 x 2.2 x 12	DAG/DCG/DEG 125	DC-D 125/22 M-SP	1 бр.	00425852
125	Сухо	9	32 x 2.2 x 12	DAG/DCG/DEG 125	DC-D 125/22 M-SP (5)	5 бр.	00425853
150	Сухо	12	30 x 2.2 x 12	DEG 600	DC-D 150/22 M-SP	1 бр.	00425858
150	Сухо	12	30 x 2.2 x 12	DEG 600	DC-D 150/22 M-SP (5)	5 бр.	00425859
180	Сухо	12	37 x 2.4 x 12	DAG/DCG 180/700	DC-D 180/22 M-SP	1 бр.	00425864
180	Сухо	12	37 x 2.4 x 12	DAG/DCG 180/700	DC-D 180/22 M-SP (5)	5 бр.	00425865
230	Сухо	15	39 x 2.6 x 12	DAG 230, DCG 230	DC-D 230/22 M-SP	1 бр.	00425870
230	Сухо	15	39 x 2.6 x 12	DAG 230, DCG 230	DC-D 230/22 M-SP (5)	5 бр.	00425871
300	Сухо и мокро	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	DC-D 300/20 M-SP	1 бр.	00425800
300	Сухо и мокро	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	DC-D 300/20 M-SP (5)	5 бр.	00425801
300	Сухо и мокро	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	DC-D 300/25 M-SP	1 бр.	00425806
300	Сухо и мокро	21	38 x 3.2 x 12	DSH 700	DC-D 300/25 M-SP (5)	5 бр.	00425807
305	Сухо	21	38 x 3.2 x 12	DCH 300	DC-D 305/22 M-SP	1 бр.	00425794
305	Сухо	21	38 x 3.2 x 12	DCH 300	DC-D 305/22 M-SP (5)	5 бр.	00425795
350	Сухо и мокро	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/20 M-SP	1 бр.	00425812
350	Сухо и мокро	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/20 M-SP (5)	5 бр.	00425813
350	Сухо и мокро	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/25 M-SP	1 бр.	00425818
350	Сухо и мокро	24	39 x 3.2 x 12	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/25 M-SP (5)	5 бр.	00425819
400	Сухо и мокро	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	DC-D 400/20 M-SP	1 бр.	00425824
400	Сухо и мокро	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	DC-D 400/20 M-SP (5)	5 бр.	00425825
400	Сухо и мокро	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	DC-D 400/25 M-SP	1 бр.	00425830
400	Сухо и мокро	27	39 x 3.2 x 12	DSH 900	DC-D 400/25 M-SP (5)	5 бр.	00425831

Диамантни дискове DC-D UP

Универсални диамантни дискове за рязане на широк спектър от минерални строителни материали



Приложения:

- Рязане и оформяне на широк спектър от минерални строителни материали
- За работа с всички ръчни машини за рязане на Хилти (ъглошлайфи, електрически и бензинови резачки)

Предимства:

- Максимална универсалност - подходящи за почти всички строителни материали като армиран бетон, цитентови и бетонови блокчета, тухли и т.н.
- Висока скорост на рязане и дълъг живот на дисковете

Технически данни:

DC-D UP	
Материали за рязане	Всички видове минерални строителни материали
Конструкция на диска	С отделни сегменти
Качество на диска	Универсална производителност
Пръстеновидни сегменти	Не
Лазарно заварени сегменти	Да

Диаметър на диска [мм]	Сухо или мокро	Брой на сегментите	Размер на сегментите [мм]	За работа с	Обозначение	Количество за поръчка	Арт. номер
125	Сухо	8	38 x 2.5 x 10	DAG/DCG/DEG 125	DC-D 125/22 UP	1 бр.	00425834
125	Сухо	8	38 x 2.5 x 10	DAG/DCG/DEG 125	DC-D 125/22 UP (5)	5 бр.	00425835
150	Сухо	10	38 x 2.5 x 10	DEG 600	DC-D 150/22 UP	1 бр.	00425836
150	Сухо	10	38 x 2.5 x 10	DEG 600	DC-D 150/22 UP (5)	5 бр.	00425837
180	Сухо	12	38 x 2.5 x 10	DAG/DCG 180/700	DC-D 180/22 UP	1 бр.	00425838
180	Сухо	12	38 x 2.5 x 10	DAG/DCG 180/700	DC-D 180/22 UP (5)	5 бр.	00425839
230	Сухо	16	38 x 2.8 x 10	DAG 230, DCG 230	DC-D 230/22 UP	1 бр.	00425840
230	Сухо	16	38 x 2.8 x 10	DAG 230, DCG 230	DC-D 230/22 UP (5)	5 бр.	00425841
300	Сухо и мокро	21	38 x 3 x 10	DSH 700	DC-D 300/20 UP	1 бр.	00425777
300	Сухо и мокро	21	38 x 3 x 10	DSH 700	DC-D 300/20 UP (5)	5 бр.	00425778
300	Сухо и мокро	21	38 x 3 x 10	DSH 700	DC-D 300/25 UP	1 бр.	00425779
300	Сухо и мокро	21	38 x 3 x 10	DSH 700	DC-D 300/25 UP (5)	5 бр.	00425780
305	Сухо	21	38 x 3 x 10	DCH 300	DC-D 305/22 UP	1 бр.	00425775
305	Сухо	21	38 x 3 x 10	DCH 300	DC-D 305/22 UP (5)	5 бр.	00425776
350	Сухо и мокро	25	38 x 3.2 x 10	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/20 UP	1 бр.	00425781
350	Сухо и мокро	25	38 x 3.2 x 10	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/20 UP (5)	5 бр.	00425782
350	Сухо и мокро	25	38 x 3.2 x 10	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/25 UP	1 бр.	00425783
350	Сухо и мокро	25	38 x 3.2 x 10	DSH 700, DSH 900	DC-D 350/25 UP (5)	5 бр.	00425784
400	Сухо и мокро	28	38 x 3.5 x 10	DSH 900	DC-D 400/20 UP	1 бр.	00425785
400	Сухо и мокро	28	38 x 3.5 x 10	DSH 900	DC-D 400/20 UP (5)	5 бр.	00425786
400	Сухо и мокро	28	38 x 3.5 x 10	DSH 900	DC-D 400/25 UP	1 бр.	00425787
400	Сухо и мокро	28	38 x 3.5 x 10	DSH 900	DC-D 400/25 UP (5)	5 бр.	00425788

Диамантни дискове за специални приложения

Дискове за рязане на асфалт с ръчни бензинови резачки DC-D A1



Диаметър на диска (мм)	Сухо или мокро	Брой на сегментите	Размер на сегментите	За работа с	Обозначение	Количество за поръчка	Атр. номер
300	сухо и мокро	18	38 x 3.2 x 10 мм	DSH 700	DC-D 300/3.2/20 A1	1 бр.	00360637
300	сухо и мокро	18	38 x 3.2 x 10 мм	DSH 700	DC-D 300/3.2/25.4 A1	1 бр.	00360638
350	сухо и мокро	20	38 x 3.2 x 10 мм	DSH 700/DSH 900	DC-D 350/3.2/20 A1	1 бр.	00360639
350	сухо и мокро	20	38 x 3.2 x 10 мм	DSH 700/DSH 900	DC-D 350/3.2/25.4 A1	1 бр.	00360640
400	сухо и мокро	24	38 x 3.2 x 10 мм	DSH 900	DC-D 400/3.2/20 A1	1 бр.	00360642
400	сухо и мокро	24	38 x 3.2 x 10 мм	DSH 900	DC-D 400/3.2/25.4 A1	1 бр.	00360641

4

Диамантни дискове DC-D T1

За прецизно рязане на фаянс и теракот



Диаметър на диска (мм)	Сухо или мокро	Размер на сегментите	Конструкция на диска	За работа с	Обозначение	Количество за поръчка	Атр. номер
115	сухо	38 x 3.2 x 10 мм	непрекъснат	DAG 115/450/451	DC-D 115/22 T1	1 бр.	00422811
115	сухо	38 x 3.2 x 10 мм	непрекъснат	DAG 115/450/451	DC-D 115/22 T1 (5)	5 бр.	00416563
125	сухо	38 x 3.2 x 10 мм	непрекъснат	DAG/DCG/DEG 125/500	DC-D 125/22 T1	1 бр.	00422810
125	сухо	38 x 3.2 x 10 мм	непрекъснат	DAG/DCG/DEG 125/500	DC-D 125/22 T1 (5)	5 бр.	00416562
230	сухо	38 x 3.2 x 10 мм	непрекъснат	DAG 230, DCG 230	DC-D 230 T1	1 бр.	00422809
230	сухо	38 x 3.2 x 10 мм	непрекъснат	DAG 230, DCG 230	DC-D 230 T1 (5)	5 бр.	00416561

Диамантни дискове за сухо рязане на канали DC-D SE

За прецизно рязане на фаянс и теракот



Диаметър на диска (мм)	Материал	За работа с	Обозначение	Количество за поръчка	Атр. номер
125	Бетон и цимент	DC-SE 20	DC-D 125 SE/C1x2	2 бр.	00418693
125	Твърд бетон и камъни	DC-SE 20	DC-D 125 SE/C2x2	2 бр.	00418694
125	Тухли и Итонг	DC-SE 20	DC-D 125 SE/M1x2	2 бр.	00418695
125	Универсален	DC-SE 20	DC-D 125 SE/U10x2	2 бр.	00360675
185	Бетон и зидария	DCH 180-SL	DCH-D 185 SE C1	2 бр.	00241357
185	твърд бетон	DCH 180-SL	DCH-D 185 SE C2	2 бр.	00241358
185	тухли и абразивни материали	DCH 180-SL	DCH-D 185 SE M1	2 бр.	00241359

Дискове за подови машини DS-BF



Обозначение	Вътрешен диаметър	Диаметър	C1/LP	C1/MP	A1/LP	A1/MP	CG1/LP
DS-BF 300/25.4	25,4	300	360643		360655		368672
DS-BF 350/25.4	25,4	350	360644	360650	360656	360662	360663
DS-BF 400/25.4	25,4	400	360645	360651	360657	360663	
DS-BF 450/25.4	25,4	450	360646	360652	360658	360664	
DS-BF 500/25.4	25,4	500	360647	360653	360659	407275	
DS-BF 600/25.4	25,4	600	360648	360654	360660	360666	

Спецификации:

C1	Бетон	LP	За машини с 5-18 конски сили (маломощни)
A1	Асфалт	MP	За машини с 20-35 конски сили (средно мощни)
CG1	Пресен бетон		

Дискове за настолни машини DS-BB (silent)



Означение	Вътрешен диаметър	Диаметър	C1	M1	N1
DS-BB 300/25.4/30 Silent	25,4	300	360669	360672	360674
DS-BB 350/25.4/30 Silent	25,4	350	360670	360673	368686
DS-BB 400/25.4/30 Silent	25,4	400	360671		
DS-BB 450/25.4/30 Silent	25,4	450	368687		
DS-BB 500/25.4/30 Silent	25,4	500	368688		

Спецификации:

C1	Бетон / Тухли
M1	Абразивни материали
N1	Гранит / Клинкер

Прахосмукачки сухо/мокро VC 20-U и VC 40-U

Компактни и високоефективни



Приложения

- Изсмукване на прахта при пробиване, рязане на канали и шлифване
- Изсмукване на водата при диамантно пробиване и при почистване

Предимства

- Хилти AirBoost - технология за постоянно висока производителност
- Много удобна поради изключително компактната конструкция
- Използване на пълния капацитет на контейнера - входа на маркуча е в най-горната част на машината
- Здрав корпус, подходящ за строителството
- Големи колела за максимална подвижност на обектите
- Автоматично пускане и спиране за удобна работа

Технически данни

	VC 20-U	VC 40-U
Консумирана мощност	1200 W	1200 W
Капацитет на контейнера	21 л	36 л
Капацитет на прахта	23 кг	40 кг
Капацитет за течност	13.5 л	25 л
Капацитет на изсмукване	61 л/с	61 л/с
Макс. смукателно налягане	220 mbar	220 mbar
Диаметър на маркуча	36 мм	36 мм
Дължина на маркуча	5 м	5 м
Дължина на захранващия кабел	7.5 м	7.5 м
IP клас на защита	L	L
Тегло (ЕРТА)	13.5 кг	15 кг
Размери (ДхШхВ) - мм	505x380x500	505x380x610

4



DRS



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Опаковка	Арт.номер
Прахосмукачка VC 20-U 230V	В комплект с 1 филтър, 1 маркуч-комплект (Ø 27 мм, 3,5 м.) и една торба за прах	1 бр.	00222209
Прахосмукачка VC 40-U 230V	В комплект с 1 филтър, 1 маркуч-комплект (Ø 36 мм, 5 м.) и една торба за прах	1 бр.	00212300

Праходмукачка сухо/мокро VC 60-U

Просторна, но без място за компромис



Приложения

- Изсмукване на отпадъчната вода при диамантно пробиване, рязане и при почистване
- Изсмукване на прахта при рязане, пробиване и шлифване

Предимства

- Две турбини и технология за почистване на филтъра за постоянно висока производителност
- Транспортна ръкохватка, здрава количка и големи колелета за лесно придвижване на обекта
- Нов контейнер с по-лесно изхвърляне на прахта и водата
- Максимално количество на прахта: до 65 кг.

Технически данни

	VC 60-U
Консумирана мощност	2400 W
Захранване	230 V
Капацитет на контейнера	72 л
Капацитет за течност	56 л
Капацитет на изсмукване	2x56 л/с
Макс. смукателно налягане	230 mbar
Диаметър на маркуча	36 мм
Дължина на маркуча	5 м
Дължина на захр. кабел	10 м
IP клас на защита	L
Тегло (ЕПТА)	31 кг
Размери (ДхШхВ)	680 x 520 x 1000 мм



Поръчка

Обозначение	В комплекта	Опаковка	Арт. номер
Праходмукачка сухо/мокро VC 60-U 230V	В комплект с 1 филтър, 1 маркуч (Ø 35 мм, 5 м), количка, контейнер за принадлежности, адаптор, четка за под (сухо/мокро), дюза за фуги и две удължителни тръби	1 бр.	00209759

Принадлежности за прахосмукачки

Обозначение		VC 20-U	VC 40-U	VC 60-U	VCU 40	VCU 40-M	VCD 50	Опаковка	Арт. номер
Четка за под Четка , комплект ламели за изсмукване на вода		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00281892
Четка за под		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203873
Дюза за фуги		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203872
Ъглов накрайник		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203875
Удължителна тръба		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203874
Комплект VC 20/40/60 1 дюза за фуги, 2 тръби, 1 четка за под, комплект ламели за изсмукване на вода		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203868
Гумени ламели за VC 20/40/60 комплект		■	■	■				1 бр.	00203877
Четки за четката за под VC 20/40/60 комплект		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203876
Накрайник 36x5м		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203878
Накрайник		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00281862
Комплект маркуч 27x3,5 м AS Антистатичен маркуч с диам.27 мм и дължина 3.5 м		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203865
Комплект маркуч 36x5 м AS Антистатичен маркуч с диам.36 мм и дължина 5 м		■	■	■	■	■	■	1 бр.	00203867
Филтърен плик		■						5 бр.	00203858
Филтърен плик			■					5 бр.	00203856
Филтърен плик				■				5 бр.	00203860
Филтърен плик VCU 40-M						■		5 бр.	00270560
Плик за прах		■						10 бр.	00203854
Плик за прах		■						50 бр.	00203855
Плик за прах			■					50 бр.	00203853

Принадлежности за прахосмукачки

Обозначение		VC 20-U	VC 40-U	VC 60-U	VCU 40	VCU 40-M	VCD 50	Опаковка	Арт. номер
Торба за прах VC 20 (5) PES Полиестер		■						5 бр.	00203859
Торба за прах VC 40 (5) PES Полиестер			■					5 бр.	00203857
Торба за прах Найлон					■	■		5 бр.	00287443
Торба за прах Найлон							■	5 бр.	00370635
Хартиен филтър		■	■					1 бр.	00203862
PVC филтър		■	■					1 бр.	00203863
PVC филтър				■				1 бр.	00203864
Филтър за VCU40					■	■		1 бр.	00287442
Филтър VCD 50 за VCD50							■	1 бр.	00371145
Ръкохватка							■	1 бр.	00287440
Ръкохватка			■					1 бр.	00203870
Ръкохватка с място за DPC 20			■					1 бр.	00203871
Контейнер за принадлежности			■				■	1 бр.	00203869

